


D-Sub-Steckverbinder,

90° abgewinkelt, für PCB Montage, mit Befestigungsbolzen und "Snap-in" Technik, USA Standard

D-Sub-connectors,

90° angled, for PCB-mounting, with locking bolts and "snap-in" technique, USA standard

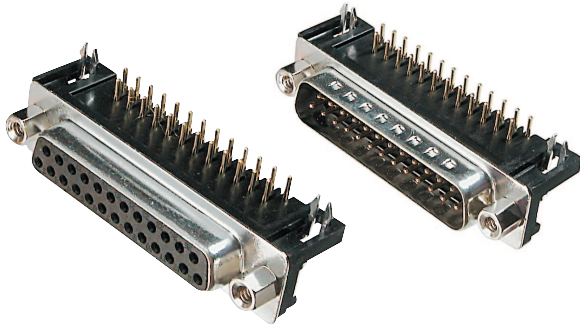

Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt,
UL94V-0

Isolationswiderstand

1000MΩ bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

Stromnennbelastung

3A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Insulators

PBT, glass filled,
UL94V-0

Insulation resistance

1000MΩ at 500V DC

Dielectric voltage

1000V / 1 minute




Current rating

3A

Operating temperature

-55°C to +105°C

Dimensions					
No. of contacts	A	B	C	D	E
09	30.81	25.0	16.92	16.33	11.10
15	39.14	33.3	25.25	24.66	19.40
25	53.04	47.1	38.96	38.38	33.25
37	69.32	63.5	55.42	54.84	49.85

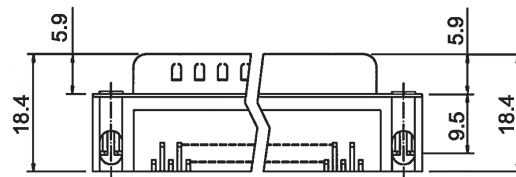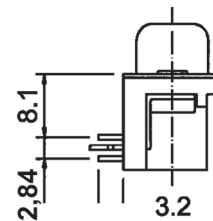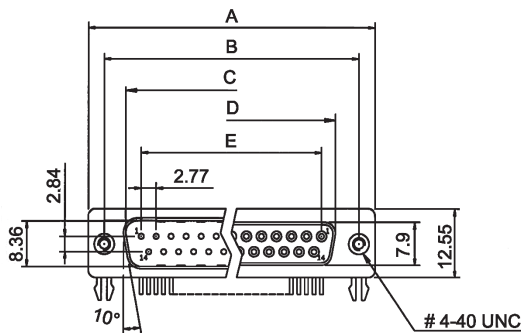

Bestellcode : **A - D - x - x - A / KG - x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.	2.	3.
Ausführung F -Buchse S -Stecker	Polzahl 09, 15, 25, 37	Version F -Female S -Male
Ausführung T2 -mit Befestigungsbolzen UNC T4 -ohne Befestigungsbolzen*	No. of contacts 09, 15, 25, 37	Type T2 -with locking bolts UNC T4 -without locking bolts*
* -auf Anfrage	* -on request	

Standard: Anforderungsstufe III

Standard: Quality class III