


USB, für Leiterplattenmontage, A + B Ausführung

USB, for PCB mounting, A + B version

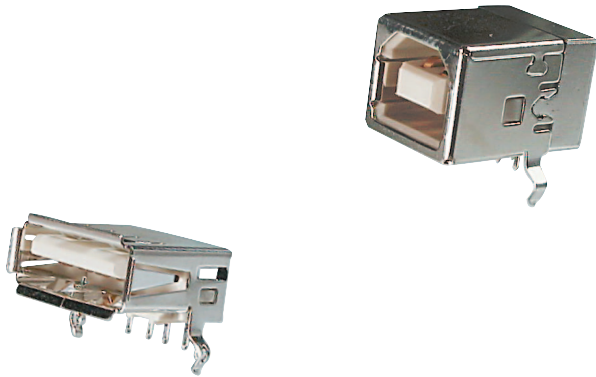

Isolierkörper
PBT, UL94V-0

Kontakte
Kupferlegierung

Strombelastbarkeit
1A

Durchschlagsspannung
1000V AC (1min)

Isolationswiderstand
>1000MΩ min.

Kontaktwiderstand
< 15mΩ max

Betriebstemperatur
-55°C bis +105°C

Insulator
PBT, UL94V-0

Contacts
Copper alloy

Current rating
1A




Withstanding voltage
1000V AC (1min)

Insulation resistance
>1000MΩ min.




Contact resistance
< 15mΩ max

Operating temperature
-55°C to +105°C

A-Type

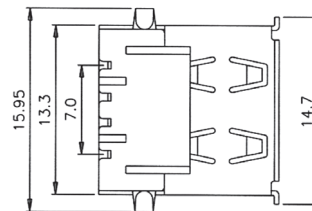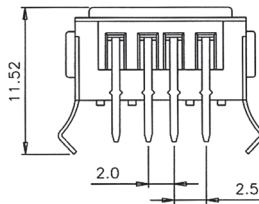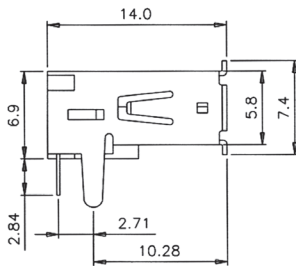

B-Type

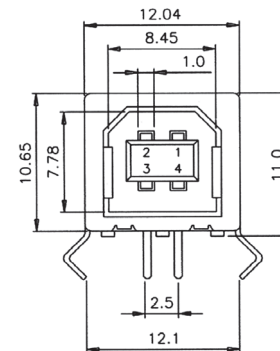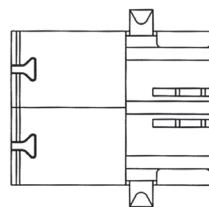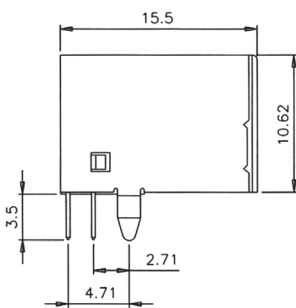

Bestellcode : **A - USBS - x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen
Please replace „x“ with appropriate options listed below

1.

Ausführung

- A - Bauform A
- B - Bauform B

Version

- A - Type A
- B - Type B

D-Sub / Hoods Centronics
 Multiflex
 Modular
 USB
 Switches
 Powercords Powersockets
 MiniDIN
 DIN4161x Hardmetric
 Sockets + Strips Jumper