


**USB**, für Leiterplattenmontage, A + B Ausführung

**USB**, for PCB mounting, A + B version

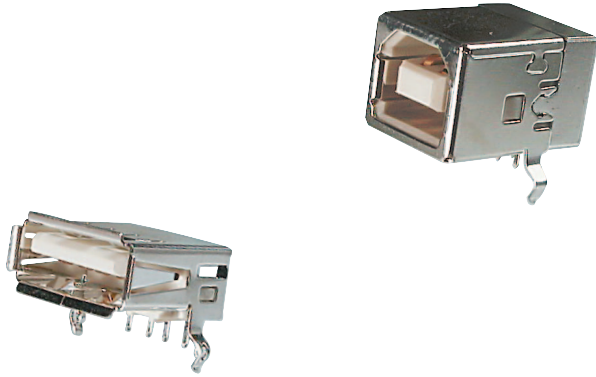

**Isolierkörper**  
PBT, UL94V-0

**Insulator**  
PBT, UL94V-0

**Kontakte**  
Kupferlegierung

**Contacts**  
Copper alloy

**Strombelastbarkeit**  
1A

**Current rating**  
1A

**Durchschlagsspannung**  
1000V AC ( 1min )

**Withstanding voltage**  
1000V AC ( 1min )

**Isolationswiderstand**  
>1000MΩ min.

**Insulation resistance**  
>1000MΩ min.




**Kontaktwiderstand**  
< 15mΩ max

**Contact resistance**  
< 15mΩ max




**Betriebstemperatur**  
-55°C bis +105°C

**Operating temperature**  
-55°C to +105°C

A-Type

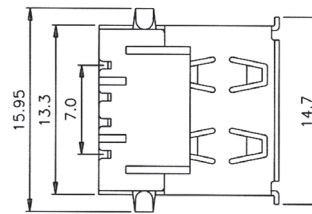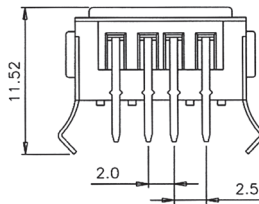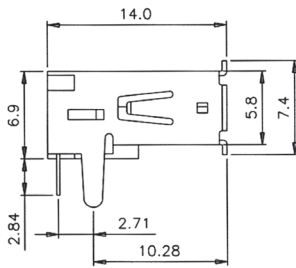

B-Type

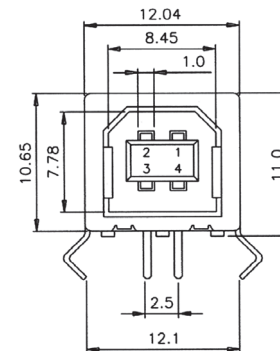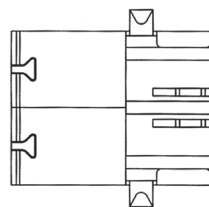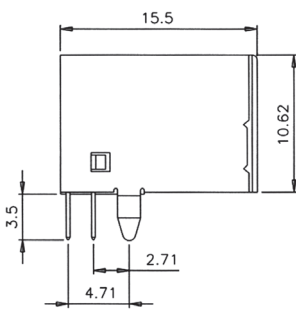

Bestellcode : **A - USBS - x**  
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen  
Please replace „x“ with appropriate options listed below

1.

**Ausführung**

- A - Bauform A
- B - Bauform B

**Version**

- A - Type A
- B - Type B

1.