


ITS-LS 5852-D

Beschreibung


Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

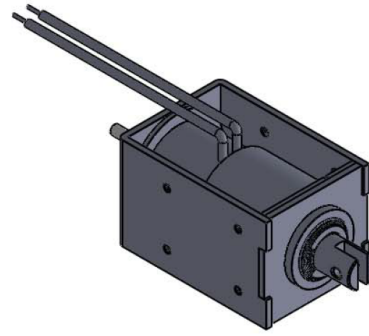

Hub: 30-40 mm
Gewicht: 1090 g

Spulendaten

Relative ED (%)	100	50	25	10
Max. Leistung (Watt)	16,00	32,00	64,00	160
Max. ED (Sek.)	∞	150	75	30

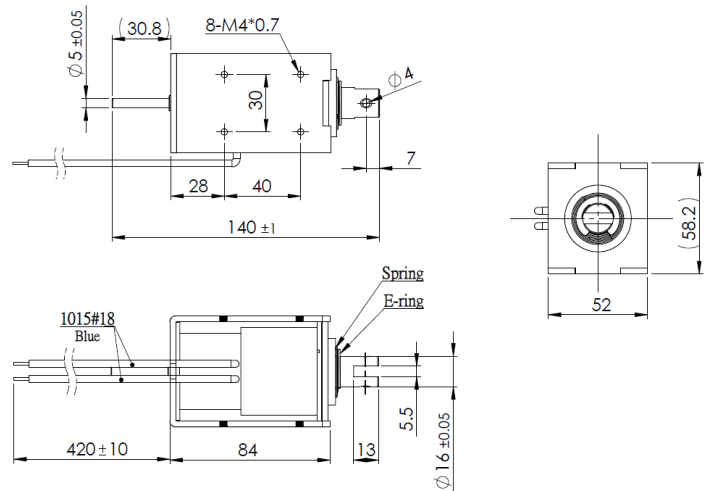

Magnetausführungen

Spannung:
12 VDC (standard)
24 VDC (standard)
weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

