

Artikelnummer / Articol number: **104580**

Beschreibung / Description:

**Eurowinkelstecker mit Schalter,  
mit Kabel H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> und Eurokupplung**

**Europlug with switch,  
with cable typ H05VVH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> and socket Euro**

Zuleitungslänge / length of supply lines: **3,0 m**

Gewicht / Weight: **185 g**

Farbe / Color: **Reinweiss / White, Schwarz / Black**



#### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage **250 VAC**

Nennstrom / Rated current **2,5 A**

Bauart / According to **DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02**


Steckerbrücke / Type of contacts **Quetschanschluss / Compression contacts**

Kontakte / Material of contacts **CuZn 37**

Eurostecker, ohne Schutzkontakt /  
Euro plug, without earthing contact **Thermoplast Polycarbonat (PC)**

Eurokupplung ohne Schutzkontakt /  
/ Mains line socket, Euro, without  
earthing contact **Thermoplast Polystyrol (PS)**

#### Abmessungen / Dimensions

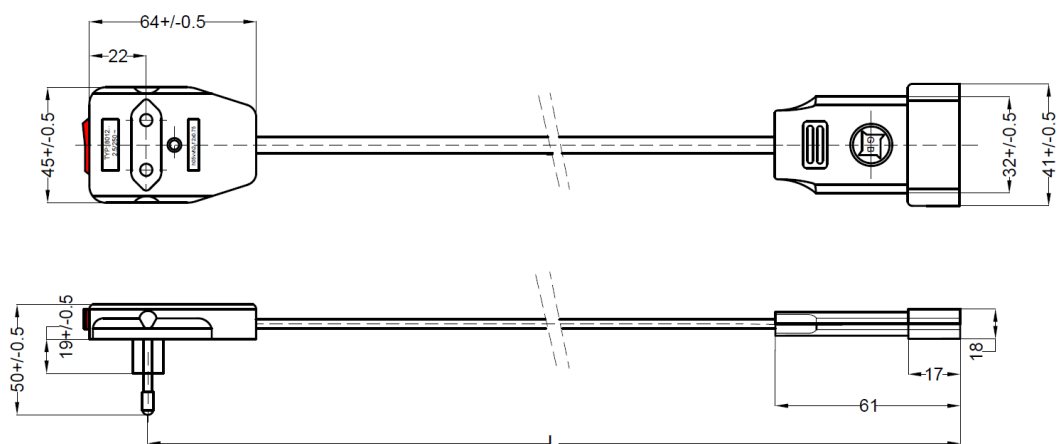

**L = 3010 mm +/- 20mm**

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor / Technical data are subject to change