

IEC-connector / IEC-Stecker / Kuppler


## High shielded IEC connectors / Hochgeschirmte IEC-Stecker / Kuppler:

### CKS 6-00 (IEC-male) & CKK 6-00 (IEC-female)

#### Operational data / Betriebsdaten:

Impedance / Impedanz:	75 Ω
Frequency range / Frequenzbereich:	0-2400 MHz
Screening factor / Schirmungsmass:	EN 50083-2/A1 Klasse A / Class A
Connectors / Anschlüsse:	IEC male / female
CE	


#### Typical measured values / Typische Meßwerte:

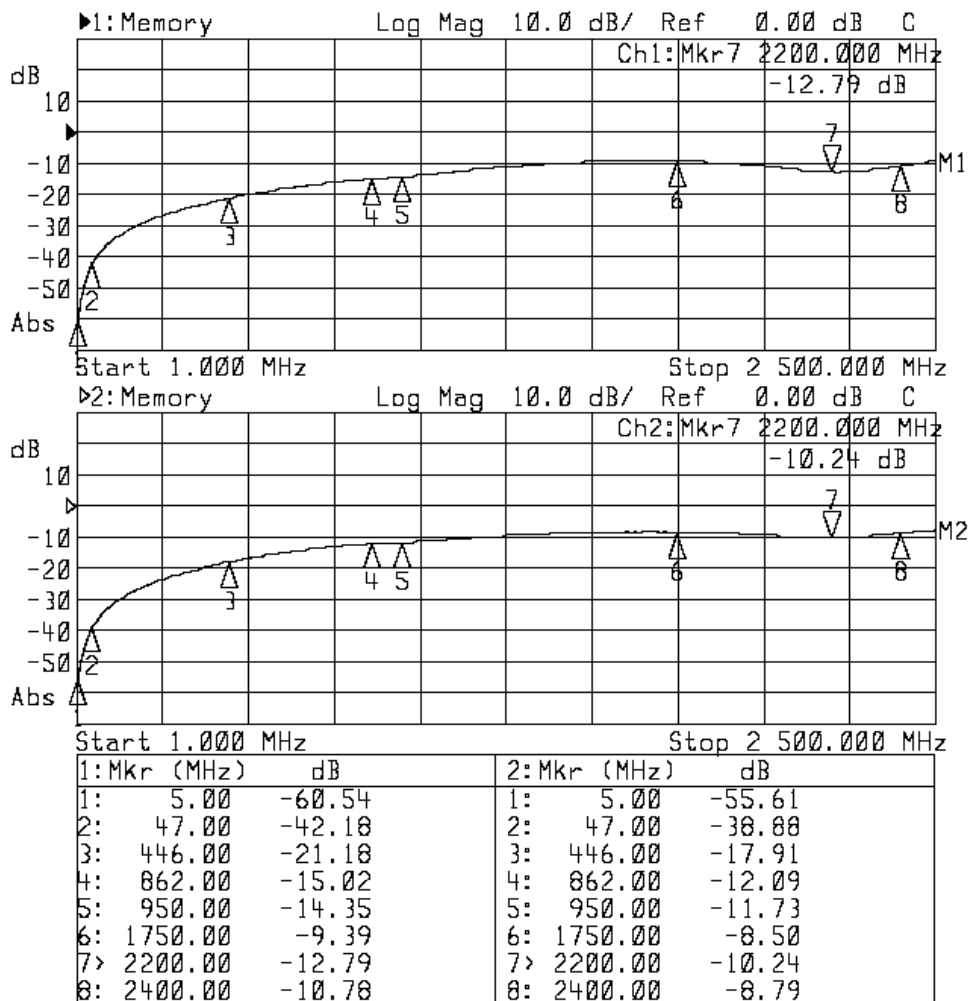


top: Return loss CKS 6-00  
 bottom: Return loss CKK 6-00

IEC-connector / IEC-Stecker / Kuppler

## Screening CKS 6-00:

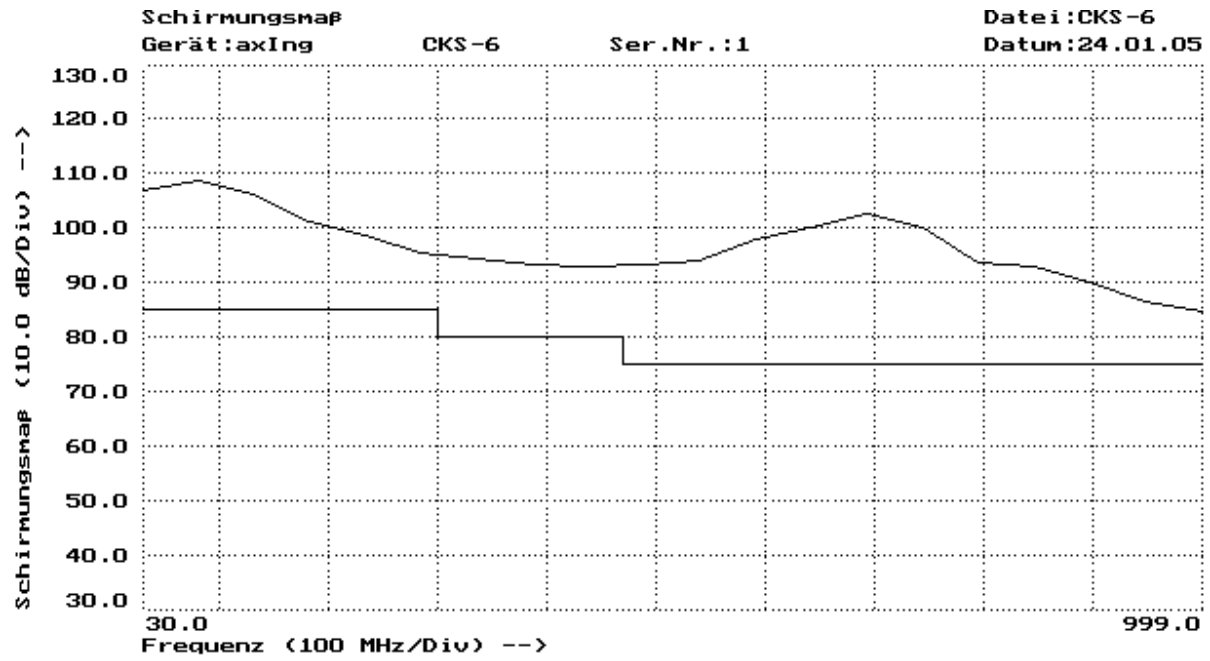

## Screening CKK 6-00:

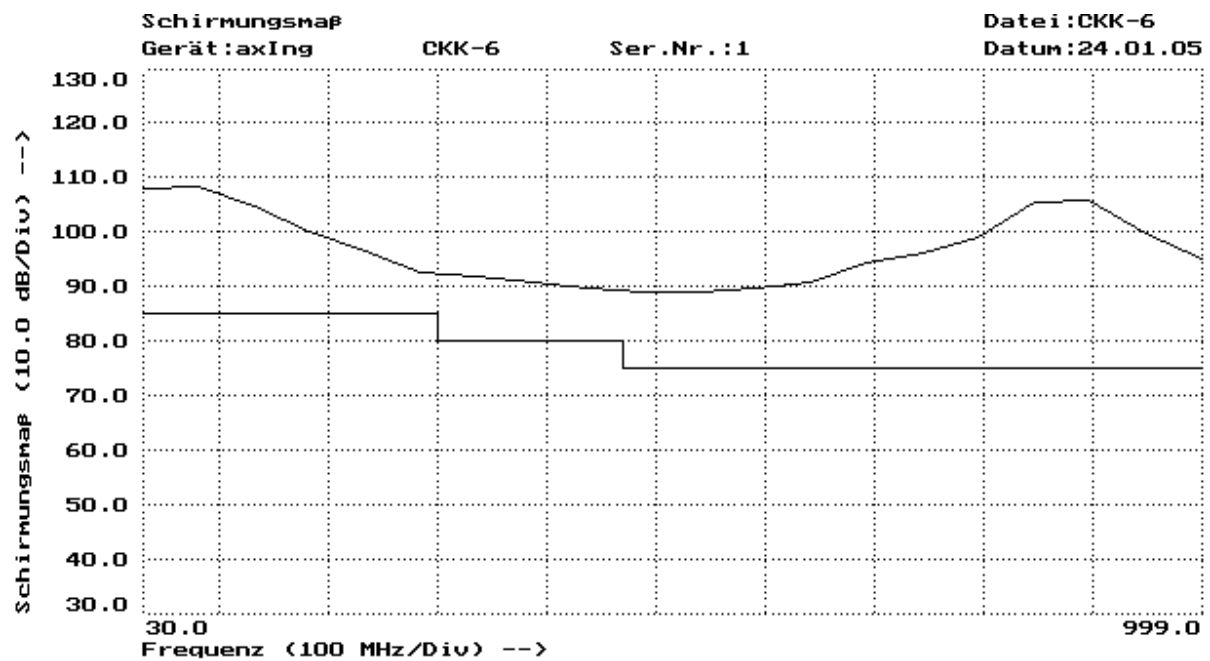

## IEC | Stecker IEC | male

basic-line



Artikel Article	CKS 1-00	CKS 2-00	CKS 6-00	CKS 20-00
Artikelnummer Part No.	CKS00100	CKS00200	CKS00600	CKS02000
Verpackungseinheit Packing unit	100			

Beschreibung Description	mit Schraubanschluss with screw clamp	mit Schraubanschluss with screw clamp	montagefreundlich, direktes Auf- schrauben aufs Kabel easy to fit, for direct mounting on the cable	mit Schraubanschluss with screw clamp
Ausführung Material	Metall/Kunststoff metal/plastic	Metall/Kunststoff metal/plastic	Vollmetall solid metal	Metall/Kunststoff metal/plastic

## IEC | Kupplungen IEC | female

basic-line



Artikel Article	CKK 1-00	CKK 2-00	CKK 6-00	CKK 21-00
Artikelnummer Part No.	CKK00100	CKK00200	CKK00600	CKK02100
Verpackungseinheit Packing unit	100			

Beschreibung Description	mit Schraubanschluss with screw clamp	mit Schraubanschluss with screw clamp	montagefreundlich, direktes Auf- schrauben aufs Kabel easy to fit, for direct mounting on the cable	mit Schraubanschluss with screw clamp
Ausführung Material	Metall/Kunststoff metal/plastic	Metall/Kunststoff metal/plastic	Vollmetall solid metal	Metall/Kunststoff metal/plastic

