


Switch is actuated by connector /
Schalter wird durch Stecker betätigt

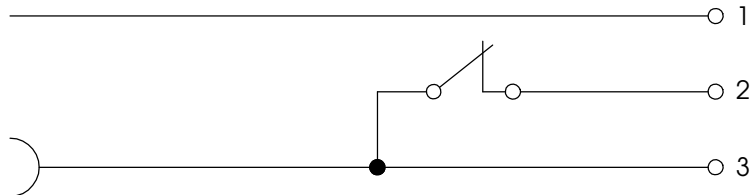

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing
centre contact

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
serrated lock washer
insulators

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung
Innenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Fächerscheibe
Isolierungen

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

IEC 61169-8
Z113
solder / löt

Materials / Material

copper alloy/Kupferleg.
die cast / Zn-Druckguss
brass / Messing
steel / Stahl
Teflon

Finish / Oberfläche

gold plated / vergoldet
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt
nickel plated / vernickelt

M 1:1



a	24346	17.10.12	KL	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	13.04.	MA	7.98		Oberfläche/ finish	
				gepr./ appr.	14.04.11	BJ				
				Norm/ stand.						
Maßstab/ scale				Benennung/ title						
2:1 (1:1)				BNC Bulkhead Jack with Switch BNC-Einbaubuchse mit Schalter						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					
				K	J01001B0042					
Änd./ rev. Index				Änderungsmittelung/ revision code		Datum/ date		Name/ name		Ersatz für/ replaces
										Original : DIN A4
										Blatt/ sheet 1 von/ of 1

