

Artikel-Nr.: 0404011


Bez.: N-Winkel-Stecker, LötAusführung, RG 58/U, Teflon Isolation

Impedance	50Ω
Ferquency range	0-6 GHz
Voltage rating	1500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	2500 volts rms
VSWR	M39012 straight connectors:1.3max.0-11GHz M39012 right angle:1.35 max.0-11GHz
other (MIL-C-39012 cable connectors)	Contact resistance: center contact 1.0 milliohm outer contact 0.2 milliohm Insertion loss:0.15db max at 10,0GHz Insulation resistance:5000 megohms(min)

NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BRASS PER JIS-C3604
2. TEFLON MIL-P-19468
3. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
4. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
5. NICKEL PL 70 u" THICK OVER COPPER STRIKE
6. GOLD PL 1-3u" OVER NICKEL PL 70 u" THICK OVER COPPER STRIKE

7	Braid Clamp	Brass	Silver
6	Gasket	Rubber	Red
5	Nut	Brass	Nickel
4	Shell	Brass	Nickel
3	Insulator	Teflon	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
No	Description	Material	Finish

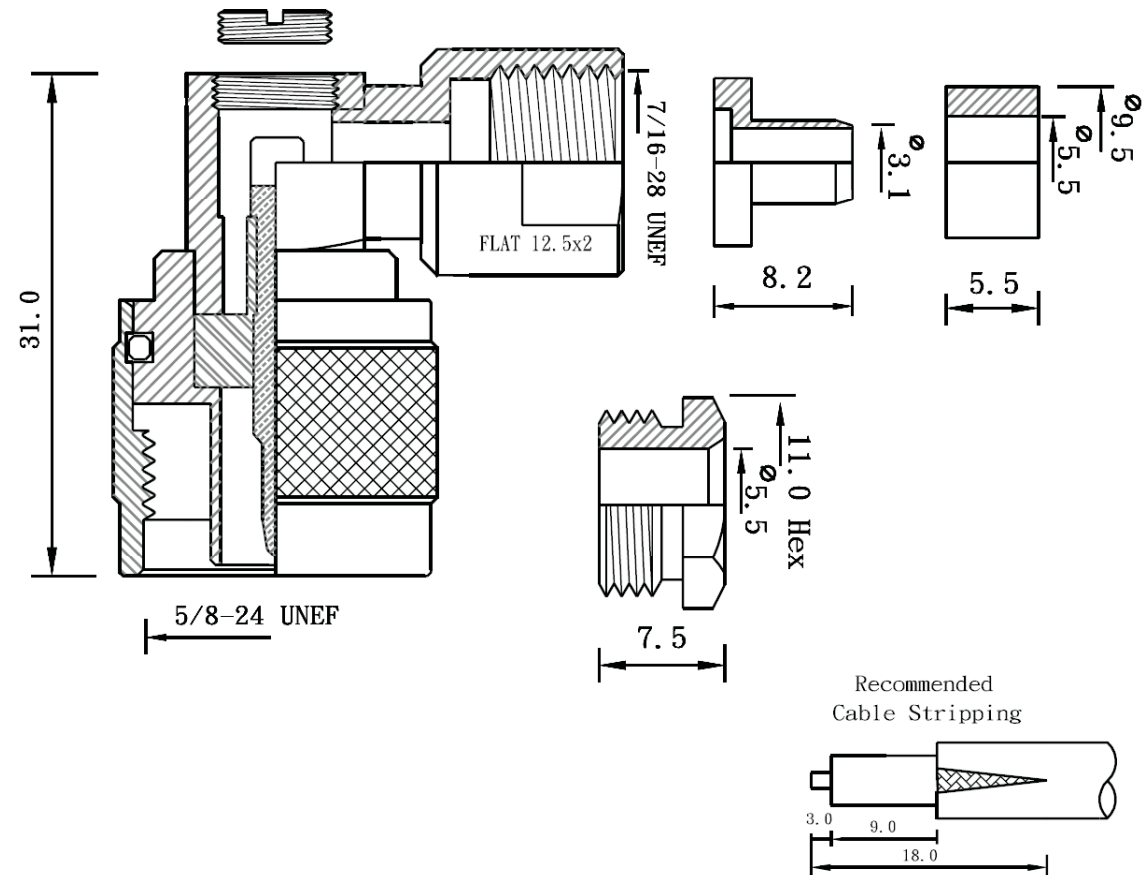

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

