

<u>P1</u>	<u>P2</u>	<u>P3</u>	<u>P4</u>
1+4+7	1+4+7	1+2+3	ORANGE 1+2+3
2	2	4+5+6	BLACK 4+5+6
3	3	7+8+9	RED 7+8+9
5	5	10+11+12	BLACK 10+11+12
6	6	13+14+15	YELLOW 13+14+15

1.100% TEST OPEN SHORT MIS-WIRE
2.CONTACT RESISTANCE:3Ω MAX.
3.INSULATION RESISTANCE:5MΩ MIN.
4.HI-PORT:300V DC/10MS

Company: CONRAD			
Item	1391526		
Draw	Kobe	Date: 2015.10.14	
Approval			
Duty	F16	BOM.NO:12031	
Sample NO.		Drawings of 1 (2)	Proportion: 1:1
		Unit(mm)	

1	2	4	
---	---	---	--


RoHS Compliant

CONRAD
GERMANY
BEST NO.: 1391526
PCS.: 100 PCS
MODEL NO.: S15S1584361
ORDER NO.:
WEIGHT(KG.): KGS


外箱側麥

CONRAD
HAMBURG
C/NO.:
MADE IN CHINA


外箱正麥

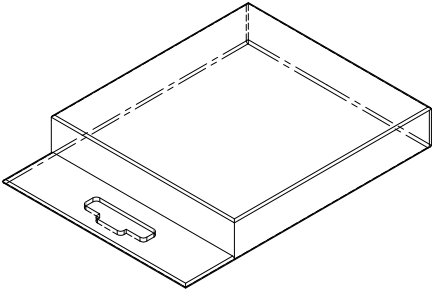

產品直接裝入VP1-20款彩盒內(105*140*20mm)

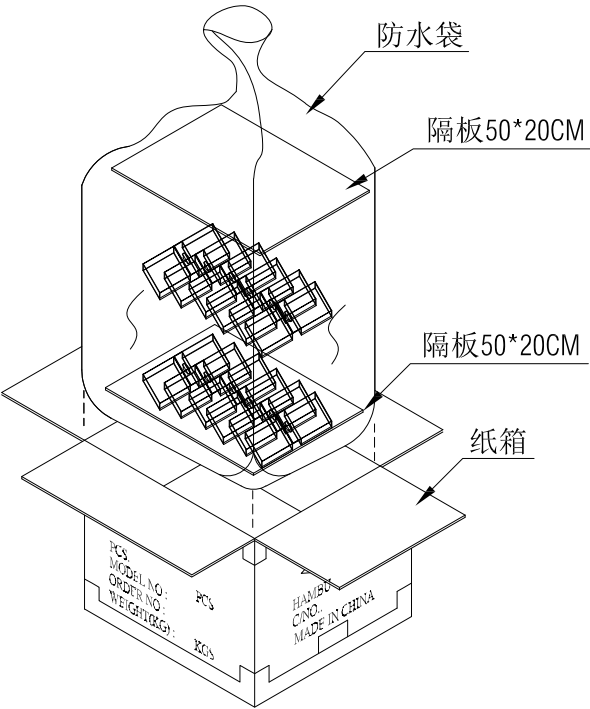

100PCS/CTN (580*230*230mm) 一排50pcs 上下兩排

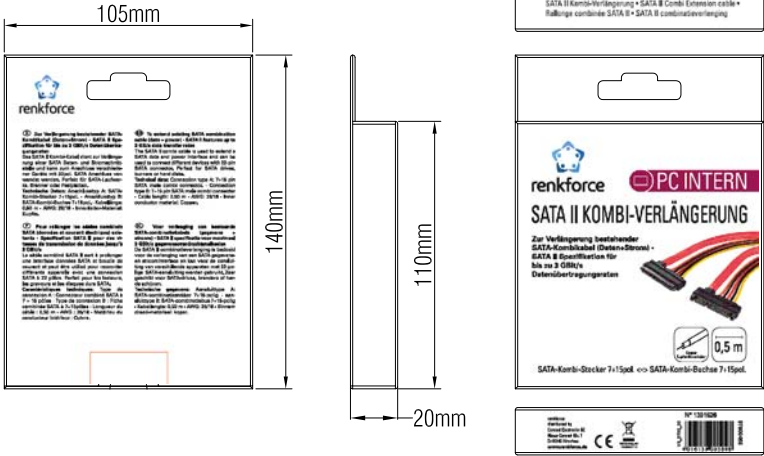

D	更新版本	2019-02-26
C	更改公頭方向	2017-08-30
B	Revise the length to end to end/ 去掉PE袋包裝	2015-12-14
VER.A	REVISE	DATE

Company: CONRAD

Item	1391526	
Draw	Kobe	ate: 2015.10.14
Approval		
Duty	F16	BOM.NO:12031



Ⓓ Zur Verlängerung bestehender SATA-Kombikabel (Daten+Strom) • SATA II Spezifikation für bis zu 3 GBit/s Datenübertragungsraten

Das SATA II Kombi-Kabel dient zur Verlängerung einer SATA Daten- und Stromschnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 22pol. SATA Anschluss verwendet werden. Perfekt für SATA-Laufwerke, Brenner oder Festplatten.

Technische Daten: Anschlusstyp A: SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. • Anschlusstyp B: SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. • Kabellänge: 0,50 m • AWG: 26/18 • Innenleiter-Material: Kupfer.

Ⓕ Pour rallonger les câbles combinés SATA (données et courant électrique) existants • Spécification SATA II pour des vitesses de transmission de données jusqu'à 3 GBit/s

Le câble combiné SATA II sert à prolonger une interface données SATA et boucle de courant et peut être utilisé pour raccorder différents appareils avec une connexion SATA à 22 pôles. Parfait pour les lecteurs, les graveurs et les disques durs SATA.

Caractéristiques techniques: Type de connexion A : Connecteur combiné SATA à 7 + 15 pôles • Type de connexion B : Fiche combinée SATA à 7+15pôles • Longueur du câble : 0,50 m • AWG : 26/18 • Matériau du conducteur intérieur : Cuivre.

ⒼB To extend existing SATA combination cable (data + power) • SATA II features up to 3 GB/s data transfer rates

The SATA II combi cable is used to extend a SATA data and power interface and can be used to connect different devices with 22-pin SATA connector. Perfect for SATA drives, burners or hard disks.

Technical data: Connection type A: 7+15 pin SATA male combi connector. • Connection type B: 7+15 pin SATA male combi connector • Cable length: 0,50 m • AWG: 26/18 • Inner conductor material: Copper.

ⒼL Voor verlenging van bestaande SATA-combinatiekabels (gegevens + stroom) • SATA II specificatie voor maximaal 3 GBit/s gegevensoverdrachtsnelheden

De SATA II combinatieverlenging is bedoeld voor de verlenging van een SATA gegevens- en stroominterface en kan voor de aansluiting van verschillende apparaten met 22-polige SATA-aansluiting worden gebruikt. Zeer geschikt voor SATA-drives, branders of harde schijven.

Technische gegevens: Aansluittype A: SATA-combinatiestecker 7+15-polig • aansluittype B: SATA-combinatiebus 7+15-polig • Kabellengte: 0,50 m • AWG: 26/18 • Binnen draad-materiaal: koper.

 
 
SATA II Kombi-Verlängerung • SATA II Combi Extension cable •
Rallonge combinée SATA II • SATA II combinatieverlenging



PC INTERN

SATA II KOMBI-VERLÄNGERUNG

Zur Verlängerung bestehender
SATA-Kombikabel (Daten+Strom) •
SATA II Spezifikation für
bis zu 3 GBit/s
Datenübertragungsraten



SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. <-> SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau
www.renkforce.de



N° 1391526

V3_0720_02



97000486