



32322176-001.A

- EN Create an account
- DE Account erstellen
- FR Créez un compte
- NL Creëer een account
- IT Crea un account
- ES Crear una cuenta



www.mytotalconnectcomfort.com

- EN Connect the thermostat to wifi
- DE Bedienteil mit WiFi verbinden
- FR Connectez le thermostat au wifi
- NL Verbind de thermostaat met wifi
- IT Connetti il termostato al Wi-Fi
- ES Conectar el termostato a la red Wi-Fi



MAC ID

CRC

- EN Download the APP
- DE Download der App
- FR Téléchargez l'App
- NL Download de app
- IT Scarica la APP
- ES Descargar la APP




Total Connect Comfort Intl

- EN Connect to your heating system
- DE Mit dem Heizsystem verbinden
- FR Connectez vous à votre installation de chauffage
- NL Verbind met uw verwarmingssysteem
- IT Collega al tuo sistema di riscaldamento
- ES Conectarse a su sistema de calefacción



- EN Icon guide
- FR Guide des icônes
- Open window / Ouverture de fenêtre
- Temporary override / Dérogation temporaire
- Permanent override / Dérogation permanente
- Remote override / Commande via App
- Economy / Économie
- Away / Inoccupé
- Optimum start / Durée maxi. d'optimisation
- Day off / Jour de congé
- Heating off / Chauffage arrêté
- Custom / Personnalisation
- Optimum / Optimisation à l'arrêt


Zone override indicators / Indicateurs de fonctionnement des zones

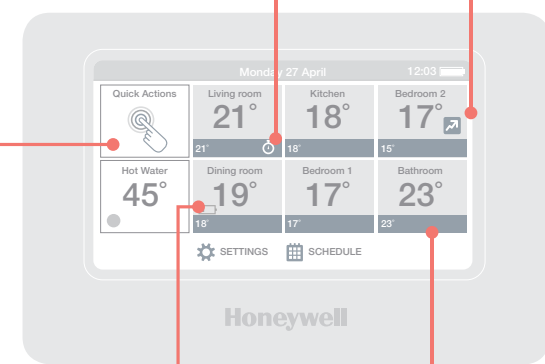

- Quick actions / Actions rapides: Economy, Heating off, Away, Day off, Custom
- Zone alerts / Alertes de zone: Low Battery, Fault
- Set temperature / Température: 25-35°, 22-24.5°, 19-21.5°, 16-18.5°, 5-15.5°, OFF (frost protect)

- DE Erläuterung der Symbole
- NL Iconen gids
- Offenes Fenster / Open raam gedetecteerd
- Kurzzeitiger Handeigriff / Tijdelijke wijziging
- Permanenter Handeigriff / Wijziging continu
- Ferneigriff / Bedienung per App
- Economy (Sparmodus) / Sneltoets besparing-eco
- Abwesend / Sneltoets afwezig
- Optimum Start / Adaptieve start
- Ausnahmetag / Sneltoets vrije dag
- Heizung aus / Sneltoets verwarming uit
- Sonderprogramm / Sneltoets speciale dag
- Optimum Stop / Optimale stop


Anzeigen des Raummodus / Zone wijziging aanduiding

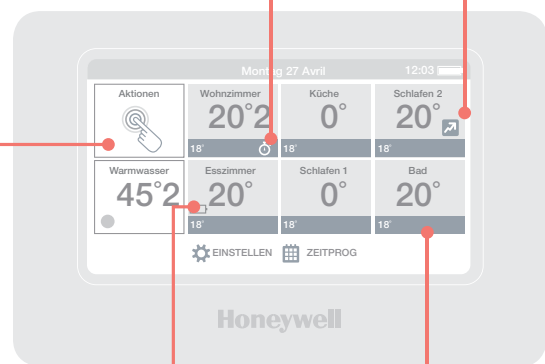

- Direkte Aktion / Sneltoetsen: Economy, Heizung aus, Abwesend, Ausnahmetag, Sonderprogramm
- Fehlermeldungen der Räume / Zone alarmen: Batterie schwach, Störung
- Eingestellte Temperatur / Ingestelde de temperatuur: 25-35°, 22-24.5°, 19-21.5°, 16-18.5°, 5-15.5°, AUS (Frostschutz)



- IT Guida delle icone
- ES Guía de iconos
- Finestra aperta / Ventana abierta
- Controllo manuale temporaneo / Modo manual temporal
- Controllo manuale permanente / Control manual permanente
- Controllo manuale remoto / Control manual remoto
- Risparmio / Economía
- Assente / Salir
- Inizio ottimale / Arranque óptimo
- Giorno festivo / Día festivo
- Riscaldamento spento / Apagar calefacción
- Personalizzato / Personal
- Arresto ottimale / Parada óptima

Spie di controllo manuale di zona / Indicadores de zonas en manual

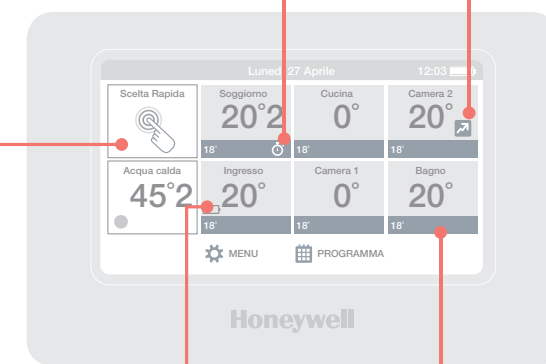

- Scelte rapide / Acciones rápidas: Risparmio, Riscaldamento spento, Assente, Giorno festivo, Personalizzato
- Allarmi di zona / Alertas de zona: Batteria scarica, Errore
- Imposta temperatura / Fijar temperatura: 25-35°, 22-24.5°, 19-21.5°, 16-18.5°, 5-15.5°, OFF (protezione antigelo)

- EN** Quick action
- DE** Schnelle Maßnahmen
- FR** Actions rapides
- NL** Sneltoets
- IT** Azione rapida
- ES** Acción rápida

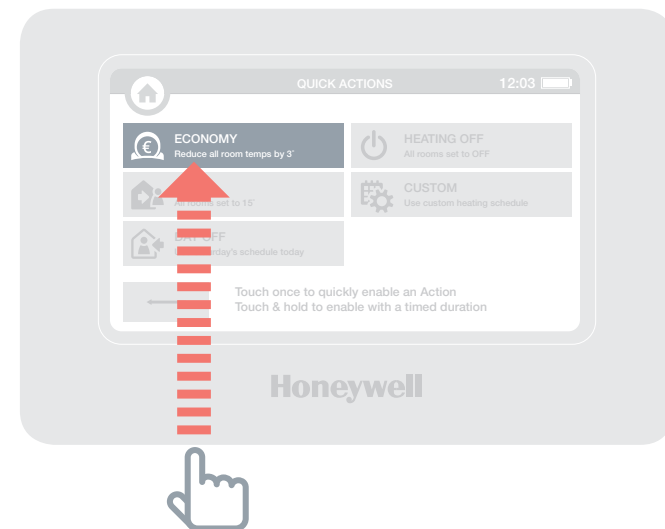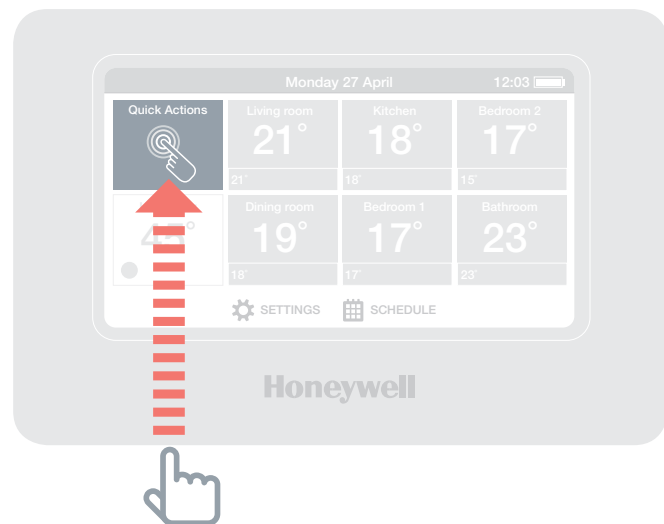

EN Permanent
DE Ständig
FR Permanent

NL Permanent
IT Presente
ES Permanente



1-24h



EN Permanent
DE Ständig
FR Permanent

NL Permanent
IT Presente
ES Permanente



EN 1-99 days
DE 1-99 tagen
FR 1-99 jours

NL 1-99 dagen
IT 1-99 giorni
ES 1-99 días



EN Permanent
DE Ständig
FR Permanent

NL Permanent
IT Presente
ES Permanente



EN 1-99 days
DE 1-99 tagen
FR 1-99 jours

NL 1-99 dagen
IT 1-99 giorni
ES 1-99 días



- EN** Download full user guide on:
- DE** Download der Bedienungsanleitung unter:
- FR** Télécharger la notice détaillée sur :
- NL** Download volledige handleiding op:
- IT** Scarica le istruzioni complete da:
- ES** Descargar manual de instrucciones en:

getconnected.honeywell.com