



Mehrfach-Kurzschlussbrücken RM 2,54mm, für 0,635mm Vierkantstifte Multi-Jumpers, 2.54mm Pitch, for 0.635mm Square Pins

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper Alloy</i>
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
<i>Contact Surface</i>	<i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC</i>
Nennstrom	3 A
<i>Current Rating</i>	<i>3 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>

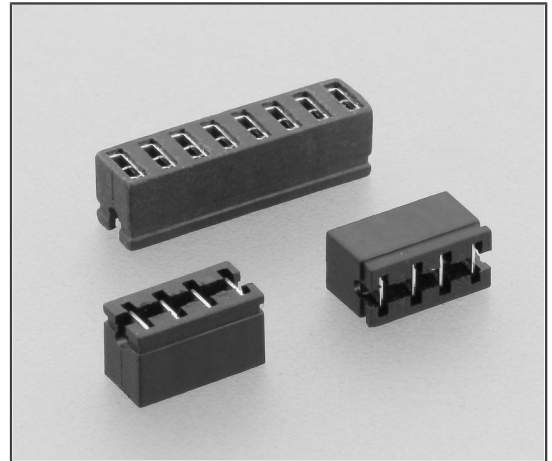

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

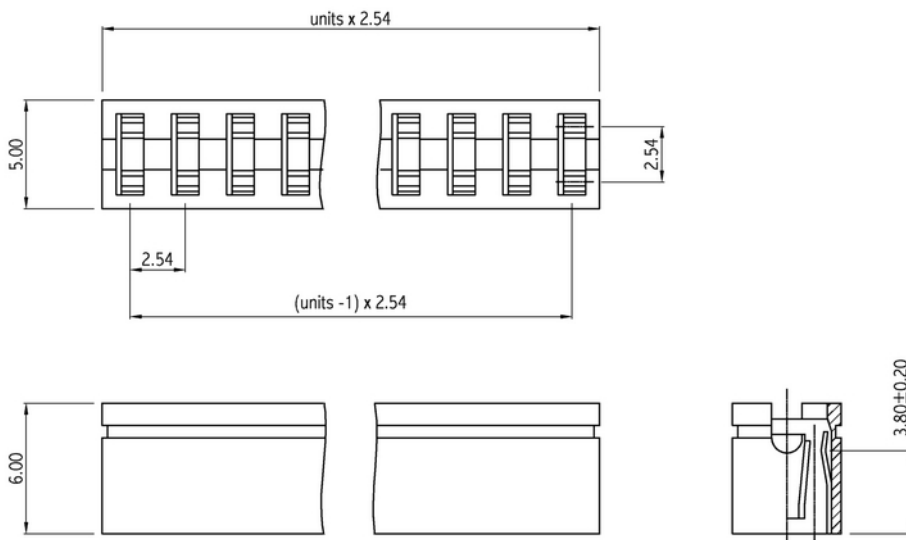

Series	Units*	Colour	Plating
TC-073065	10	10	00
	02-10 Einheiten (4-20 Kontakte) Units (4-20 contacts)	10 Schwarz Black	00 Kontaktbereich vergoldet Gold plated contact area

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.