



Hilfsschalterblock für Baugr. 2...14 1. Hilfsschalterblock links oder rechts

Allgemeine technische Daten	
Eignung zur Verwendung	Hilfs- und Leistungsschutz
Schutzart IP frontseitig	IP20
Umgebungstemperatur - während Lagerung - während Betrieb	-55 ... +80 °C -25 ... +55 °C
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10 000 000
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte - unverzögert schaltend - nacheilend schaltend	1 0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte - unverzögert schaltend - voreilend schaltend	1 0
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 - bei 24 V - bei 230 V - maximal	10 A 10 A 10 A
Betriebsstrom - der Hilfskontakte - bei AC-14 - bei 125 V - bei AC-15 - bei 24 V - bei 230 V - bei 400 V - bei AC-15 bei 690 V Bemessungswert	10 A 10 A 5,6 A 3,6 A 2,3 A
Betriebsstrom - der Hilfskontakte bei DC-12 - bei 24 V - bei 110 V - bei 220 V	10 A 3,2 A 0,9 A
Betriebsstrom - der Hilfskontakte bei DC-13 - bei 24 V - bei 60 V - bei 110 V	10 A 5 A 1,14 A

— bei 220 V

0,48 A

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart	Schnappbefestigung
Breite	12 mm
Höhe	70 mm
Tiefe	51,5 mm

Anschlüsse/ Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
• für Hilfskontakte — feindrähtig — mit Aderendbearbeitung • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte	2x (0,5 ... 1,0 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (18 ... 12)

Sicherheitsrelevante Kenngrößen

Produktfunktion Zwangsführung gemäß IEC 60947-5-1	Ja
--	----

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	
------------------------------------	--



[Bestätigungen](#)



[KC](#)



Prüfbescheinigungen	Sonstige
----------------------------	-----------------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3TY7561-1AA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TY7561-1AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TY7561-1AA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7561-1AA00&lang=de

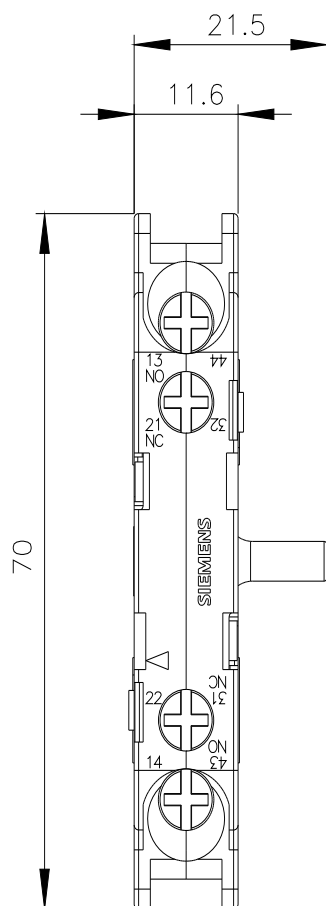

Links/Left

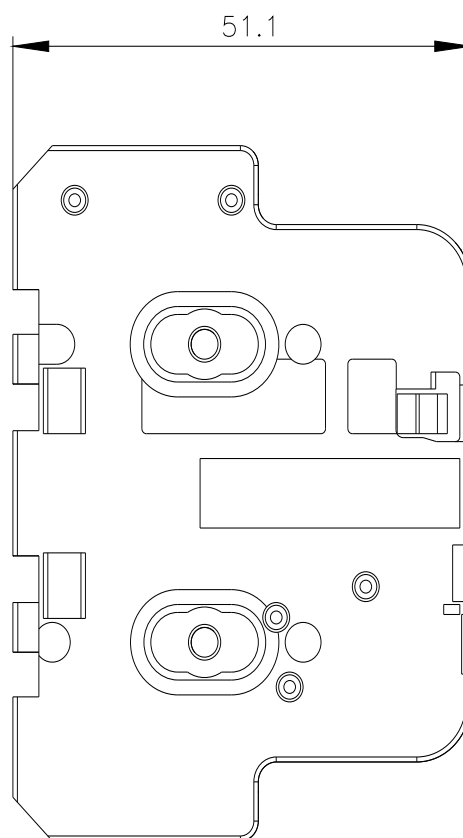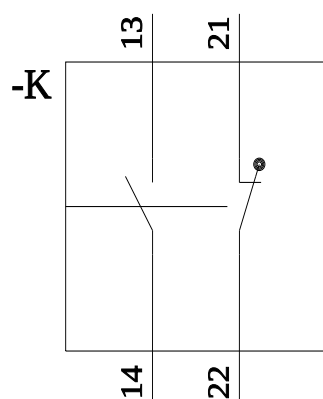

Rechts/Right

