



Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O, Druckknöpfe, flach und hoch

| | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Doppeldrucktaster |
| Ausführung des Produkts | Betätigungs-/Meldeelement |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 |
| Produktlinie | Metall, hochglanz, 22 mm |
| Gehäuse | |
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
| Betätigungselement | |
| Ausführung des Betätigungselements | Druckknöpfe, flach/hoch |
| Funktionsweise des Betätigungselements | tastend |
| Produkterweiterung optional | |
| • Leuchtmittel | Nein |
| • Kontaktmodul | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | grün / rot |
| Material des Betätigungselements | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements | oval |
| Kennzeichnung des Betätigungselements | I/O |
| Frontring | |
| Produktbestandteil Frontring | Ja |
| Ausführung des Frontrings | Standard |
| Material des Frontrings | Metall hochglanz |
| Farbe des Frontrings | silber |
| Allgemeine technische Daten | |
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| Schockfestigkeit | |
| • gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms |
| Schwingfestigkeit | |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g |
| Schalthäufigkeit maximal | 3 600 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 2 000 000 |
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S |
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2014 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |

| | |
|--|---------|
| Höhe | 57,9 mm |
| Breite | 29,9 mm |
| Form der Einbauöffnung | rund |
| Einbaudurchmesser | 22,3 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm |
| Einbauhöhe | 18,7 mm |
| Einbaubreite | 29,9 mm |
| Einbautiefe | 25,5 mm |

Approbationen/ Zertifikate

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|-----------------------|



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

| | |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SU1050-3BB42-0AK0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3SU1050-3BB42-0AK0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-3BB42-0AK0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1050-3BB42-0AK0&lang=de

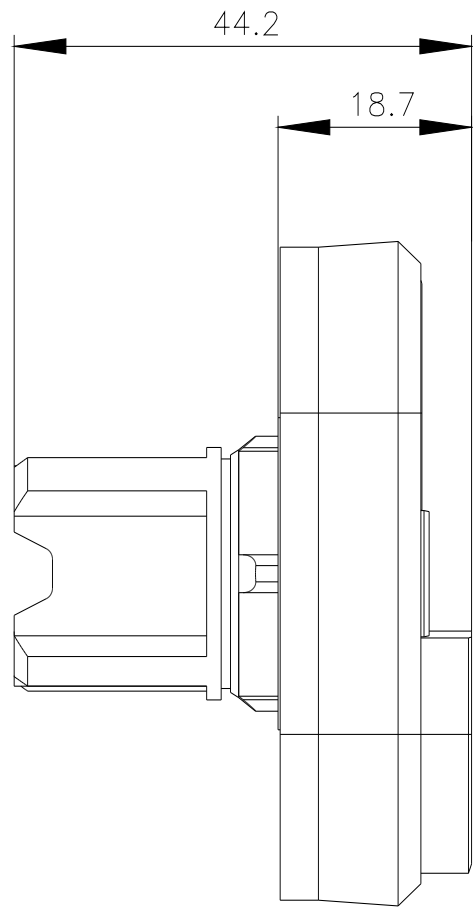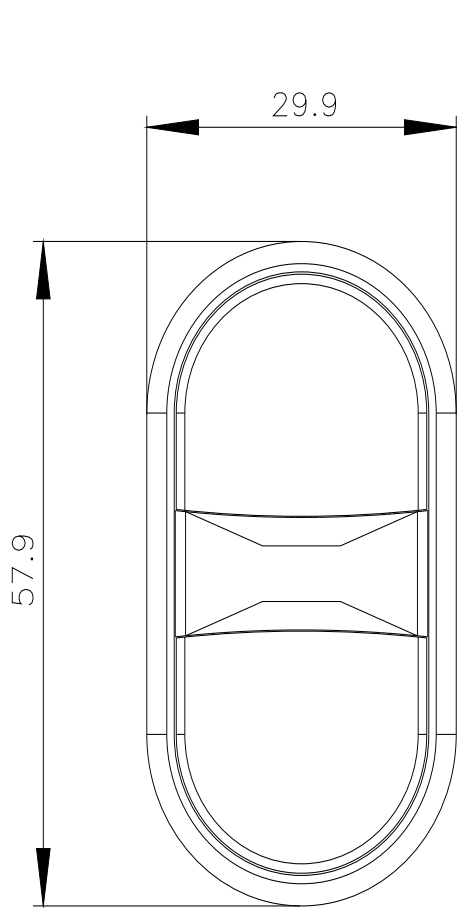

letzte Änderung:

19.01.2022 