



Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73038, blau, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, Schlüsselabzug I

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Produkt-Markename</b>                                      | SIRIUS ACT                         |
| <b>Produkt-Bezeichnung</b>                                    | Schlüsselschalter                  |
| <b>Ausführung des Produkts</b>                                | Betätigungs-/Meldeelement          |
| <b>Produkttyp-Bezeichnung</b>                                 | 3SU1                               |
| <b>Produktlinie</b>   | Metall, hochglanz, 22 mm           |
| <b>Hersteller-Artikelnummer des mitgelieferten Schlüssels</b> | <a href="#">3SU1950-0FJ50-0AA0</a> |
| <b>Betätigungselement</b>                                     |                                    |
| <b>Funktionsweise des Betätigungselements</b>                 | verrastend, 90° (10:30h/13:30h)    |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel                      | Nein                               |
| <b>Farbe</b>  |                                    |
| • des Betätigungselements                                     | blau                               |
| <b>Material des Betätigungselements</b>                       | Metall                             |
| <b>Form des Betätigungselements</b>                           | Schlüssel                          |
| <b>Außendurchmesser des Betätigungselements</b>               | 29,5 mm                            |
| <b>Anzahl der Schaltstellungen</b>                            | 2                                  |
| <b>Schalterstellung für Schlüsselabzug</b>                    | I                                  |
| <b>Schaltwinkel</b>   |                                    |
| • nach rechts   | 90°                                |
| <b>Fabrikat des Schlosses</b>                                 | O.M.R.                             |
| <b>Schlüsselnummer</b>  | 73038                              |
| <b>Frontring</b>  |                                    |
| <b>Produktbestandteil Frontring</b>                           | Ja                                 |
| <b>Ausführung des Frontrings</b>                              | Standard                           |
| <b>Material des Frontrings</b>                                | Metall hochglanz                   |
| <b>Farbe des Frontrings</b>                                   | silber                             |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                            |                                    |
| <b>Schutzart IP</b>   | IP66, IP67, IP69(IP69K)            |
| • der Anschlussklemme   | IP20                               |
| <b>Schutzart NEMA</b>   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13         |
| <b>Schockfestigkeit</b>                                       |                                    |
| • gemäß IEC 60068-2-27  | Sinushalbwelle 15g / 11 ms         |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                                      |                                    |
| • gemäß IEC 60068-2-6   | 10 ... 500 Hz: 5g                  |
| <b>Schalhäufigkeit maximal</b>                                | 1 800 1/h                          |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch                | 300 000                            |
| <b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>             | S                                  |
| <b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>                                | 10/01/2014                         |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                   |                                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                      |  |
| • während Betrieb                               | -25 ... +70 °C   |
| • während Lagerung                              | -40 ... +80 °C   |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen         |         |
|--|---------|
| Höhe                                     | 29,5 mm |
| Breite                                   | 29,5 mm |
| Form der Einbauöffnung                   | rund    |
| Einbaudurchmesser                        | 22,3 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm  |
| Einbauhöhe                               | 51,7 mm |
| Einbaubreite                             | 29,5 mm |
| Einbautiefe                              | 25,4 mm |

| Approbationen/ Zertifikate  |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)



| Marine / Schiffbau | Sonstige |
|--------------------|----------|
|--------------------|----------|



[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4GF21-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1050-4GF21-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1050-4GF21-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-4GF21-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4GF21-0AA0&lang=de)

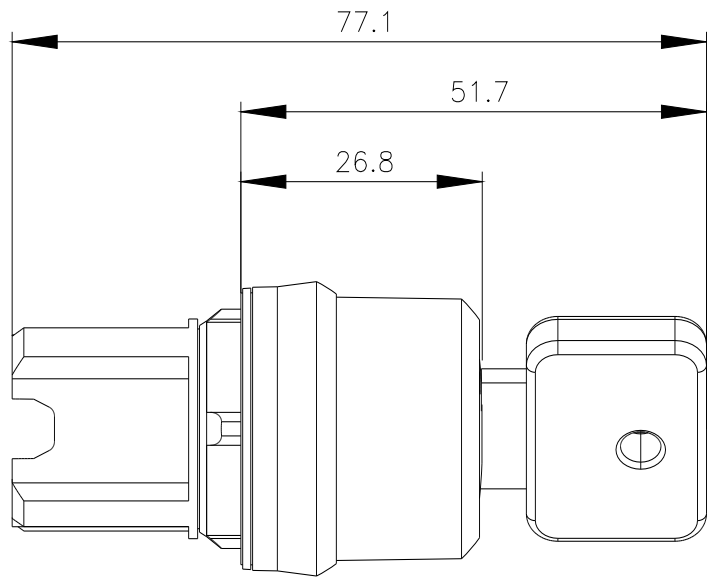

letzte Änderung:

22.01.2022 