



AS-Interface Montageplatte K60 für Kompaktmodule K60 für Hutschiene montage für 2 Flachkabel AS-i Leitung (gelb) und AS-i Leitung 24 V (schwarz)

Allgemeine technische Daten		
Geräteart		Zubehör Digitale E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
Ausführung des Produkts		Montageplatte K60 für Hutschiene montage
Hinweis		zusätzliche Dichtungen nur dann erforderlich, wenn die Flachleitungen im Modul enden (3RK1 902-0AR00)
Anschlüsse/ Klemmen		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Durchdringungstechnik für AS-Interface Flachleitung
Mechanische Daten		
Befestigungsart		für Hutschiene montage
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	°C	-25 ... +85
Schutzart		IP67 mit aufgeschraubtem Kompaktmodul K60
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



Marine / Schiffbau	Sonstige
--------------------	----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3RK1901-0CB01>


CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK1901-0CB01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1901-0CB01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

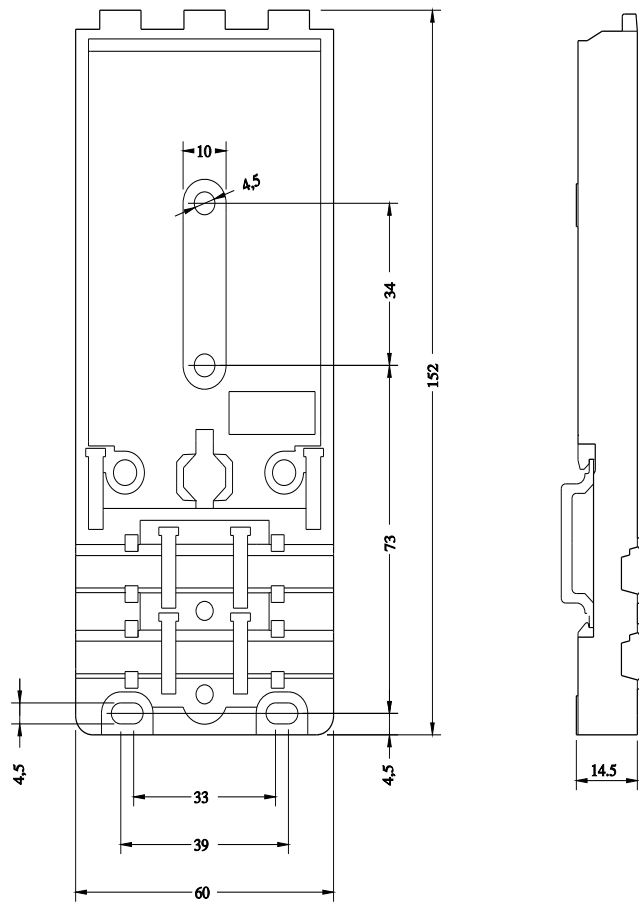

letzte Änderung:

12.02.2021 