


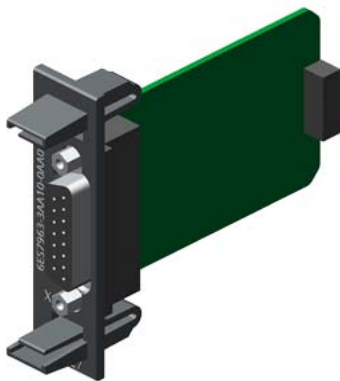

SIMATIC S7-400, Schnittstellenmodul IF963-X27 mit RS422/RS485-Schnittstelle für PTP-Kopplung mit CP441 AB CP 441- AA05

Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	41 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,14 W
Schnittstellen	
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	115,2 kbit/s
• Leitungslänge, max.	1 200 m; bei 19 200 bit/s
Maße	
Breite	19 mm
Höhe	67 mm
Tiefe	87 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	80 g
letzte Änderung:	01.07.2021 