


SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen

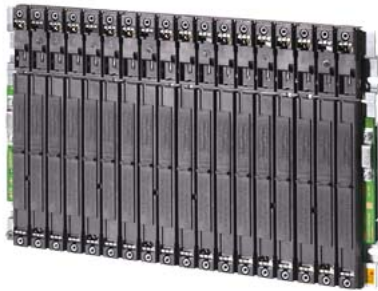

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	UR2-H
Hardware-Ausbau	
Baugruppenträger	
• K-Bus	Ja; Getrennt
• P-Bus	Ja; Getrennt
Steckplätze	
• Anzahl Steckplätze	18; 2 Segmente mit je 9 Steckplätzen
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	0 °C
• max.	70 °C
Maße	
Breite	482,5 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	27,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	3 000 g
letzte Änderung:	18.12.2020 