



Wechselantrieb für Schütze 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung, 42 ... 48 V, Antrieb: Standard, Sparschaltung Federzuganschluss

Allgemeine technische Daten			
Produkt-Markenname		SIRIUS	
Produkt-Bezeichnung		Magnetspule	
Steuerstromkreis			
Spannungsart der Steuerspeisespannung		AC/DC	
Steuerspeisespannung			
• 2 bei AC			
— bei 50 Hz Bemessungswert			
— bei 60 Hz Bemessungswert		48 V	
Steuerspeisespannung		48 V	
• 2 bei DC Bemessungswert			
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
-----------------------	---------------------	--------------------

[UK-Konformitätserklärung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



Marine / Schiffbau	Sonstige	Railway
--------------------	----------	---------



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AD32>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1965-5AD32>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1965-5AD32>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AD32&lang=de

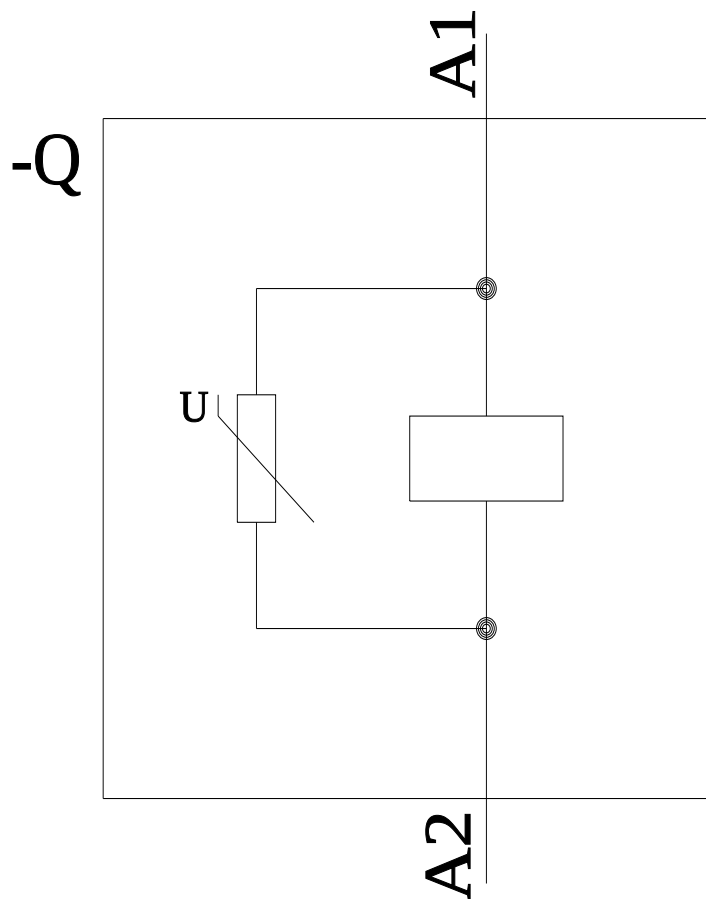

letzte Änderung:

11.02.2021 