




dji.com
Follow us @DJIglobal

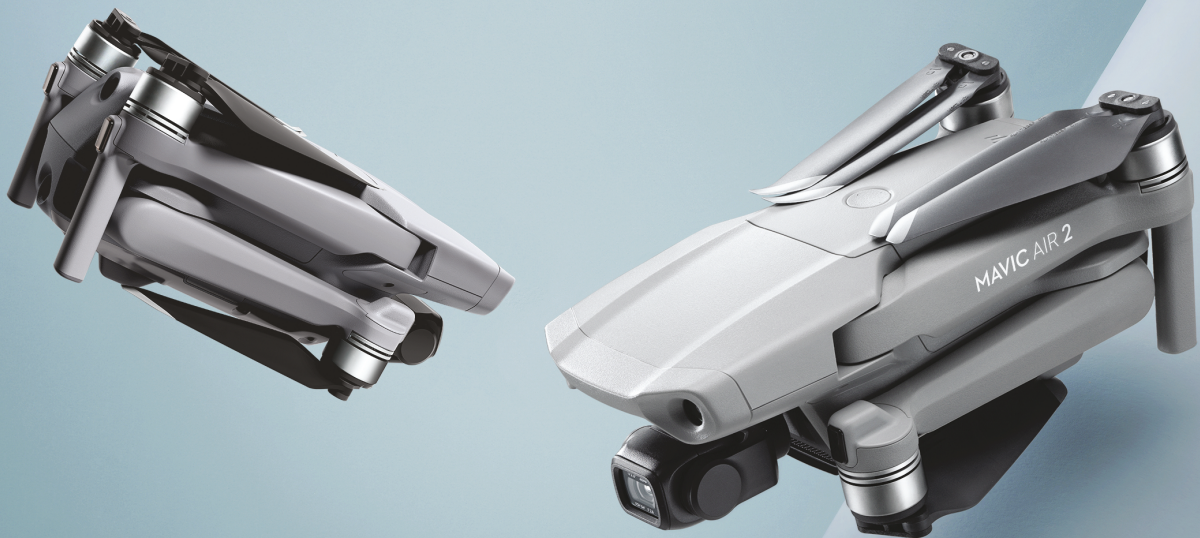

MAVIC AIR 2

飛躍せよ、まだ見ぬ世界へ



48MP 写真
4K/60fps 動画



10 km^[1]
最大伝送距離



34分
最大飛行時間



HDR



フォーカストラック



8K ハイパーラプス

カメラ性能

- 静止画: 48 MP | スマートフォト
- 動画: 4K/60fps | 120 Mbps | 1080p/240fps スローモーション
- HDR: 写真 | 動画 | パノラマ
- パラメーター: 1/2インチ CMOS センサー | HEVC (H.265) | F2.8絞り

飛行&安全性

- 飛行: 最大飛行時間 34分 | 最大飛行速度 68 km/h
- OcuSync 2.0: 10kmフルHD動画伝送^[1] | 耐干渉性 2.4/5.8 GHz (日本国内は2.4GHzのみ)
- APAS 3.0 障害物回避
- 障害物検知: 前方 | 後方 | 下方
- 補助ライト

インテリジェント機能

- フォーカストラック: ActiveTrack 3.0 | Spotlight 2.0 | Point of Interest 3.0
- クイックショット: ドローニー | サークル | ヘリックス | ロケット | ブーメラン | アステロイド
- ハイパーラプス: フリー | サークル | コースロック | ウェイポイント

送信機&アプリ

- DJI Flyアプリ: ストーリー編集テンプレート | 最適化されたEIS | 簡単共有
- 送信機: 向上したバッテリー駆動時間 240分 | 持ちやすいグリップ

1. 障害物、電波干渉がなく、FCCに準拠している場合。(日本では、最大6 km) 最大飛行距離の仕様は、無線の接続強度とレジリエンス(復元力)を踏まえた概測になります。許可がない限り、常にご自身が目視可能な場所でドローンを飛行させてください。