



Modell: E2S
ID: LSWE2S

DEUTSCH

MLSE2S01

intelligenter Rollladen- und Jalousieschalter

Modell: E2S
ID: LSWE2S
Eingang 230 Vac
Frequenz 50Hz
Max. 5A pro Anschluss
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
funktioniert nur mit 2.4GHz Band
Umgebungstemperatur: 25° C

Unterstützt

- Motoren für Rollläden, Markisen, Sonnenschutz oder Oberlichter.
- Motoren mit maximaler Nennleistung 350W

Frequenzbereich: 2412-2472 MHz Maximale HF-Ausgangsleistung des Produkts: 17,29 dBm
Informationen zur HF-Exposition:
Die maximal zulässige Exposition (MPE) wird auf der Grundlage eines Abstands von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Menschen eingehalten werden.

IOTTY srl
Via Del Laghetto, 18/20
33080 Porcia (PN) - ITALY
iotty@iotty.com
support@iotty.com

Der Eingang L / N sollte an einen 16-A-Leistungsschalter angeschlossen werden, und jeder Ausgang sollte vor der Verwendung an einen 5-A-Leistungsschalter angeschlossen werden.

Wichtige Hinweise

Sicherheitsvorkehrung

Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit allen nationalen und lokalen Vorschriften.

Wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, wenn Sie mit elektrischen Arbeiten nicht vertraut oder nicht fachkundig sind oder wenn die Verkabelung in Ihrer Verteilung von den Abbildungen abweicht.

Nur zur Verwendung in Innenräumen und an trockenen Orten.

Vorsichtsmaßnahme bei der Installation

Neutralleiter erforderlich

Fehlerbehebung

1. Falls der Schalter oder die Berührung nicht funktioniert, setzen Sie den Schalter in dieser Reihenfolge zurück:

- Über die App (Soft Reset) [Geräteinstellungen > Gerät zurücksetzen],
ODER

- Durch Ausschalten der Sicherung

2. Führen Sie im Falle eines Netzwerkfehlers die folgenden Schritte aus:

- Starten Sie den Router neu.
ODER

- Entfernen Sie die Touch-Glasplatte und drücken Sie die Reset-Taste am Schalter.
ODER

- Entfernen Sie die Touch-Glasplatte und drücken Sie die AP-Taste am Schalter. Wiederholen Sie die Geräteregistrierung (siehe Punkt 6 der Anleitung).

Stellen Sie die Berührungsempfindlichkeit mit einem Soft-Reset wieder her, wenn Sie die Touch-Glasplatte wieder einsetzen (siehe Punkt 1 der Fehlerbehebung).

Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung erhalten Sie unter iotty.com/warranty

Übersicht über den intelligenten iotty Rollladen- und Jalousieschalter

Button "Neustart"

Es startet den iotty neu. Falls verwendet, wiederherstellen der Berührung mit einem Soft-Reset nach dem Zurücksetzen des Glases (siehe Fehlerbehebung)

AP Button

Es macht das iotty WLAN wieder sichtbar. Erst mit einer neuen Registrierung speichert iotty neue Informationen über die Internetverbindung.


AUFWÄRTS

ABWÄRTS

Alle Anweisungen zur Installation finden Sie auf der anderen Seite dieses Handbuchs.

mm 60 [in 2,362]

mm 60 [in 2,362]

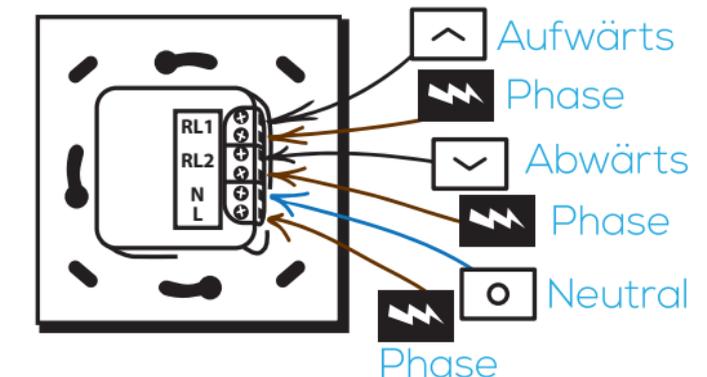


Weitere Informationen unter:
iotty.com

WARNUNG: Die elektrischen Verkabelungen sollten von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Eine falsche Installation ist gefährlich oder illegal. Wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, wenn Sie mit elektrischen Arbeiten nicht vertraut oder fachkundig sind.


Lesen Sie die wichtigen Hinweise auf der anderen Seite dieses Handbuchs, bevor Sie mit der Installation beginnen.

1

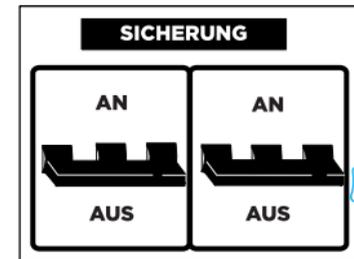


Schalten Sie die **Sicherung** des zu ersetzenden Schalters aus.

2

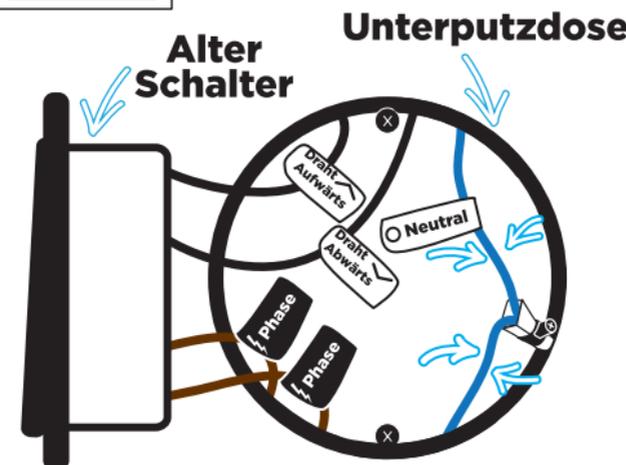


Entfernen Sie Ihren alten Schalter und beschriften Sie die Drähte. Denken Sie daran, dass Sie einen Neutralleiter benötigen, um den intelligenten iotty Rolladen- und Jalousieschalter zu installieren.

3

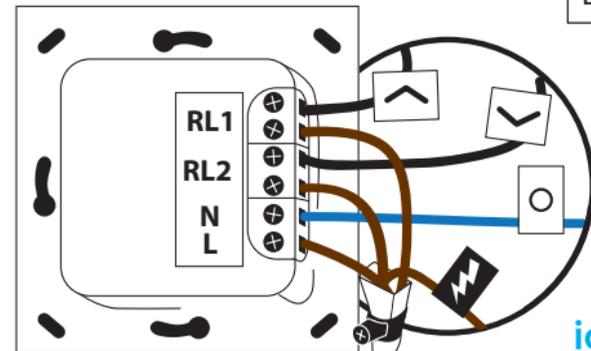


Stecken Sie den Neutralleiter in die mit N gekennzeichnete Schraubklemme. Stecken Sie die Phase in die Schraubklemme L und in eine Schraubklemme von RL1 und eine von RL2. Stecken Sie den Aufwärtsfunktionsdraht in die freie Schraubklemme von RL1. Stecken Sie den Abwärtsfunktionsdraht in die freie Schraubklemme von RL2. Wenn Sie ein Erdungskabel haben, legen Sie es in die Wanddose.

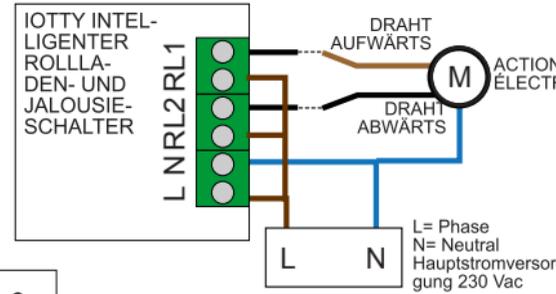


Der Eingang L / N sollte an einen 16-A-Leistungsschalter angeschlossen werden, und jeder Ausgang sollte vor der Verwendung an einen 5-A-Leistungsschalter angeschlossen werden.

4

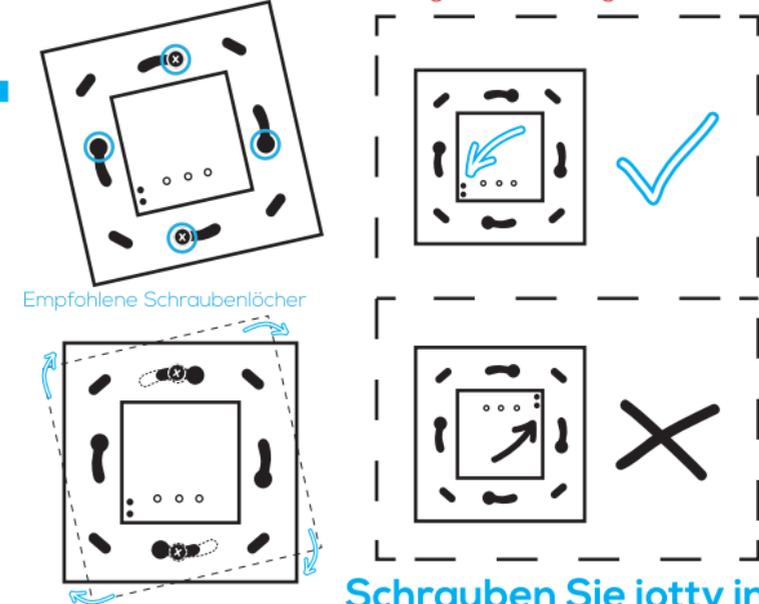


Schieben Sie alle Drähte zurück in die Unterputzdose und versuchen Sie so viel Platz wie möglich für den Schalter zu lassen. (Schieben Sie die Drähte nicht über die Rückseite des Schalters.) Setzen Sie den iotty Rolladen- und Jalousieschalter in die Schrauben der Unterputzdose ein. Stellen Sie den Schalter so ein, dass sich die Knöpfe unten befinden.

5

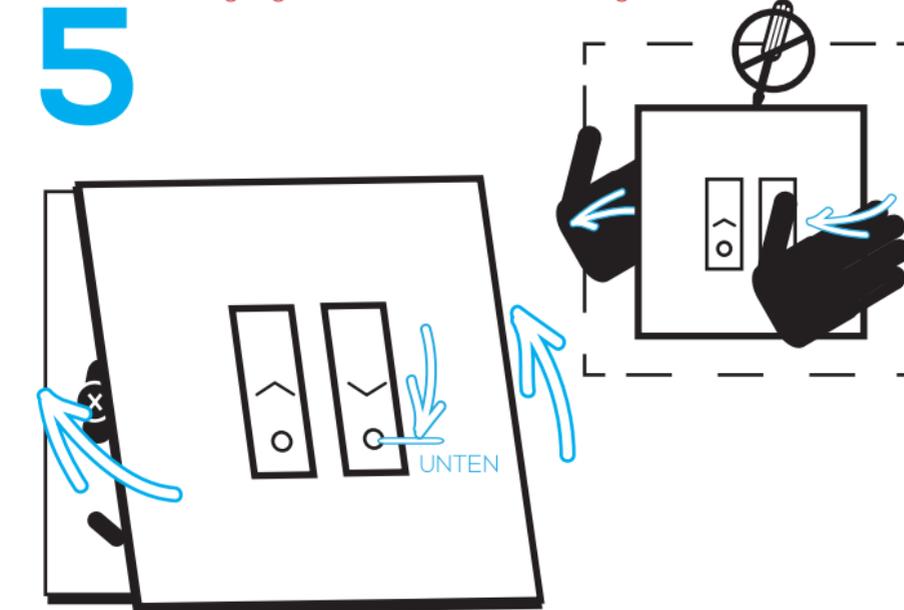

Bringen Sie die iotty Touch-Glasplatte an. Zum Entfernen die Touch-Glasplatte mit den Händen anheben. Platzieren Sie die Touch-Glasplatte so, dass sich der kleine Kreis unten befindet.

6

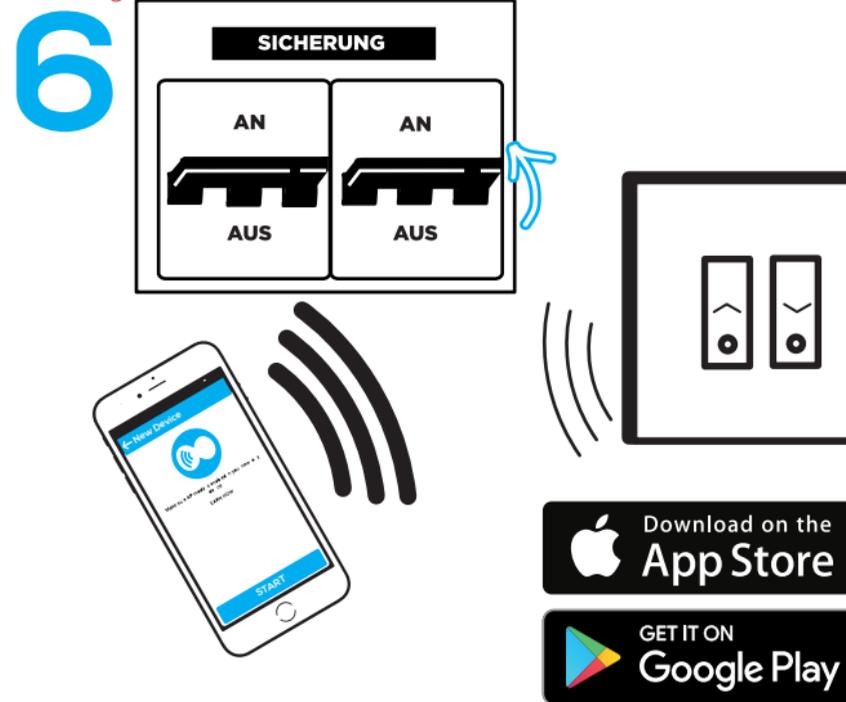

Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Laden Sie die iotty-App herunter, melden Sie sich an und fügen Sie ein neues Gerät hinzu.

iotty Geräte sind mit folgenden Integrationen kompatibel:



Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns unter support@iotty.com kontaktieren oder besuchen Sie unseren FAQ-Bereich



WARNUNG: Die elektrischen Verkabelungen sollten von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Eine falsche Installation ist gefährlich oder illegal. Wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, wenn Sie mit elektrischen Arbeiten nicht vertraut oder fachkundig sind.