



Intelligente Steckdose

Model: OSWDE  
ID: OSWDE

DEUTSCH

MOSDE01

Intelligente iotty Steckdose

Modell: OSWDE

ID: OSWDE

Eingang 230 Vac

Frequenz 50Hz

Max. 16 A

Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

funktioniert nur mit 2.4GHz Band

Umgebungstemperatur: 25° C

### Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung erhalten Sie unter [iotty.com/warranty](http://iotty.com/warranty)

Frequenzbereich: 2412-2472 MHz Maximale HF-

Ausgangsleistung des Produkts: 17,29 dBm

Informationen zur HF-Exposition:

Die maximal zulässige Exposition (MPE) wird auf der Grundlage eines Abstands von  $d = 20$  cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der HF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, sollte ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Menschen eingehalten werden.

IOTTY srl  
Via Del Laghetto, 18/20  
33080 Porcia (PN) - ITALY  
[iotty@iotty.com](mailto:iotty@iotty.com)  
[support@iotty.com](mailto:support@iotty.com)

### Wichtige Hinweise

#### Sicherheitsvorkehrung

Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit allen nationalen und lokalen Vorschriften.

Wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, wenn Sie mit elektrischen Arbeiten nicht vertraut oder nicht fachkundig sind oder wenn die Verkabelung in Ihrer Verteilung von den Abbildungen abweicht.

Nur zur Verwendung in Innenräumen und an trockenen Orten.

#### Vorsichtsmaßnahme bei der Installation

Neutralleiter erforderlich

#### Fehlerbehebung

1. Falls der Schalter oder die Berührung nicht funktioniert, setzen Sie den Schalter in dieser Reihenfolge zurück:

- Über die App (Soft Reset) [Geräteeinstellungen > Gerät zurücksetzen],  
**ODER**

- Durch Ausschalten der Sicherung

2. Führen Sie im Falle eines Netzwerkfehlers die folgenden Schritte aus:


- Starten Sie den Router neu.  
**ODER**

- Entfernen Sie die Touch-Glasplatte und drücken Sie die Reset-Taste am Schalter.  
**ODER**

- Entfernen Sie die Touch-Glasplatte und drücken Sie die AP-Taste am Schalter. Wiederholen Sie die Geräteregistrierung (siehe Punkt 6 der Anleitung).

Stellen Sie die Berührungsempfindlichkeit mit einem Soft-Reset wieder her, wenn Sie die Touch-Glasplatte wieder einsetzen (siehe Punkt 1 der Fehlerbehebung).

Der Eingang L / N sollte an einen 16-A-Leistungsschalter angeschlossen werden.

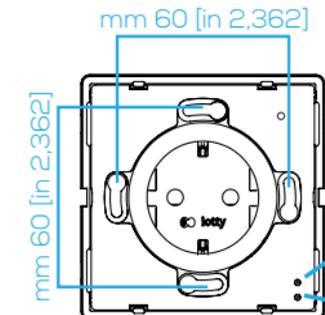


### Übersicht über den intelligenten Intelligente iotty Steckdose

#### AP Button

Es macht das iotty WLAN wieder sichtbar. Erst mit einer neuen Registrierung speichert iotty neue Informationen über die Internetverbindung.

#### Button "Neustart"


Es startet den iotty neu. Falls verwendet, wiederherstellen der Berührung mit einem Soft-Reset nach dem Zurücksetzen des Glases (siehe Fehlerbehebung)

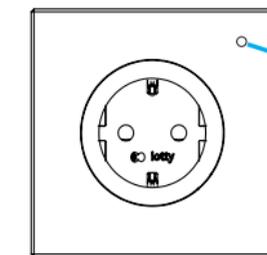

#### AN/AUS Schalter

Zum einfachen Ein- und Ausschalten der Steckdose muss das angeschlossene Gerät nicht ausgesteckt werden.

Alle Anweisungen zur Installation finden Sie auf der anderen Seite dieses Handbuchs.

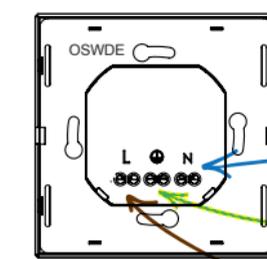


Neutral

Erdungskabel

Phase

Abstand zwischen der Rückseite des Intelligente iotty Steckdose und der Wand.

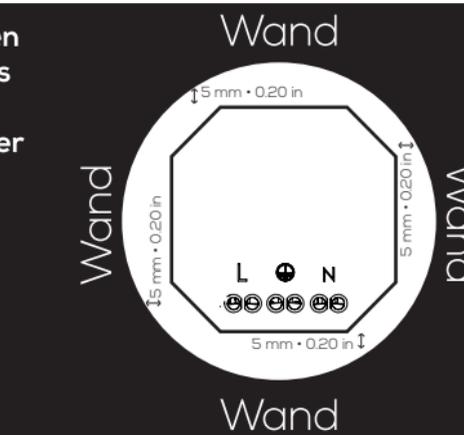


WARNUNG: Die elektrischen Verkabelungen sollten von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Eine falsche Installation ist gefährlich oder illegal. Wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, wenn Sie mit elektrischen Arbeiten nicht vertraut oder fachkundig sind.

Weitere Informationen unter:  
[iotty.com](http://iotty.com)


Lesen Sie die wichtigen Hinweise auf der anderen Seite dieses Handbuchs, bevor Sie mit der Installation beginnen.

1

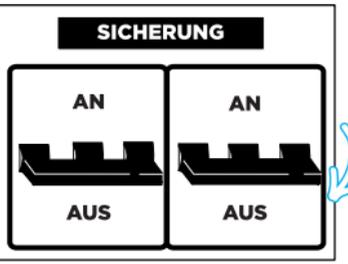


Schalten Sie die Sicherung des zu ersetzenden Schalters aus.

2

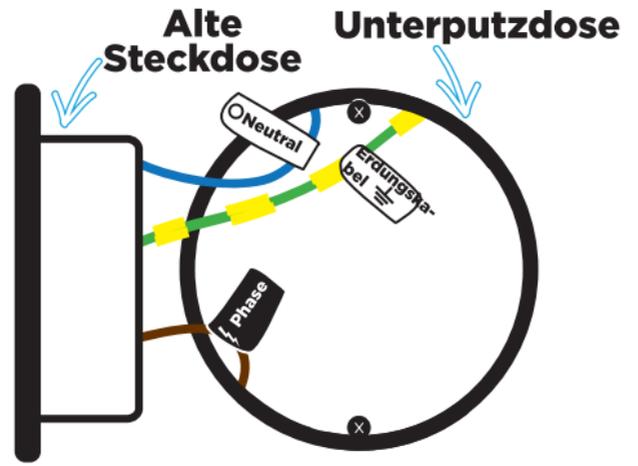


Entfernen Sie Ihre alte Steckdose und beschriften Sie Ihre Drähte.


3

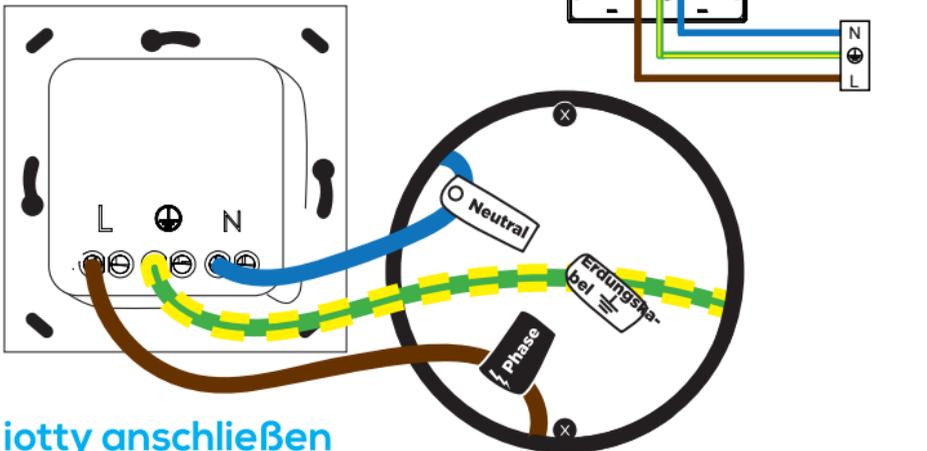


**iotty anschließen**  
Verwenden Sie nur einen Eingang für jedes Terminal. Die Doppelschraubklemme kann nur bei Bedarf zum Überbrücken von Kabeln verwendet werden. Stecken Sie den Phasendraht in die mit L gekennzeichnete Schraubklemme. Stecken Sie den Erdungsdraht in die zentrale Schraubklemme mit dem Erdungssymbol. Stecken Sie den Neutralleiter in die Schraubklemme N.

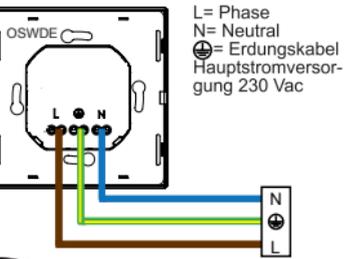

4

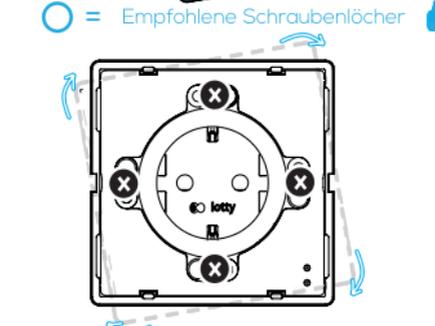


Schieben Sie alle Kabel zurück in die Unterputzdose und versuchen Sie, so viel Platz wie möglich für die Steckdose zu lassen. (Schieben Sie die Kabel nicht über die Rückseite der Steckdose.) Schrauben Sie die iotty Steckdose in die Unterputzdose. Platzieren Sie die Steckdose so, dass sich die physischen Tasten unten befinden.

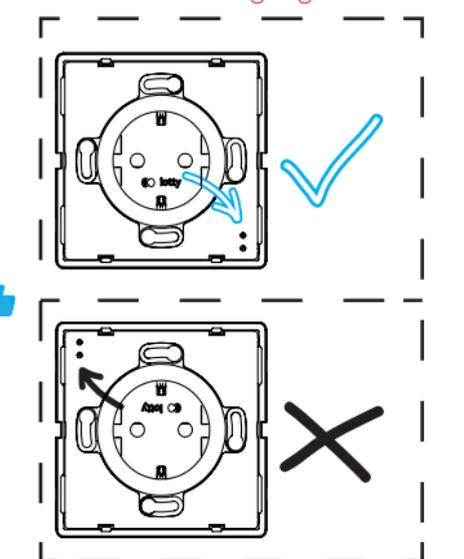

**Schrauben Sie iotty in**

Der Eingang L / N sollte an einen 16-A-Leistungsschalter angeschlossen werden.

5

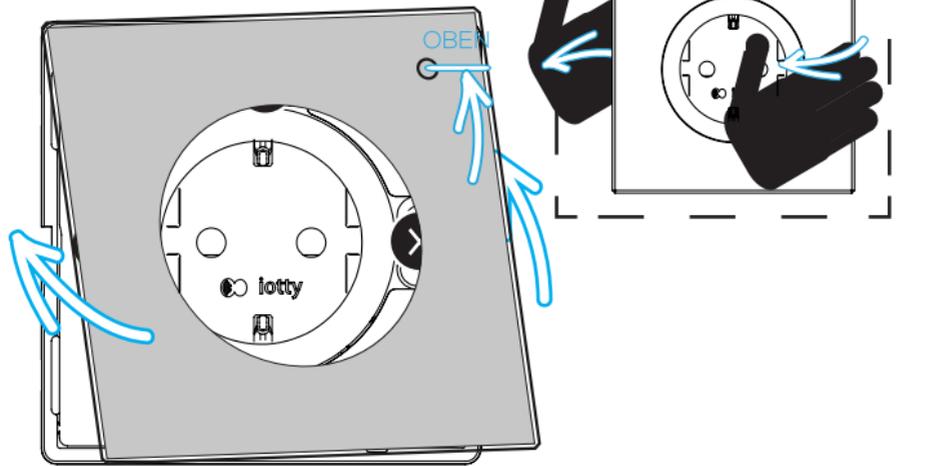

Bringen Sie die iotty Touch-Glasplatte an. Zum Entfernen die Touch-Glasplatte mit den Händen anheben. Platzieren Sie die Touch-Glasplatte so, dass sich der kleine Kreis befindet sich oben.

6



Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Laden Sie die iotty-App herunter, melden Sie sich an und fügen Sie ein neues Gerät hinzu.

iotty Geräte sind mit folgenden Integrationen kompatibel:



Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns unter [support@iotty.com](mailto:support@iotty.com) kontaktieren oder besuchen Sie unseren FAQ-Bereich



WARNUNG: Die elektrischen Verkabelungen sollten von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Eine falsche Installation ist gefährlich oder illegal. Wenden Sie sich an einen Elektrofachmann, wenn Sie mit elektrischen Arbeiten nicht vertraut oder fachkundig sind.