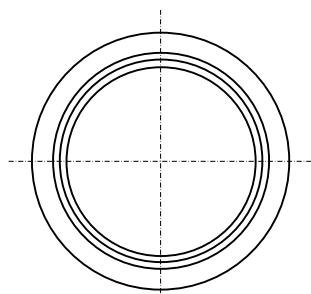
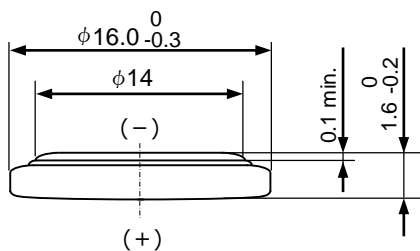


コイン形二酸化マンガンリチウム電池  
 Coin manganese dioxide lithium batteries

# CR1616

## ■外形寸法 Dimensions


 直径 : 16.0  
 Diameter  
 高さ : 1.6  
 Height


(Unit : mm)

## ■定格 Specifications


公称電圧 <b>Nominal Voltage</b>	3 V
公称容量 (終止電圧2.0 V) <b>Nominal Capacity ( 2.0V cutoff)</b>	60 mAh
標準放電電流値 <b>Standard Discharge Current</b>	0.1 mA
標準質量 <b>Weight</b>	1.1 g
使用温度範囲 <b>Operating Temperature</b>	-30 ~ +70°C

## 用途 Applications

- 医療・体温計
- 時計
- 電子手帳・電卓
- SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ
- Medical・Thermometers
- Electronic Watch or Clock
- Electronic Calculator
- Memory Back-up Power Source for SRAM or Real Time Clock (RTC)


## UL認定合格部品 UL Recognized components

- 許可番号 Certification number : MH12566
- User replaceable

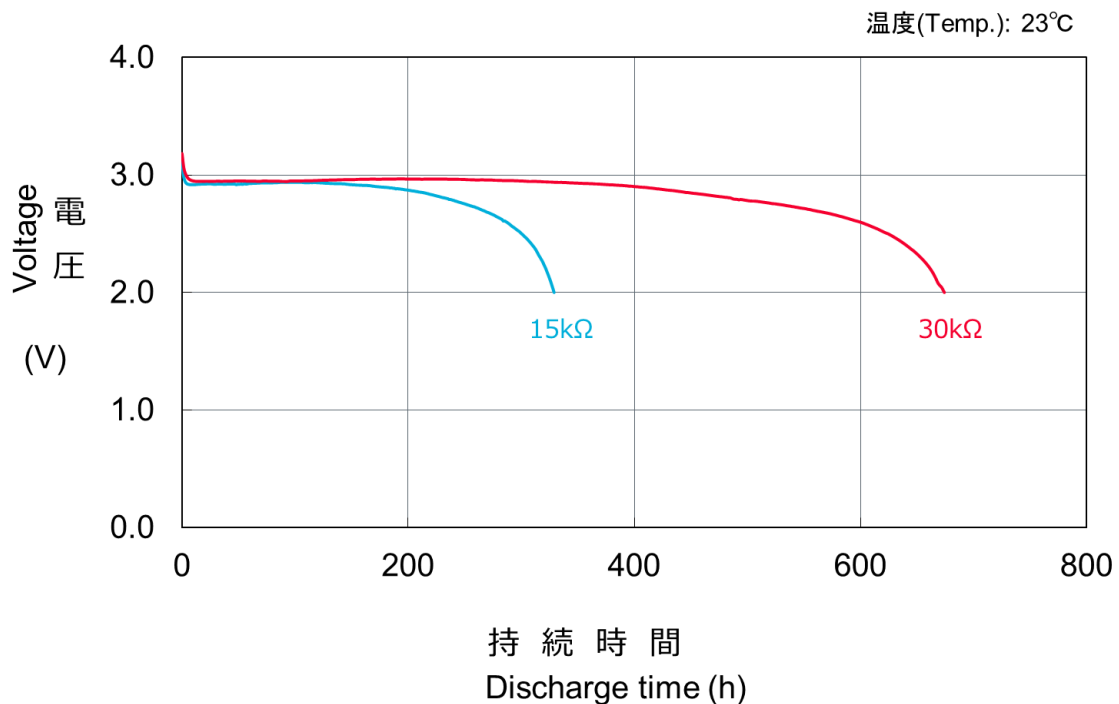


■ 放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load  
Test Condition: constant discharge

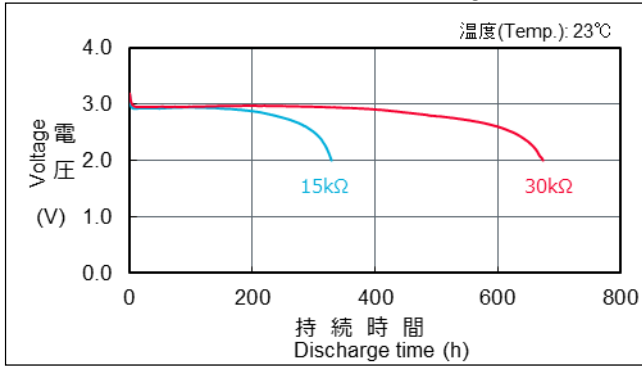


■ 放電温度特性

Discharge Characteristics on Temperature  
Test Condition: constant discharge

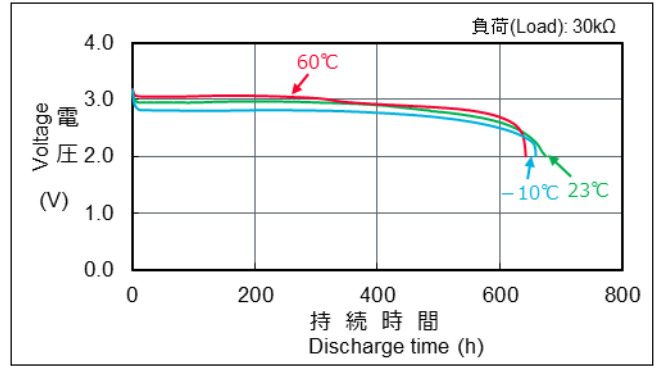


■ 放電負荷と作動電圧 (放電深度40%時の電圧)  
Discharge Load vs. Operation Voltage  
(Discharge depth 40%)

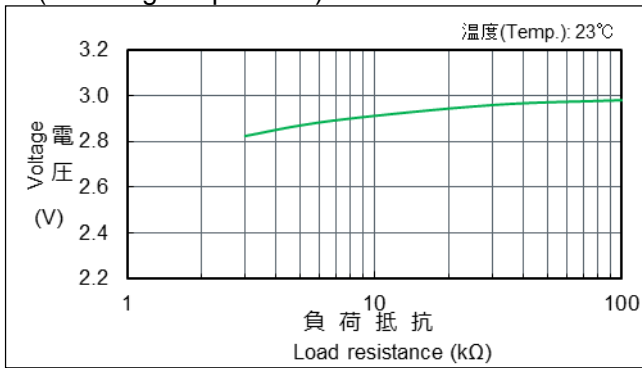


■ 放電負荷と電気容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity

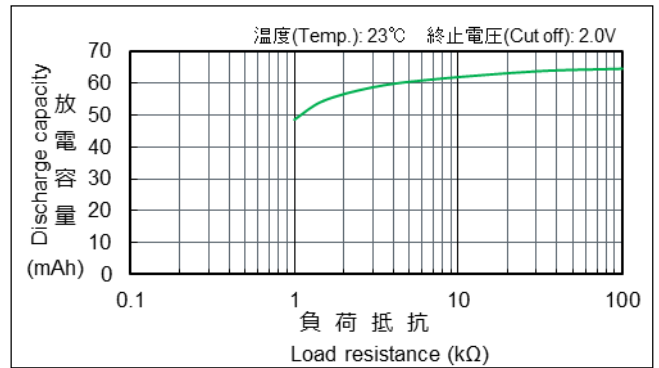


■ パルス放電特性 (放電深度40%時のパルス電圧)  
Discharge Characteristics on Pulse Load  
(Discharge depth 40%)

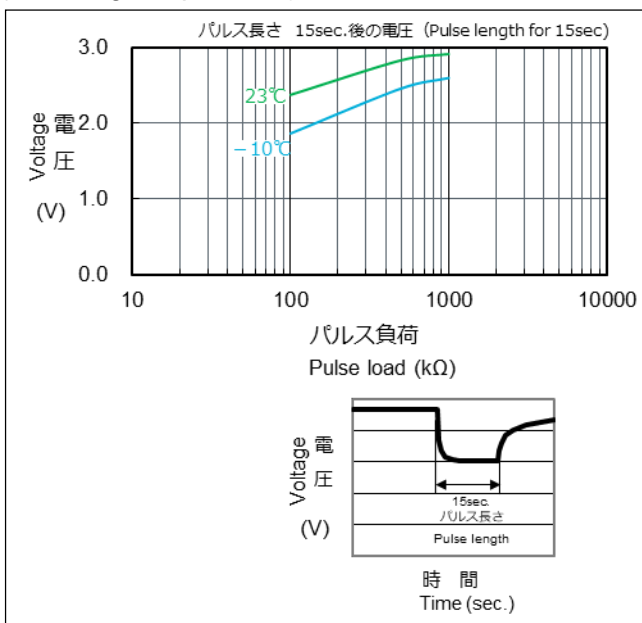

■ 保存特性

Storage Characteristics  
Test Condition: constant discharge

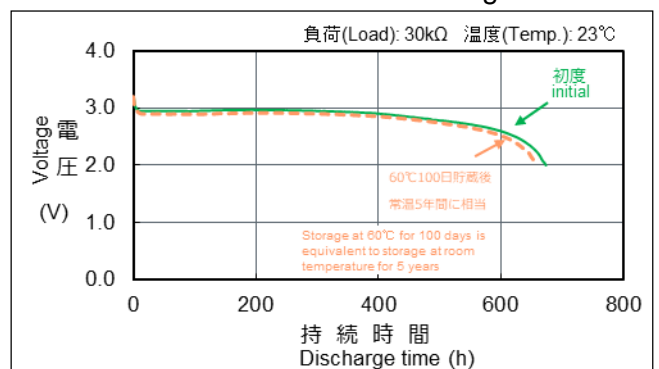

\*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

\*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.