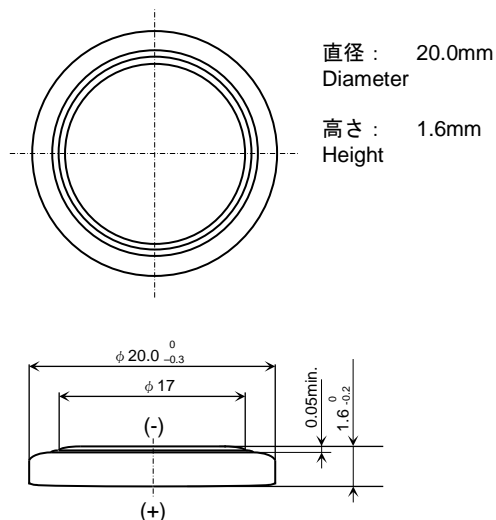


コイン形二酸化マンガンリチウム電池
 Coin manganese dioxide lithium batteries

CR2016

■外形寸法 Dimensions(mm)

■定格 Specifications


公称電圧 Nominal Voltage	3 V
公称容量 (終止電圧 2.0V) Nominal Capacity (2.0V cutoff)	90 mAh
標準放電電流値 Standard Discharge Current	0.1 mA
標準質量 Weight	1.8 g
使用温度範囲 Operating Temperature	-30 ~ +70°C

用途 Applications

- 時計 ● 電子手帳・電卓 ● ICカード ● メモリーカード
- リモートコントローラー ● 電子ゲーム・玩具
- SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ
- Electronic Watch or Clock ● Electronic Calculator
- IC Card ● Memory Card ● Remote Controller
- Electric Game, Toy
- Memory Back-up Power Source for SRAM or Real Time Clock (RTC)


UL認定合格部品 UL Recognized components

- 許可番号 **Certification number** : MH12566
- User replaceable

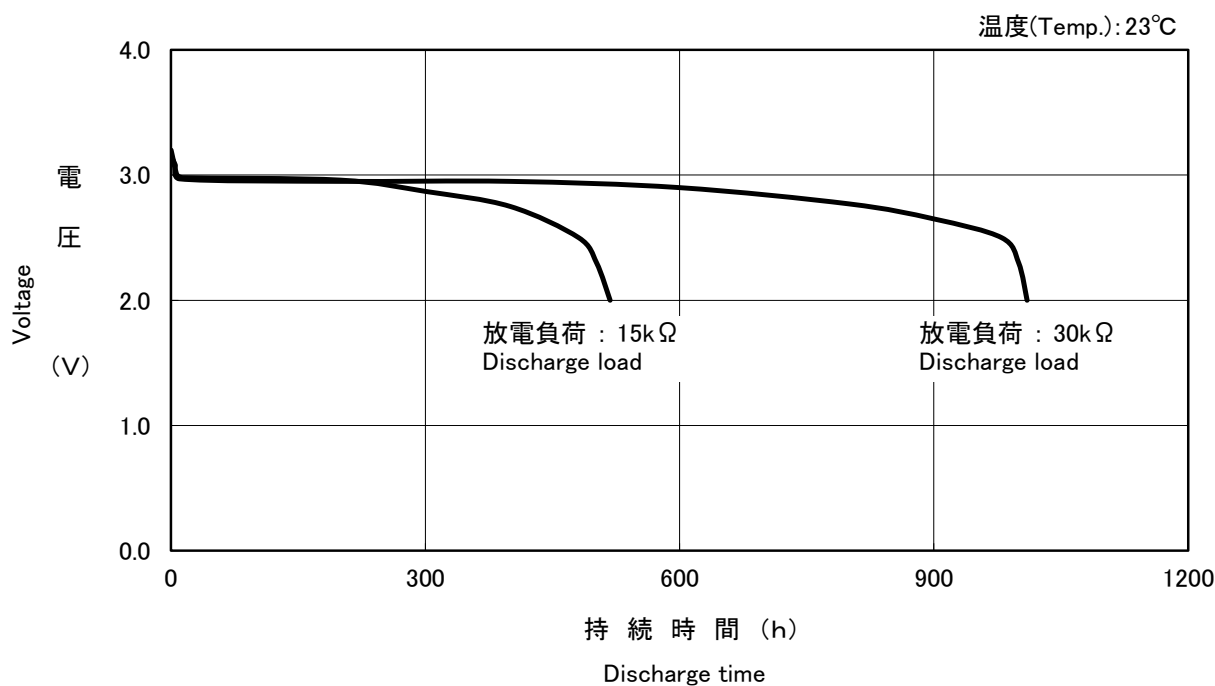■放電特性 Discharge Characteristics


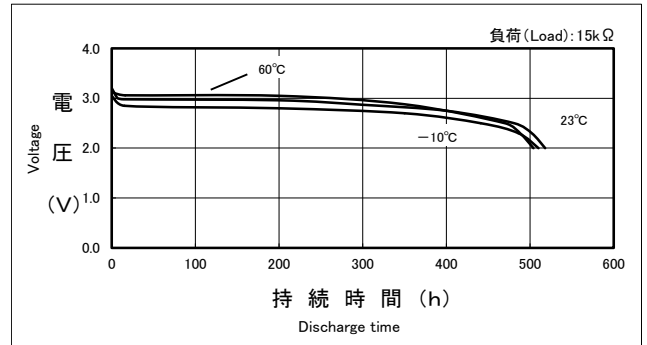
■放電負荷特性

Discharge Characteristics on Load

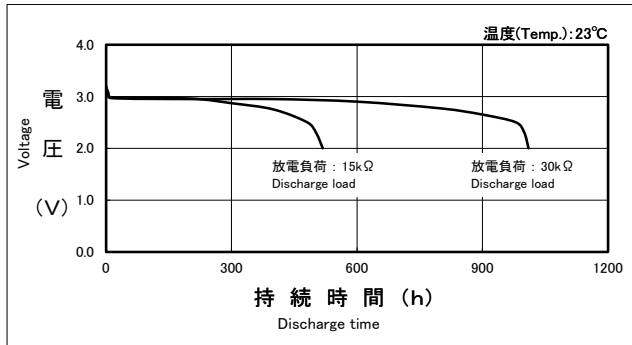


■放電温度特性

Discharge Characteristics on Temperature




■放電負荷と作動電圧 (放電深度 40%時の電圧)

Discharge Load vs. Operation Voltage (Discharge depth 40%)

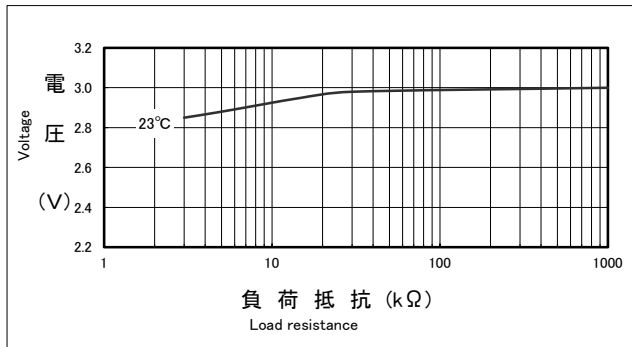


■放電負荷と電気容量

Discharge Load vs. Discharge Capacity

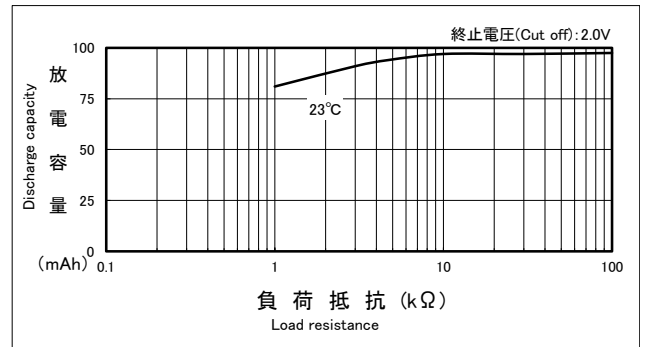


■パルス放電特性 (放電深度 40%時のパルス電圧)

Discharge Characteristics on Pulse Load (Discharge depth 40%)

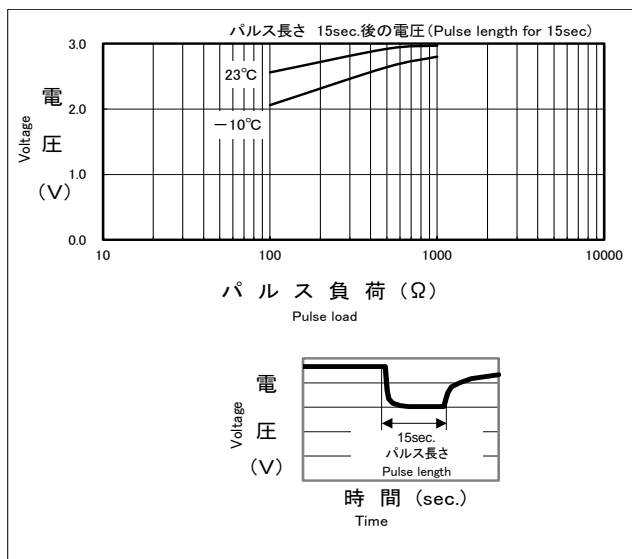

■保存特性

Storage Characteristics

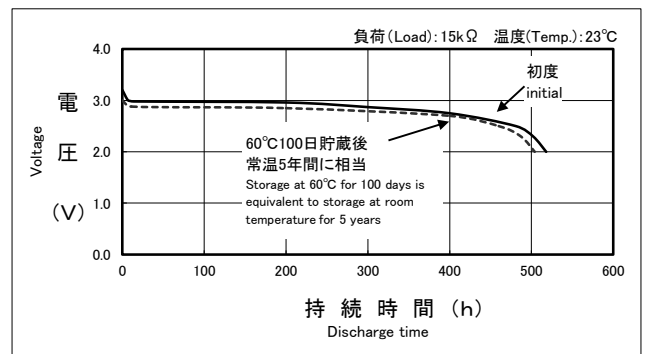

*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.