



Innebygd kontakt, RJ45-kontakt, 8/8, kat. 5e, Ramme metall

Type M30C-FRJ45
Catalog No. 187086
Alternate Catalog No. M30C-FRJ45
EL-Nummer 4315741

Leveringsprogram

Tilbehør		Generelt tilbehør
basisfunksjon tilbehør		innebygd kontakt
		RJ45-kontakt, 8/8, kat. 5e
Kapslingsklasse		IP65 (med lukket deksel) IP20 (når kontakten er plugget inn)
Ramme		Ramme metall
Tilkobling til SmartWire-DT		nei
kan brukes for		frontmontasje
koblingsplan/kontakttilordning		

Tekniske data

Tekniske data

Merkespenning	UL	AC 24 V
Spenningsområde		AC 50 V
Merkestrøm	mA	1500
Poler		8
Klasse/kategori		5
Kontakttype		1 : 1
Skjerming		Ja

Generelt


Byggeform		RJ45
isolasjonsmotstand	R _{ISO}	MΩ > ≥ 100
Gjennomgangsmotstand		< 30 mΩ
kontaktmaterial		CuSn, forgylt
montasje		Frontplateutsparing d = 30,5 mm
monteringsdybde	mm	ca. 70 (incl. Krümmung)
Omgivelsestemperatur		-20 - +70
Lagring	°C	- 25 - + 70
Levetid, mekanisk	Bryteroperasj	< 750 pluggsykluser
Vekt	kg/stykk	0.02

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon		
Omgivelsestemperatur ved drift min.	°C	-20
Omgivelsestemperatur ved drift maks.	°C	70

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)		
Type elektrisk tilbehør		Andre
Type mekaniske tilbehør		Andre

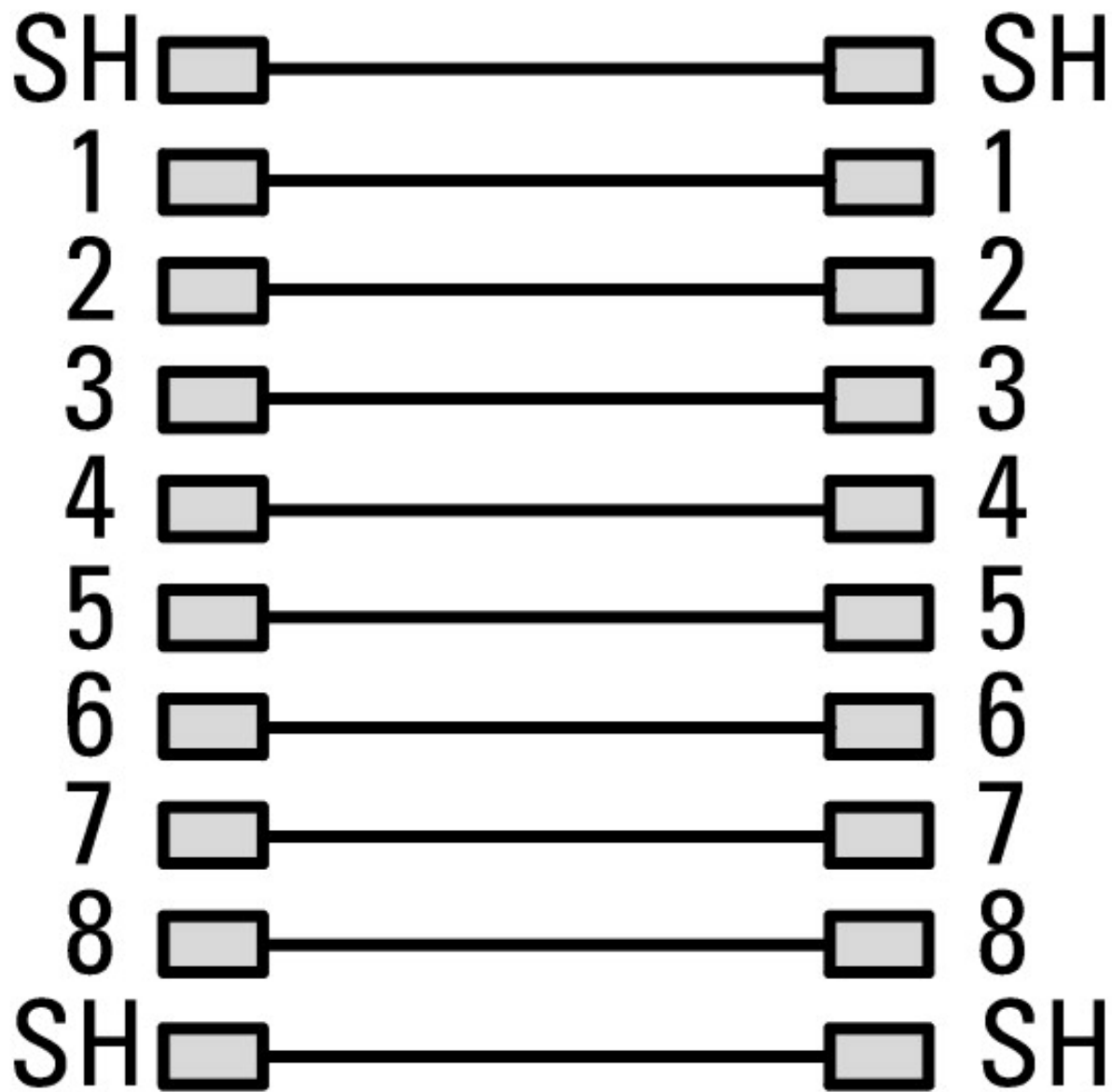

Dimensjoner

