


LogiLink_®

USB-Schreibtischventilator

Art.-Nr.: **UA0402 UA0403**



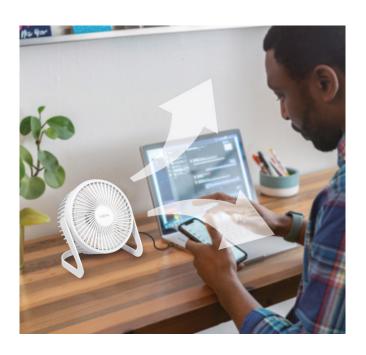

Starker Wind im Mini-Format

Mit dem USB-betriebenen Tischventilator, der an jedem USB-Eingang angeschlossen werden kann, wird Ihr Sommer kühler und Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass die Batterie leer sein könnte.



Ultra leise

Besonders leiser Betrieb, der Sie weder beim Arbeiten noch beim Schlafen stört.



360° Neigung

Passen Sie die Windrichtung einfach an.



Einstellbarer Wind

2 Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Gelegenheiten.

*Verfügbare Funktion nur für UA0403.



Leicht zu demontieren und zu reinigen

Abnehmbare Frontabdeckung zur Reinigung des Ventilators.

Spezifikationen:





ArtNr.	UA0402	UA0403	
EAN Code	4052792069419	4052792069426	
Ventilator Größe	12,7 cm	15,24 cm	
Eingang	DC 5 V/0,4 A (2 W)	DC 5 V/0,7 A (3,5 W)	
Luftstrom-Effizienz	1,8 m/s	2,5 m/s	
Geschwindigkeitseinstellung	1 Geschwindigkeitsgrad-Stufe	2 Geschwindigkeitsgrad-Stufen	
Rotationsgeschwindigkeit	1500 rpm	1800–2100 rpm	
Geräuschpegel	30 dB	40 dB	
Neigungswinkel	360°	360°	
Power Switch	Ja	Ja	
Strom über	USB	USB	
Gehäuse-Material	ABS	ABS	
Farbe	Weiß	Weiß	
Operating Temperature	-15–40 °C	-15–40 °C	
Betriebstemperatur	10-85 % RH (nicht kondensierend)	10-85 % RH (nicht kondensierend)	
Abmessungen	14,7x14x11,5 cm	19,5x18x12,6 cm	
Gewicht	178 g	300 g	
Kabellänge	70 cm	85 cm	

- **Verpackungsinhalt:**» 1x USB-Ventilator» 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

Art-Nr.	Maße Einzelverp.	Gewicht Einzelverp.	Maße VPE	Menge VPE	Gewicht VPE
UA0402	146 x 105 x 150 mm	0,245 kg	555 x 470 x 320 mm	30 Stück	8,5 kg
UA0403	190 x 145 x 185 mm	0,43 kg	465 x 400 x 390 mm	12 Stück	6,5 kg