


## USB 3.0 IP20 cable 3,0m; 2x type A 1:1

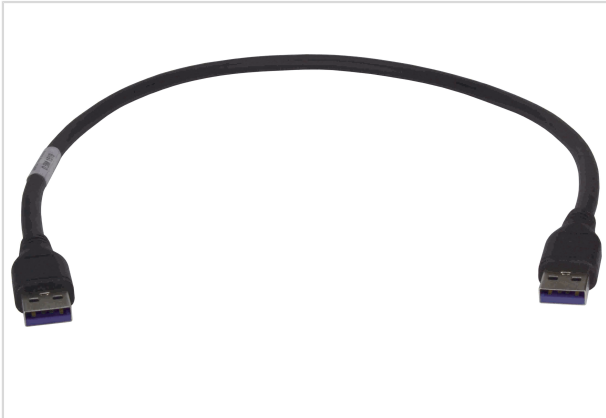

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 145 2934
Beschreibung	USB 3.0 IP20 cable 3,0m; 2x type A 1:1
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09451452934">https://b2b.harting.com/09451452934</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-port
Komponente	Serviceschnittstellen
Beschreibung	USB 3.0
Steckverbinder 1	IP20 USB 3.0 Typ A
Steckverbinder 2	IP20 USB 3.0 Typ A

### Ausführung

Kabellänge	3 m
Adernaufbau	4x AWG 28/7 2x AWG 28/7 2x AWG 24/7
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Art der Verbindung	Typ A Steckverbinder - Typ A Steckverbinder
Befestigung	schraubbar in Gehäusewand

### Technische Kennwerte

Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Steckzyklen	≥1.500
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Kabeldurchmesser	5,8 mm



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	165,33 g
Ursprungsland	Malaysia
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140223035
eCl@ss	27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)