


PushPull V4, compact housing w. clip

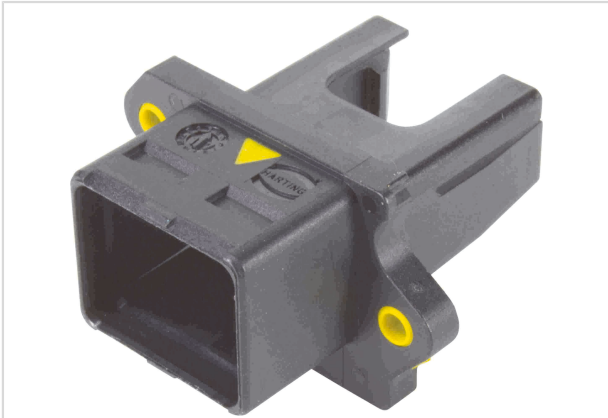

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 545 0042
Beschreibung	PushPull V4, compact housing w. clip
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455450042

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	Compact mit Rastclips mit integrierter Dichtung

Ausführung

Verriegelungsart	PushPull
------------------	----------

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67
Vibrationsbeständigkeit	10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse 5,72 m/s ² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	25 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtung	TPE-V
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	3,5 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140224049
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder