


InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40

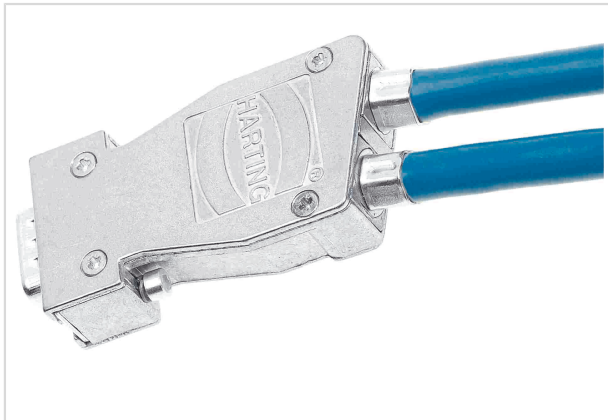

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	66 67 009 0346
Beschreibung	InduCom9 9p 2T-entry hexscrew 4-40
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/66670090346

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	für Platinen geeignet

Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	2x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Inbusschraube Gewinde 4-40 UNC
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Deckelschraube 0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur	-20 ... +90 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Messing, vernickelt



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Länge	61,7 mm
Breite	31 mm
Höhe	14,8 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	54 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140158658
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube