


LC connector multimode 3mm

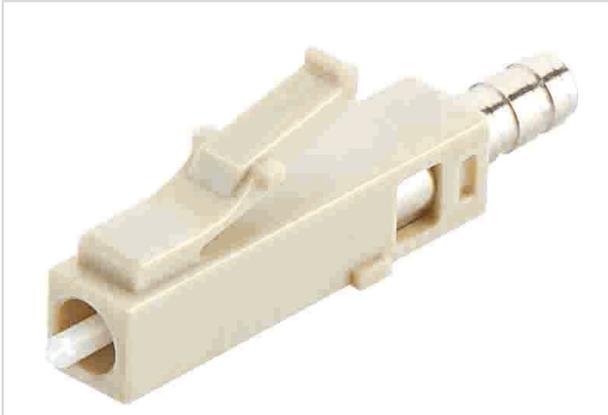

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 20 10 125 8211 |
| Beschreibung | LC connector multimode 3mm |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/20101258211 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|---|
| Kategorie | Kontakte |
| Kontaktart | LC Kontakt |
| Kontaktbeschreibung | Multimode für Kabeldurchmesser bis 3 mm |

Ausführung

| | |
|---------------------|-------------------|
| Geschlecht | Stift |
| Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |

Technische Kennwerte

| | |
|-----------------|----------------|
| Grenztemperatur | -40 ... +75 °C |
|-----------------|----------------|

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Antimontrioxid |
| | Blei |
| | Nickel |
| | Naphthalin |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 2 |
| Nettogewicht | 3,5 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 85367000 |
| GTIN | 5713140133624 |
| eCl@ss | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |