


Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert

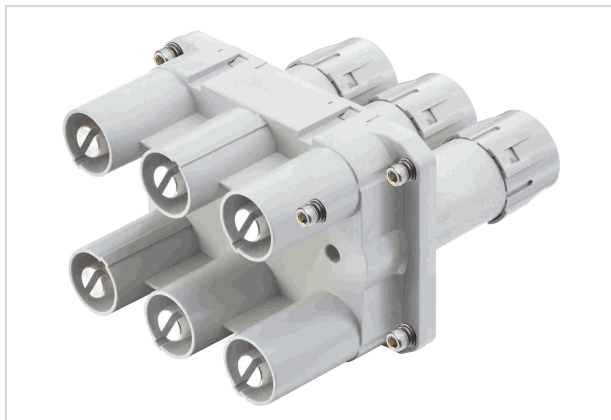

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 003 3081
Beschreibung	Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09110033081

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Zubehörtyp	Y-Verteiler
Zubehörbeschreibung	Han [®] HPR PYD

Ausführung

Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	6

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	120 mm ²
Eingangsstrom	390 A
Ausgangsstrom	180 A
Bemessungsspannung	4.000 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Durchgangswiderstand	≤0,6 mΩ
Anzugsdrehmoment	4 Nm Befestigungsschrauben M5
Grenztemperatur	-40 ... -125 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC) Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.550 g
Ursprungsland	China
GTIN	5713140194892
eCl@ss	27440392 Steckverbinder (Zubehör)