


ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 15m

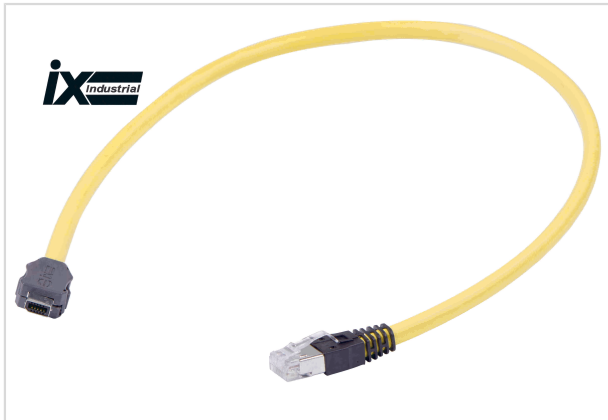

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 065 3830 150
Beschreibung	ix Type A - RJ45 AWG28 CAT6A PVC 15m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33480653830150

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial® RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® Typ A Lötanschluss
Steckverbinder 2	RJ45 Piercinganschluss
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	15 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 28/7

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +80 °C
-----------------	----------------

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-124
--------	-----------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	700 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)