


VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m

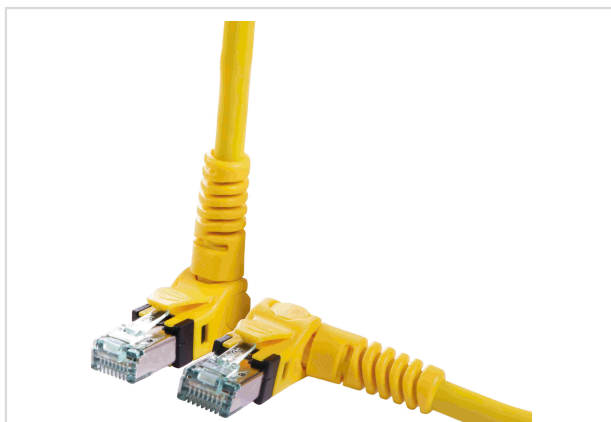

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 848 5745 020
Beschreibung	VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09488485745020

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen oben/unten
Steckverbinder 2	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	Verdrahtung 1:1 halogenfrei ölbeständig

Ausführung

Kabellänge	2 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2 Twisted Pair

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +75 °C unbewegt -5 ... +50 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529	IP20

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801 IEC 61156-6
UL / CSA	UL 1863 DUXR.E470046

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	98 g
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)