


## SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 09P 30,48m

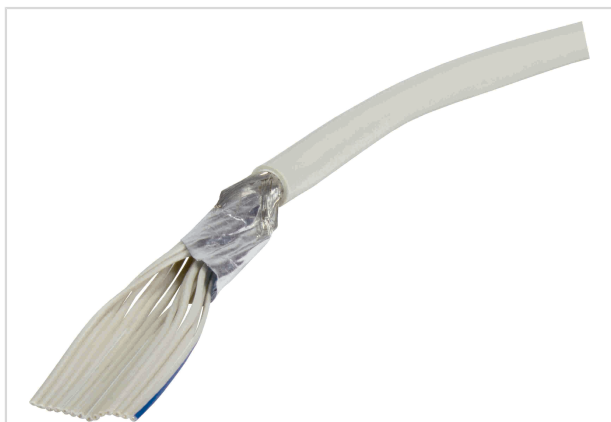

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 009 7007
Beschreibung	SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 09P 30,48m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09180097007">https://b2b.harting.com/09180097007</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Komponente	Rohkabel
Beschreibung	nicht konfektioniert
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	30,48 m
Anzahl der Adern	9
Adernaufbau	AWG 28/7
Schirmung	geschirmt

### Technische Kennwerte

Wellenwiderstand	100 $\Omega$
Grenztemperatur	-30 ... +75 °C unbewegt -20 ... +75 °C bewegt
Leiterwiderstand @ 20 °C	$\leq 216 \Omega/\text{km}$

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	UL 1581 UL PLCC, CL2
CE	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	2.291 g
Nettogewicht	55 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140024267
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)