


SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 25P 30,48m

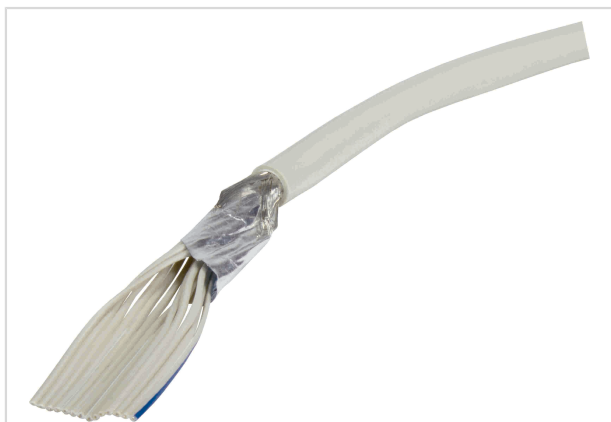

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 025 7007
Beschreibung	SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 25P 30,48m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09180257007

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Komponente	Rohkabel
Beschreibung	nicht konfektioniert
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	30,48 m
Anzahl der Adern	25
Adernaufbau	AWG 28/7
Schirmung	geschirmt

Technische Kennwerte

Wellenwiderstand	100 Ω
Grenztemperatur	-30 ... +75 °C unbewegt -20 ... +75 °C bewegt
Leiterwiderstand @ 20 °C	$\leq 216 \Omega/\text{km}$

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	UL 1581 UL PLCC, CL2
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	3.400 g
Nettogewicht	106 g/m
Ursprungsland	USA
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140024830
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)