

PRIME C2 PRO MAX

 


4000
MAX LUMEN

260
METER REICHWEITE

2
MONATE LEUCHTDAUER

WEIBES, WARMES
LICHT


 


WIEDERAUFLADBAR

Magnetisches USB-Ladegerät und Akku im Lieferumfang

MAßE

Länge 133 mm
Kopfdurchmesser 41 mm
Gewicht mit Akku 203 g

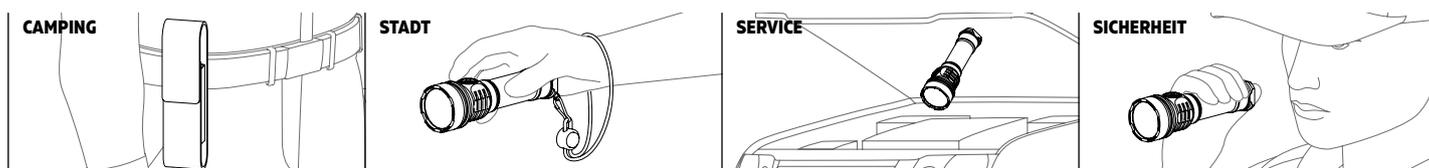

Das Flaggschiff der Serie Prime – starkes Licht großer Reichweite für jeden Tag

Helles und breites Licht großer Reichweite in einem kompakten Gehäuse. Prime C2 Pro Max – das ist das Spitzenmodell der Serie Prime, das eine rekordverdächtige Lichtstärke von 4000 Lumen mit einer beeindruckenden Reichweite von 260 Metern kombiniert. Das Modell verfügt über eine hohe Reichweite, bewahrt aber dabei den breiten

Leuchtwinkel, der die anderen Modelle der Reihe auszeichnet. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung einer neuen Diodengeneration und eines speziell berechneten Reflektors. Die Prime C2 Pro Max ist die perfekte Lösung für den täglichen Einsatz im Freien. Sie ermöglicht es, einen großen Bereich auszuleuchten, wenn man mit dem Hund im Park spazieren geht oder im Wald zeltet. Die Taschenlampe ist als Lichtquelle im Notfall unentbehrlich: in großen Räumen, z.B. am Arbeitsplatz, oder bei einer Fahrzeugpanne auf der Straße. Die Prime C2 Pro Max ist auch ein vielseitiges Modell für Spezialisten auf dem Gebiet der Überwachung. Der Lichtstrahl mit einem großen zentralen Kegel und breiter Ausleuchtung ist optimal sowohl für kurze Distanzen als auch für die Beleuchtung

einzelner entfernter Objekte bei der Patrouille im Gelände geeignet. Eine weitere wichtige Besonderheit des Modells ist die rekordverdächtige Betriebsdauer in den Basismodi von mehr als 20 Stunden mit einer Ladung des mitgelieferten 21700 Li-Ionen-Akkus hoher Kapazität. Dank des mitgelieferten Adapters funktioniert die Taschenlampe auch mit den weit verbreiteten 18650 Li-Ionen-Akkus. Das Modell bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Das stabile Nylonholster ermöglicht die Anbringung der Taschenlampe am Gürtel, die Handschlaufe aus Paracord fixiert die Lampe an der Hand und der Magnet im hinteren Abdeckung befestigt sie zuverlässig an beliebigen metallischen Oberflächen.



- Kompaktes Gehäuse für die gegebene Kombination aus Helligkeit, Leuchtweite und Akkutyp. Bequemer seitlicher Bedienknopf, spezielle Mattierung ohne scharfe Strukturen. Robustes Nylonholster, Handschleife aus Paracord und starker integrierter Magnet
- Elektronik der neuesten Generation gewährleistet die beeindruckende Lichtausbeute von 4000 Lumen. Konstant helles Licht auch bei niedrigen Temperaturen und nicht vollständig geladenem Akku
- Der 21700 Li-Ionen-Akku hoher Kapazität von 5000 mAh ermöglicht eine 1.5-mal längere Leuchtdauer

- Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Ladezustand und Status
- Ein spezieller präzise berechneter Reflektor für eine leistungsstarke breite Diode und das gehärtete Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung erzeugen einen großen Lichtkegel mit breiter seitlicher Ausleuchtung bei beeindruckender Helligkeit
- Gehäuse aus stabilem und leichtem Flugzeugaluminium, erhöhte Bruchfestigkeit. Neue Federn zum besseren Schutz der Batterie und des Impulsgebers, konstantes Licht ohne Flackern

- Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung beliebiger Standardakkus 21700 Li-Ion oder 18650 Li-Ion mit einem Entladestrom von 15A. Vollständiger Kurzschlusschutz, auch wenn der magnetische Anschluss mit Metallgegenständen in Berührung kommt
- Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit
- Vollständiger Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub gemäß Standard IP68 – die Taschenlampe arbeitet sogar noch nach dem Eintauchen in eine Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern

FUNKTIONEN DES LAMPE NEUESTER GENERATION PRIME C2 PRO MAX



Maximale Helligkeit: die breite Diode gewährleistet zusammen mit dem speziellen Reflektor eine maximale Lichtausbeute der Produktlinie für den Alltag

Durchdachte Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke

Großer seitlicher Bedienknopf: weiche und bequeme Betätigung

innovative Elektronik: große Helligkeit kombiniert mit langer Leuchtdauer

Einfache Bedienung standardmäßig: sofort problemlos einsatzbereit (6 Leuchtmodi), Umschaltung auf professionelle erweiterte Steuerung mit 10 wählbaren Modi möglich

Verbesserte Federn: Einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität

Aktiver Schutz vor Überhitzung in Echtzeit: gewährleistet die sichere und komfortable Nutzung. Bei einer Temperatur nahe +58 °C wird die Helligkeit verringert, was verhindert, dass Lampe und Akku zu heiß werden und auch die Diode Abnutzungserscheinungen. Entspricht den europäischen Sicherheitsanforderungen

Stilvolles Gehäuse: mattierte Oberfläche und schlichte Gestaltung

Sofort einsatzbereite Lösung: 21700 Li-Ion 5000 mAh Akku, Adapter für die Verwendung beliebiger Akkus 18650 und schnelle magnetische USB-Aufladung inklusive

Intelligenter Ladealgorithmus: gefahrloser Strom zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus. Der enthaltene 21700 Li-Ionen-Akku 5000 mAh wird aufgeladen in

 **5 h 20 min**



Durchdachter Lieferumfang

Nylonholster mit mehreren Tragemöglichkeiten: an Gürteln beliebiger Breite, an der Ausrüstung dank eines stabilen Rings.

Einstellbare Handschleufe aus hochfestem Paracord mit Stahlkarabiner zur schnellen Anbringung an der Lampe.

Kräftiger integrierter Magnet im hinteren Abdeckung für die Anbringung auf beliebigen metallischen Oberflächen.



- 1 - Taschenlampe
- 2 - Akku 21700 Li-Ion 5000 mAh
- 3 - Adapter für Akku 18650
- 4 - schnelle magnetische USB-Aufladung
- 5 - Nylonholster
- 6 - einstellbare Handschleufe aus Paracord
- 7 - zwei Ersatz-O-Ringe
- 8 - Bedienungsanleitung in acht Sprachen



SPEZIFIKATION

		Prime C2 Pro Max
Optik		Glatten Reflektor
Lichtstrom		4000 lm
Leuchtweite		260 m
Zentraler Kegel : Seitliche Ausleuchtung		12°:72°
Helligkeitsstabilisierung		Voll
Anzahl der Modi		6 einfache Standardeinstellungen / 10 bei erweiterten Einstellungen
Modi / Leuchtdauer	Turbo2	4000 lm / 3 h 4 min (900 lm nach 2 min)
	Turbo1	1300 lm / 3 h (900 lm nach 37 min)
	Basis3	450 lm / 6 h 25 min
	Basis2	150 lm / 21 h
	Basis1	45 lm / 64 h
	Glühwürmchen2	7 lm / 10 Tage
	Glühwürmchen1	0.4 lm / 64 Tage
	Stroboskop3	4000 lm / 10 Hz / 6 h 42 min (900 lm nach 4 min)
	Stroboskop2	4000 lm / 1 Hz / 12 h 30 min (900 lm nach 25 min)
	Stroboskop1	150 lm / 1 Hz / 90 h
Energieversorgung		1x21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion
Länge / Kopfdurchmesser / Gehäusedurchmesser		133 mm / 41 mm / 25.4 mm
Gewicht ohne / mit Akku		133 g / 203 g
Schutzklasse, Eintauchen und Bruchfestigkeit		IP68. Tiefe bis zu 10 m für 5 Stunden. Höhe bis zu 10 m

► Das Modell ist in weißem und warmem Licht erhältlich. Der Lichtstrom für Lampen mit warmer Leuchtdiode ist etwa 7% niedriger, die Leuchtweite etwa 3% geringer. Alle oben angegebenen Daten wurden durch Messungen gemäß dem Standard ANSI/PLATO FL 1-2019 erhalten. Tests werden mit der mitgelieferten Batterie durchgeführt. Die Daten können je nach Umgebungsbedingungen, Wärmeableitung und anderen Faktoren variieren.

VORTEILE DER ZUSAMMENARBEIT MIT ARMYTEK

Armytek – das ist ein weltweit bekannter Hersteller von technologisch ausgereiften Taschenlampen, Ladegeräten und Zubehör. Die Produkte von Armytek erfüllen alle Wünsche der Verbraucher. Wir legen großes Augenmerk auf Qualität und Zuverlässigkeit: die intelligent konzipierte Modellreihe ermöglicht es, jedes Detail gründlich zu durchdenken, bevor die Serienproduktion gestartet wird.

HOHER GEWINN

Günstige Bedingungen und flexible Preise für Großhandelsbestellungen dank eigener Werke in China.

SCHNELLE LIEFERUNG

Lager in der ganzen Welt – die Ware ist stets vorrätig und bereit zur Auslieferung, Kosten und Lieferzeit verringern sich, keine zusätzlichen Zollgebühren werden fällig. Noch niedrigere Preise für Direktlieferungen aus den Werken.

ABSOLUTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Sehr geringe Ausschussquote – unter 1 % (bei anderen Herstellern 5-7 %). Alle Produkte durchlaufen eine gründliche Qualitätskontrolle auf den Teststationen.

LEGENDÄRER SERVICE

Umfassender Support und intensive Zusammenarbeit: von der Bestellung bis zu Garantieleistungen. Probleme werden professionell gelöst, Reparaturen und operativer Austausch werden schnell ausgeführt.

VOLLE GARANTIE

Uneingeschränkte Garantie bis zu 10 Jahren.

EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN

Jede Etappe des Prozesses wird von unseren europäischen Spezialisten unmittelbar in den Werken kontrolliert.

ENTWICKLUNG

Hauptsitz in Europa. Ein Team hochqualifizierter Spezialisten aus den Bereichen Militär, Luftfahrt, Raumfahrt u.a.

ERFAHRUNG

Umfangreiche Expertise in Mechanik, Optik und Elektronik. Seit 2009 auf die Entwicklung von Taschenlampen und Ladegeräten spezialisiert.

KOMPONENTEN

Komponenten von weltweit führenden Herstellern. Leistungsstarke Leuchtdioden, innovative Elektronik, Flugzeugaluminium, gehärtetes Glas usw.

INTELLIGENTE PRODUKTREIHE

Einfache Produktauswahl ohne umfangreiche Kataloge mit vielen ähnlichen Varianten. Nur die besten Modelle für die Bedürfnisse der Kunden.

NEUHEITEN

Armytek stellt innovative und technologisch weltweit führende Produkte her.

INDIVIDUELLE BESTELLUNGEN (OEM/ODM)

Erstellung grundlegend neuer Produkte, Modifikationen unserer Modelle und Personalisierung nach Ihren Wünschen.

MARKETINGUNTERSTÜTZUNG

Wir stellen alle benötigten Werbematerialien zur Verfügung: Flyer, Broschüren, Kataloge etc.

BERÜCKSICHTIGUNG VON KUNDENWÜNSCHEN

Wir sammeln systematisch Feedback und verbessern unsere Produkte, damit sie die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden erfüllen.

Built to exceed

