

WIZARD C2 PRO MAX LR



4150
MAX LUMEN

181
METER REICHWEITE

2
MONATE LEUCHTDAUER

WEIBES, WARMES
LICHT





WIEDERAUFLADBAR

Magnetisches USB-Ladegerät und Akku im Lieferumfang

MAßE

 Länge 121.5 mm
Kopfdurchmesser 34.4 mm
Gewicht mit Akku 151 g

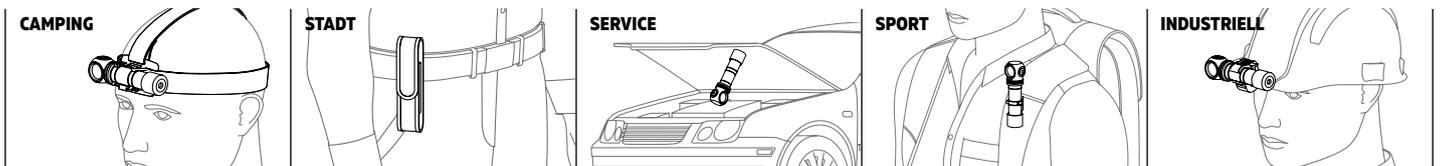

Reichweitenstarke Version des Flaggschiffs der Serie von Multi Taschenlampen

Atemberaubendes Licht hoher Reichweite. Die Wizard C2 Pro Max LR ist die reichweitenstarke Version des Flaggschiffs der Multi Taschenlampen Wizard C2 Pro Max. Die Verwendung eines speziell berechneten Reflektors ermöglicht eine hohe Reichweite, wobei der breite Leuchtwinkel erhalten bleibt. Die Wizard C2 Pro Max LR ist eine ausgezeichnete Universallösung für beliebige Aufgaben: Der Lichtstrahl mit einem großen zentralen Kegel und breiter Ausleuchtung ist optimal sowohl für kurze und mittlere Distanzen als auch für die Beleuchtung einzelner entfernter Objekte.

Geeignet für Arbeiten im Freien und in großen Innenräumen. Die Taschenlampe wird mit dem mitgelieferten 21700 Li-Ion-Akku oder mit einem standardmäßigen 18650 Li-Ion-Akku über einen Adapter betrieben. Stirnhalterung, Clip, Holster und Magnet im hinteren Abdeckung gewährleisten unterschiedliche Varianten der Befestigung für die bequeme tägliche Nutzung und den Sport. Für die Wizard C2 Pro Max LR sind auch originale Helmhalterungen für Industriearbeiten und den Alpinismus verfügbar.



3 in 1



1 STIRNLAMPE


Einfache Bedienung mit einer Hand, zuverlässige Befestigung am Kopf. Kompaktes Gehäuse ohne lange zylindrische Teile, unzuverlässige Gummiverbindungen und überflüssige Elemente. Die Lampe lässt sich leicht anbringen und abnehmen und kann in der Halterung um 180° gedreht werden. Eine Schnellfixierung in Form eines Silikonrings gewährleistet zusätzlichen Halt.

2 TASCHENLAMPE FÜR DEN ALLTAG

Kompaktes Gehäuse, bequemer seitlicher Bedienknopf, spezielle Mattierung ohne scharfe Strukturen. Strapazierfähiges Nylonholster, robuster abnehmbarer Stahlclip und integrierter kräftiger Magnet.

3 LAMPE FÜR DEN SPORT

Gehäuse aus stabilem und leichtem Flugzeugaluminium, erhöhte Bruchfestigkeit. Neue Federn zum besseren Schutz der Batterie und des Impulsgebers, konstantes Licht ohne Flackern. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und zusätzlichen Zubehöerteile für die Anbringung an Sportgeräten.

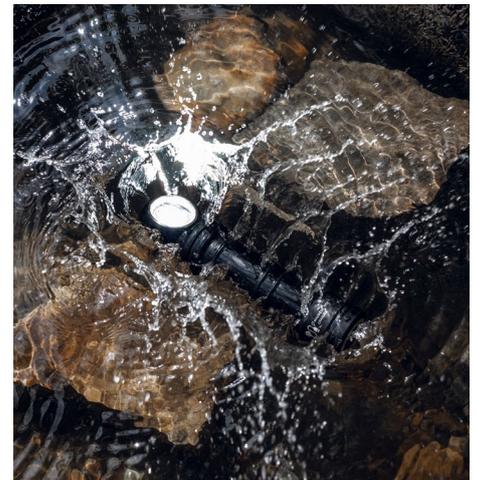

21700 Li-Ion oder 18650 Li-Ion mit einem Entladestrom von 15A. Vollständiger Kurzschlusschutz, auch wenn der magnetische Anschluss mit Metallgegenständen in Berührung kommt

- Elektronik der neuesten Generation gewährleistet die beeindruckende Lichtausbeute von 4150 Lumen. Konstant helles Licht auch bei niedrigen Temperaturen und nicht vollständig geladenem Akku
- Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Ladezustand und Status

- Ein spezieller präzise berechneter Reflektor für die leistungsstarke breite Diode und das gehärtete Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung erzeugen einen großen zentralen Lichtkegel mit breiter seitlicher Ausleuchtung bei beeindruckender Helligkeit und Reichweite
- Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung beliebiger Standardakkus

- Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit
- Vollständiger Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub gemäß Standard IP68 – die Taschenlampe arbeitet sogar noch nach dem Eintauchen in eine Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern

FUNKTIONEN DES LAMPE NEUESTER GENERATION WIZARD C2 PRO MAX LR



MAGNETISCHE USB-AUFLADUNG
Zuverlässiger und feuchtigkeitsbeständiger Magnetanschluss

Maximale Lichtausbeute: die breite Diode gewährleistet zusammen mit dem speziellen Reflektor maximale Helligkeit und Leuchtweite für die Baureihe der Multi Taschenlampen

Durchdachte Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke

Großer seitlicher Bedienknopf: weiche und bequeme Betätigung

Innovative Elektronik: große Helligkeit kombiniert mit langer Leuchtdauer

Einfache Bedienung standardmäßig: sofort problemlos einsatzbereit (6 Leuchtmodi), Umschaltung auf professionelle erweiterte Steuerung mit 10 wählbaren Modi möglich

Verbesserte Federn: einsetzbar neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität

Aktiver Schutz vor Überhitzung in Echtzeit: gewährleistet die sichere und komfortable Nutzung. Bei einer Temperatur nahe +58 °C wird die Helligkeit verringert, was verhindert, dass Lampe und Akku zu heiß werden und auch die Diode Abnutzungserscheinungen. Entspricht den europäischen Sicherheitsanforderungen

Stahllünnette: zusätzlicher Schutz des optischen Systems

Stilvolles Gehäuse: mattierte Oberfläche und schlichte Gestaltung

Sofort einsatzbereite Lösung: 21700 Li-Ion 5000 mAh Akku, Adapter für die Verwendung beliebiger Akkus 18650 und schnelle magnetische USB-Aufladung inklusive

Intelligenter Ladealgorithmus: gefahrloser Strom zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus. Der enthaltene 21700 Li-Ionen-Akku 5000 mAh wird aufgeladen in

5 h 20 min

VERGLEICH



Wizard C2 Pro Max LR

Großer Lichtkegel mit breiter seitlicher Ausleuchtung bei beeindruckender Helligkeit und Reichweite

4150 max Lumen

181 Meter Reichweite

35°:85° Abstrahlwinkel

Wizard C2 Pro Max

Helles Flutlicht ohne scharf ausgeprägten zentralen Fleck

4000 max Lumen

114 Meter Reichweite

110°:150° Abstrahlwinkel

DURCHDACHER LIEFERUMFANG

Bequeme Stirnhalterung mit zwei weichen elastischen Bändern, einer leichten Plastikhalterung und einem Silikonring für zusätzliche Fixierung. Die Bänder halten die Lampe zuverlässig, reiben nicht auf der Haut und hinterlassen keine Spuren. Die Lampe wird mit einer Bewegung befestigt, die Stirnhalterung ist verstellbar.

Der abnehmbare Clip aus nichtrostendem Stahl kann in zwei Varianten an der Lampe befestigt werden und gewährleistet die zuverlässige Anbringung an der Kleidung, einem Gürtel oder einer Tasche, außerdem lässt sich die Lampe tief in die Hosentasche stecken.

Nylonholster mit mehreren Tragemöglichkeiten: an Gürteln beliebiger Breite, an der Ausrüstung dank eines stabilen Rings.

Kräftiger integrierter Magnet im hinteren Abdeckung für die Anbringung auf beliebigen metallischen Oberflächen.



- 1 - Taschenlampe
- 2 - Akku 21700 Li-Ion 5000 mAh
- 3 - Adapter für Akku 18650
- 4 - schnelle magnetische USB-Aufladung
- 5 - Stirnhalterung
- 6 - Stahlclip
- 7 - Nylonholster
- 8 - zwei Ersatz-O-Ringe
- 9 - Bedienungsanleitung in acht Sprachen



SPEZIFIKATION

		Wizard C2 Pro Max LR
Optik		Glatten Reflektor
Lichtstrom		4150 lm
Leuchtwerte		181 m
Zentraler Kegel : Seitliche Ausleuchtung		35°:85°
Helligkeitsstabilisierung		Voll
Anzahl der Modi		6 einfache Standardeinstellungen / 10 bei erweiterten Einstellungen
Modi / Leuchtdauer	Turbo2 Turbo1 Basis3 Basis2 Basis1 Glühwürmchen2 Glühwürmchen1 Stroboskop3 Stroboskop2 Stroboskop1	4150 lm / 3 h 15 min (900 lm nach 50 sec) 1300 lm / 3 h 20 min (900 lm nach 12 min) 450 lm / 7 h 150 lm / 21 h 45 lm / 64 h 7 lm / 10 Tage 0,6 lm / 62 Tage 4150 lm / 10 Hz / 6 h 50 min (900 lm nach 2 min) 4150 lm / 1 Hz / 14 h (900 lm nach 10 min) 150 lm / 1 Hz / 90 h
Energieversorgung		1x21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion
Länge / Kopfdurchmesser / Gehäusedurchmesser		121,5 mm / 34,4 mm / 23,6 mm
Gewicht ohne / mit Akku		81 g / 151 g
Schutzklasse, Eintauchen und Bruchfestigkeit		IP68. Tiefe bis zu 10 m für 5 Stunden. Höhe bis zu 10 m

- Das Modell ist in weißem und warmem Licht erhältlich. Der Lichtstrom für Lampen mit warmer Leuchtdiode ist etwa 7% niedriger, die Leuchtwerte etwa 3% geringer. Alle oben angegebenen Daten wurden durch Messungen gemäß dem Standard ANSI/PLATO FL 1-2019 erhalten. Tests werden mit der mitgelieferten Batterie durchgeführt. Die Daten können je nach Umgebungsbedingungen, Wärmeableitung und anderen Faktoren variieren.

VORTEILE DER ZUSAMMENARBEIT MIT ARMYTEK

Armytek – das ist ein weltweit bekannter Hersteller von technologisch ausgereiften Taschenlampen, Ladegeräten und Zubehör. Die Produkte von Armytek erfüllen alle Wünsche der Verbraucher. Wir legen großes Augenmerk auf Qualität und Zuverlässigkeit: die intelligent konzipierte Modellreihe ermöglicht es, jedes Detail gründlich zu durchdenken, bevor die Serienproduktion gestartet wird.

HOHER GEWINN

Günstige Bedingungen und flexible Preise für Großhandelsbestellungen dank eigener Werke in China.

SCHNELLE LIEFERUNG

Lager in der ganzen Welt – die Ware ist stets vorrätig und bereit zur Auslieferung, Kosten und Lieferzeit verringern sich, keine zusätzlichen Zollgebühren werden fällig. Noch niedrigere Preise für Direktlieferungen aus den Werken.

ABSOLUTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Sehr geringe Ausschussquote – unter 1 % (bei anderen Herstellern 5-7 %). Alle Produkte durchlaufen eine gründliche Qualitätskontrolle auf den Teststationen.

LEGENDÄRER SERVICE

Umfassender Support und intensive Zusammenarbeit: von der Bestellung bis zu Garantieleistungen. Probleme werden professionell gelöst, Reparaturen und operativer Austausch werden schnell ausgeführt.

VOLLE GARANTIE

Uneingeschränkte Garantie bis zu 10 Jahren.

EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTEN

Jede Etappe des Prozesses wird von unseren europäischen Spezialisten unmittelbar in den Werken kontrolliert.

ENTWICKLUNG

Hauptsitz in Europa. Ein Team hochqualifizierter Spezialisten aus den Bereichen Militär, Luftfahrt, Raumfahrt u.a.

ERFAHRUNG

Umfangreiche Expertise in Mechanik, Optik und Elektronik. Seit 2009 auf die Entwicklung von Taschenlampen und Ladegeräten spezialisiert.

KOMPONENTEN

Komponenten von weltweit führenden Herstellern. Leistungsstarke Leuchtdioden, innovative Elektronik, Flugzeugaluminium, gehärtetes Glas usw.

INTELLIGENTE PRODUKTREIHE

Einfache Produktauswahl ohne umfangreiche Kataloge mit vielen ähnlichen Varianten. Nur die besten Modelle für die Bedürfnisse der Kunden.

NEUHEITEN

Armytek stellt innovative und technologisch weltweit führende Produkte her.

INDIVIDUELLE BESTELLUNGEN (OEM/ODM)

Erstellung grundlegend neuer Produkte, Modifikationen unserer Modelle und Personalisierung nach Ihren Wünschen.

MARKETINGUNTERSTÜTZUNG

Wir stellen alle benötigten Werbematerialien zur Verfügung: Flyer, Broschüren, Kataloge etc.

BERÜCKSICHTIGUNG VON KUNDENWÜNSCHEN

Wir sammeln systematisch Feedback und verbessern unsere Produkte, damit sie die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden erfüllen.

Built to exceed

