


# Data Sheet

Revision date: Feb 2026

## 2 Ports 2 Position Solenoid Valve

Item No.	A	B	C	D
2832834, 2832835, 3062665, 3062666	68 mm	56 mm	95 mm	13.5 mm
3062667, 3552919	68 mm	56 mm	102 mm	16.5 mm

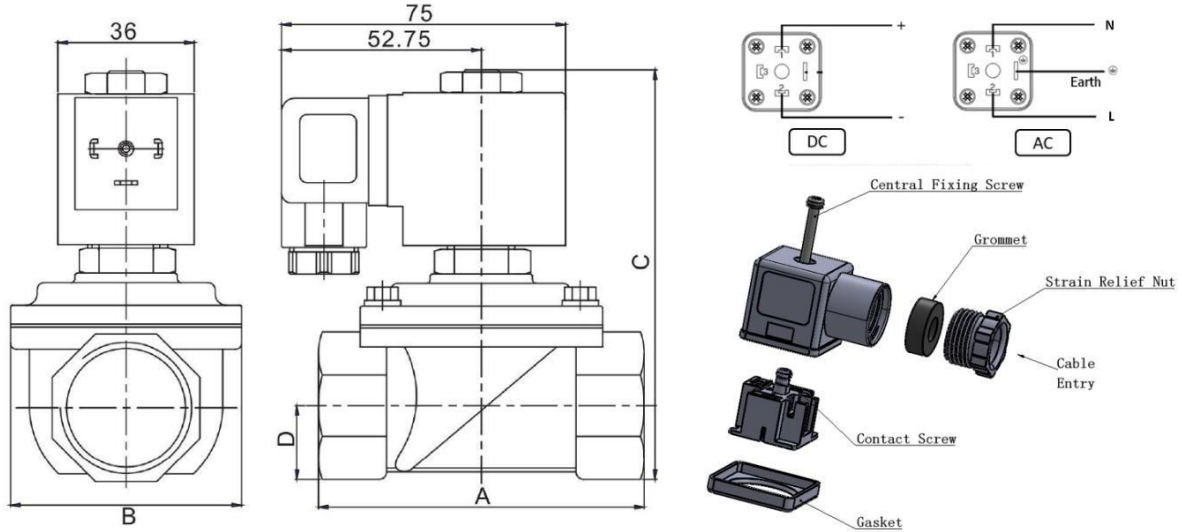

Item No.	3062665	3062666	2832834	2832835	3552919	3062667
Function	2 ports / 2 position					
Voltage	24 V DC	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V DC	230 V AC
Port size	G 3/8		G 1/2		G 3/4	
Fluid	Air, Water					
Acting type	Direct Lifting					
Working pressure	0 - 10 Bar					
Orifice	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Kv	3.86				8.04	
Temperature	-10 - 80°C					
Seal material	NBR					
Body material	Brass					

English:

Danger - hazardous voltage - will cause electric shock, serious injuries or death. Installation and maintenance work on this product may only be carried out by an authorized electrician. Disconnect the electrical system and the product from the power supply before starting work.

German:

Achtung, gefährliche Spannung - kann zu elektrischem Schlag, Verletzungen oder Tod führen. Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Produkt dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten elektrische Anlage und das Produkt spannungsfrei schalten.