

CH10x38 MM 2A/1000V AC/DC



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002625400
Beschreibung	CH10x38 MM 2A/1000V AC/DC
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	2
Typ	CH
Größe	CH10
Charakteristiken	gR
Bemessungsspannung DC	1000
Abmessungen	10x38
Abschaltleistung DC (kA)	30
Pd (W)	0,9
Standard	IEC 60269-4
Anwendung	Multimeter Sicherung
efuse	1

[Online-Produktseite](#) 

Sonstige Dokumentation




- technischer Datenkatalog
- 3D-Modell
- Bedienungsanleitung
- Eplan file

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC002704
Klassifizierungsname	Zylindrische Sicherung
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	1000
Baugröße	CH10
Bemessungsspannung DC	1000
Anwendung	Multimeter fused
Bemessungsstrom	2
Größe	10x38 mm
Bemessungsspannung	sonstige
Betriebsklasse	sonstige
Nennstrom	2A
Abschaltleistung	30kA

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCH ARACTERISTIC

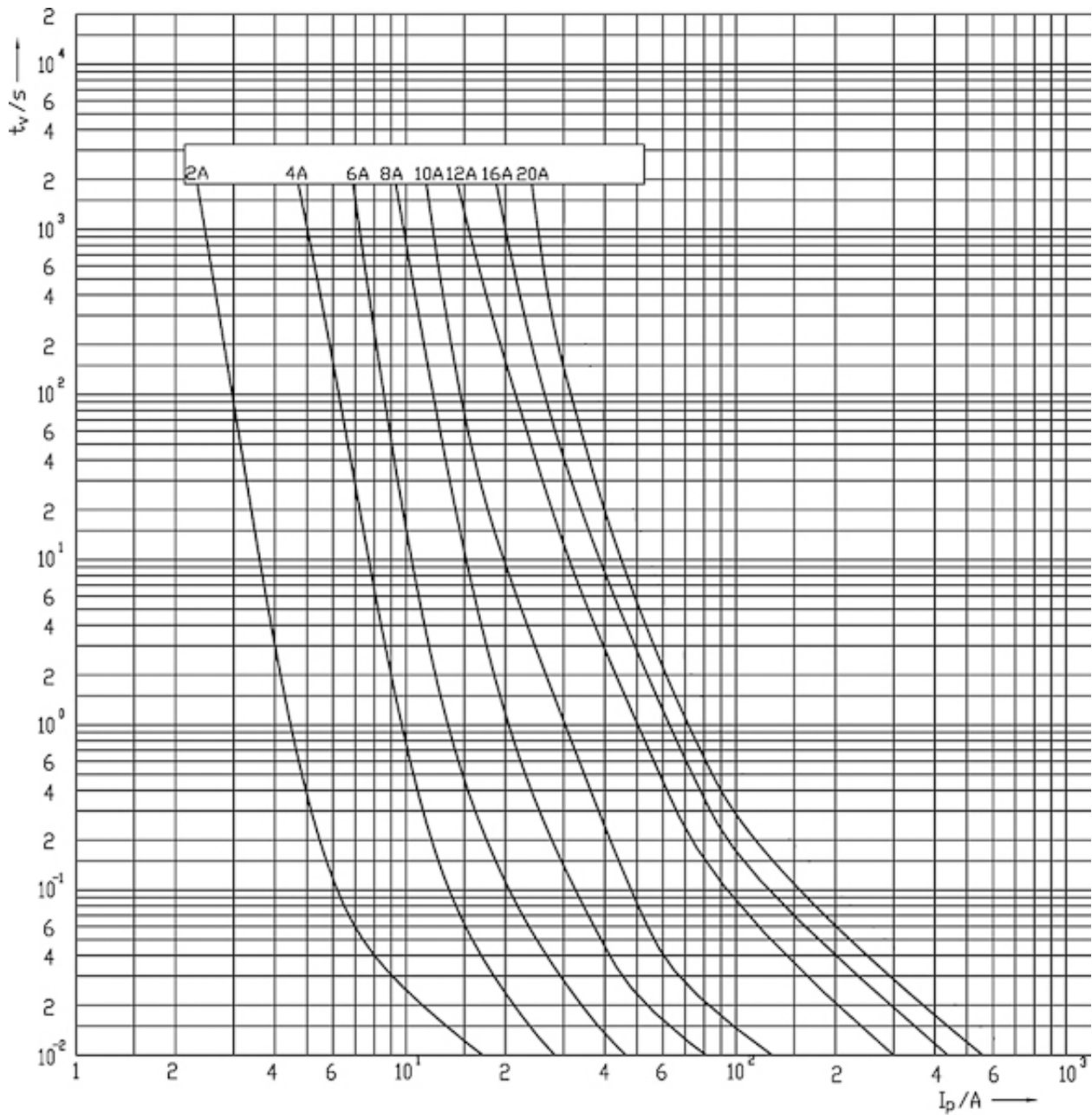

Maßzeichnung

