

EFH 10 DC 2p LED



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002540213
Beschreibung	EFH 10 DC 2p LED
Klassifizierungsname	Sicherungssockel
Bemessungsstrom (A)	25
zur Verwendung mit	CH gPV-Sicherungseinsätze
Größe	10x38
Anzahl der Pole	2
Produktgruppe	Sicherungssockel
Gebrauchskategorie	DC-20B
anschießen	1 - 25mm ²
Bemessungsspannung DC	1000
Montage	35mm DIN-Schiene
Anzeiger	LED
Katalog Gruppe 1	LV-Sicherungslasttrennschalter
Umgebungstemperatur (°C)	-5 + 40°C
Standard	IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19
Anwendung	Photovoltaik-Installation
UL-Zertifikat	E356295

[Online-Produktseite](#) 

Sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)
[Eplan file](#)

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC002705
Klassifizierungsname	Halter für zylindrische Sicherung
Ausführung Kennmelder	LED
Bemessungsspannung DC	1000
Bemessungsstrom	25
Baugröße	10x38
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile	2
Anwendung	Photovoltaic Installation
Montageart	sonstige
Für Sicherungsgröße	10x38 mm
Polzahl	2

Maßzeichnung

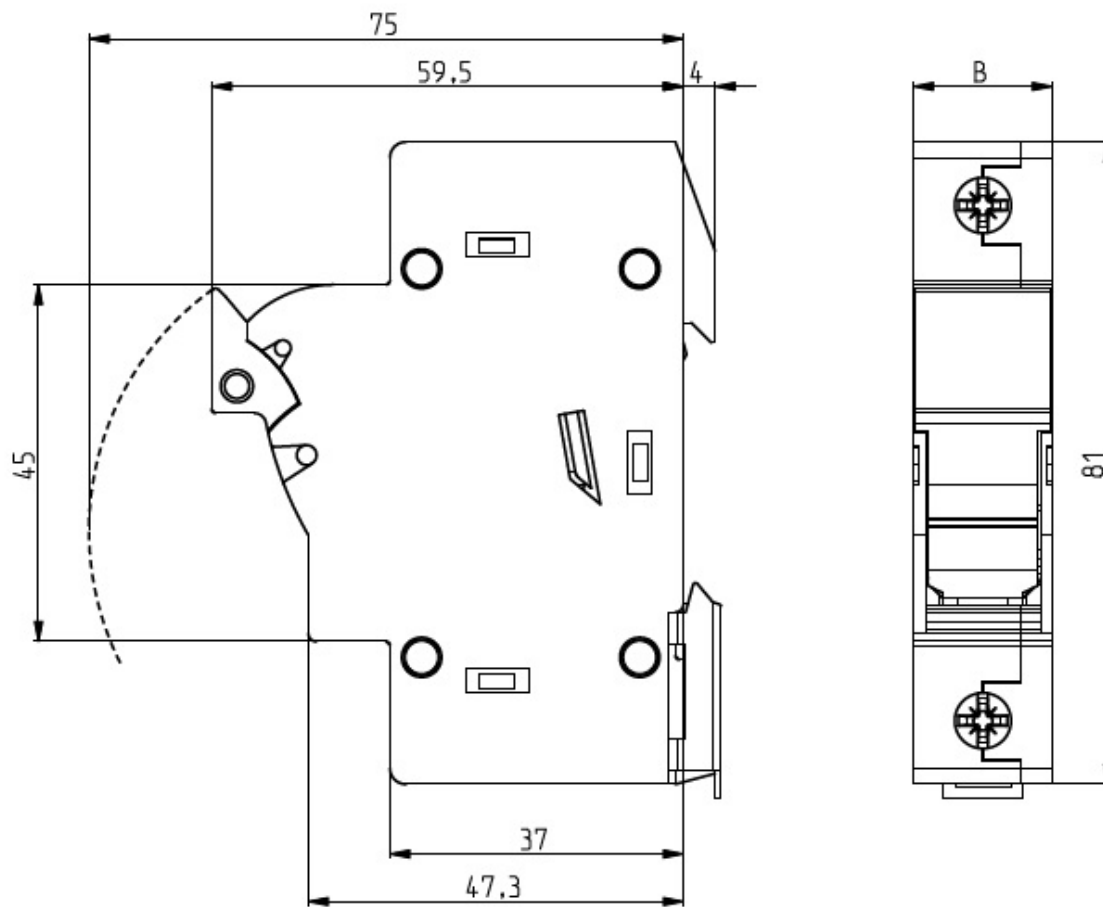

	B
1p	17,5
2p	35
2p+N+S	70