



36091-00001: MAINE 1409XP 230/50-GR-TS SP.SCHUKO-LAVOR-

Validity date: 05/11/2024

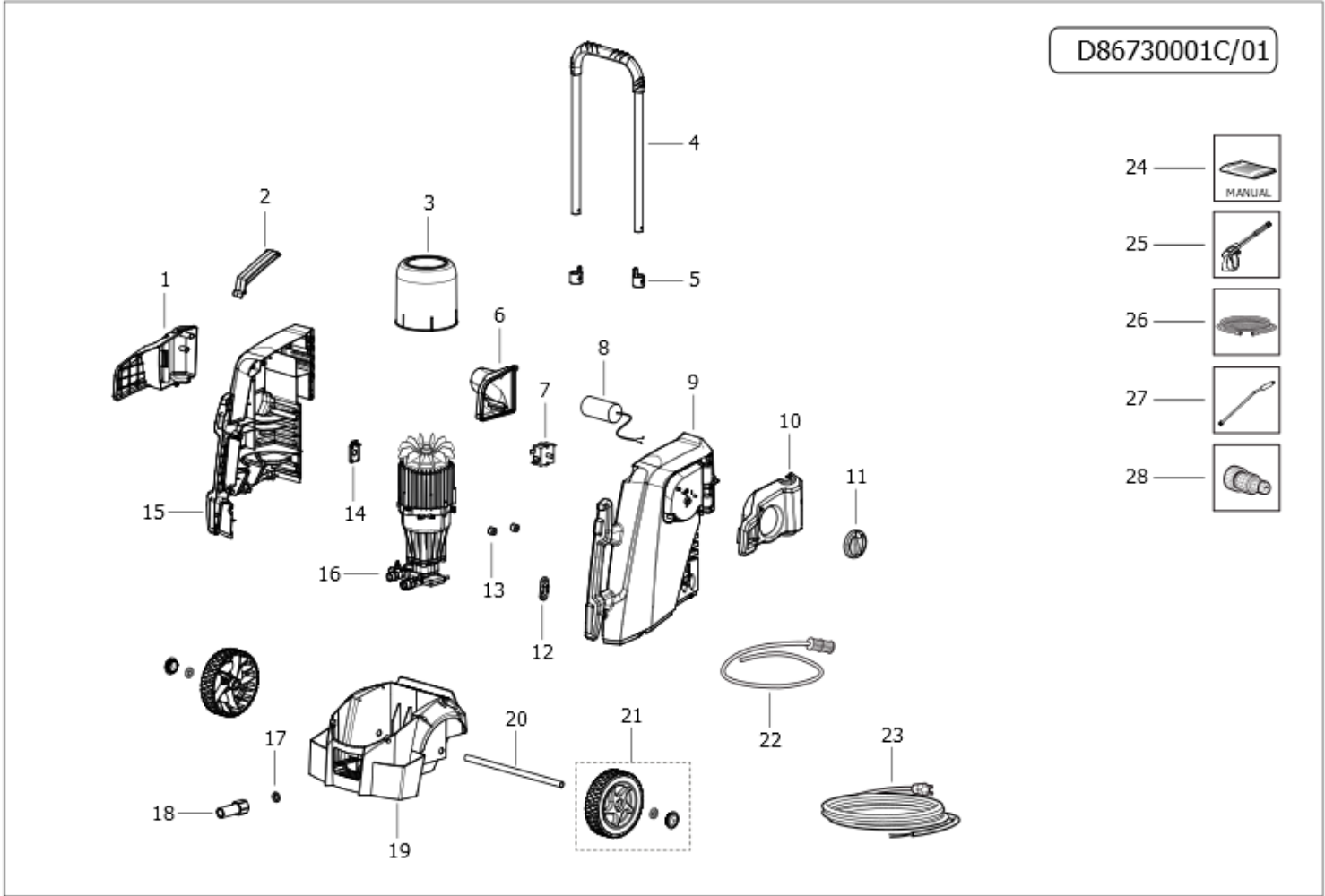

Pos.	Old code	Code	Description
0	5.601.0752C	34006-00642	MOTOP.OMNIA'15 D.12 230-240/50 2P 128 H110 13' TS IN.1,8
1	4.608.0509	00022-01679	SUPPORTO LATERALE SX MAINE -GR.SC.- RAL.7016 (PANT.432C)
2	4.608.0511	00046-00213	GANCIO DI CHIUSURA MAINE -G- PANT.108C
3	4.008.1021C	00032-00308	CONVOGLIATORE LUNGO PER MOTORE D.125 -NERO-
4	5.613.0126	00026-01902	MANICO PER MAINE -GR.SC.- RAL.7016 (PANT.432C)
5	4.608.0510	00008-01223	TAPPO PER MANICO MAINE -GR.SC.- RAL.7016 (PANT.432C)
6	4.608.0513	00039-01387	COPERCHIO SCATOLA ELETTRICA
7	3.401.0225	00057-01205	INTERRUTTORE ROTAT.BIPOLARE 16A(0-1)C/PERNO L=15
8	3.404.0106	00058-01466	CONDENSATORE 60MF 450V D.50X12
9	4.613.0414	00042-03459	CARENATURA DX C/TAMP.-LAVOR PROF.-
10	4.608.0508	00022-01678	SUPPORTO LATERALE DX MAINE -GR.SC.- RAL.7016 (PANT.432C)
11	4.208.0526	00026-00866	MANOPOLA X INT.ROTATIVO WINDY-R-RAL.3020(PANT.485C)P82.0487
12	4.008.0277	00057-02062	FERMACAVO PARETE FISSA
13	4.408.0008	00035-00946	TAMPONE DI SUPPORTO EPDM 70SH
14	4.008.0776	00039-00976	COPERCHIO USCITA CAVI MOTORE ELETTR. NERO
15	4.613.0415	00042-03460	CARENATURA SX C/TAMP.-LAVOR PROF.-
17	3.299.0017	00005-01657	GUARN. PER PROL.M22
18	4.605.0188	00009-03325	PROLUNGA M22F-M22M X MAINE
19	4.613.0227	00042-03326	CARENATURA INFERIORE MAINE -GR.SC.- RAL.7016 (PANT.432C)
20	4.607.0936	00071-03108	ASSALE RUOTE D.15 MAINE
21	6.605.0242	10001-10173	KIT RUOTA 46080531+FERMO+BORCHIA GR.SC.RAL.7016


Pos.	Old code	Code	Description
22	5.012.0631	10002-12577	CORR.TUBO FILTRO ASP.DET. L=170MM
23	4.012.0150	00058-02024	CAVO H05VV-F 3X1,5 MT.5,4 SP.SCHUKO ANTISP.F/F
24	7.700.0520	22001-06105	MANUALE MAINE/HYPER M+CE LAVOR 28L A5 16F
25	6.001.0107	00080-02541	PISTOLA BIT105 3000PSI C/RACC. M22X1,5M - M22X1,5F-USA
26	4.618.0220	00080-02420	TUBO 1/4 R1 230BAR 8M RACC.M22-14/M22-15 C/MANICH.-BLU-
27	6.002.0386C	00080-02804	LANCIA L=540 INCLINATA S/COPERTURA A/B M22 -030- GIALLO
28	3.100.0510	00009-02402	INN.RAP.3/4 TRASP.+GUARN.+FIL

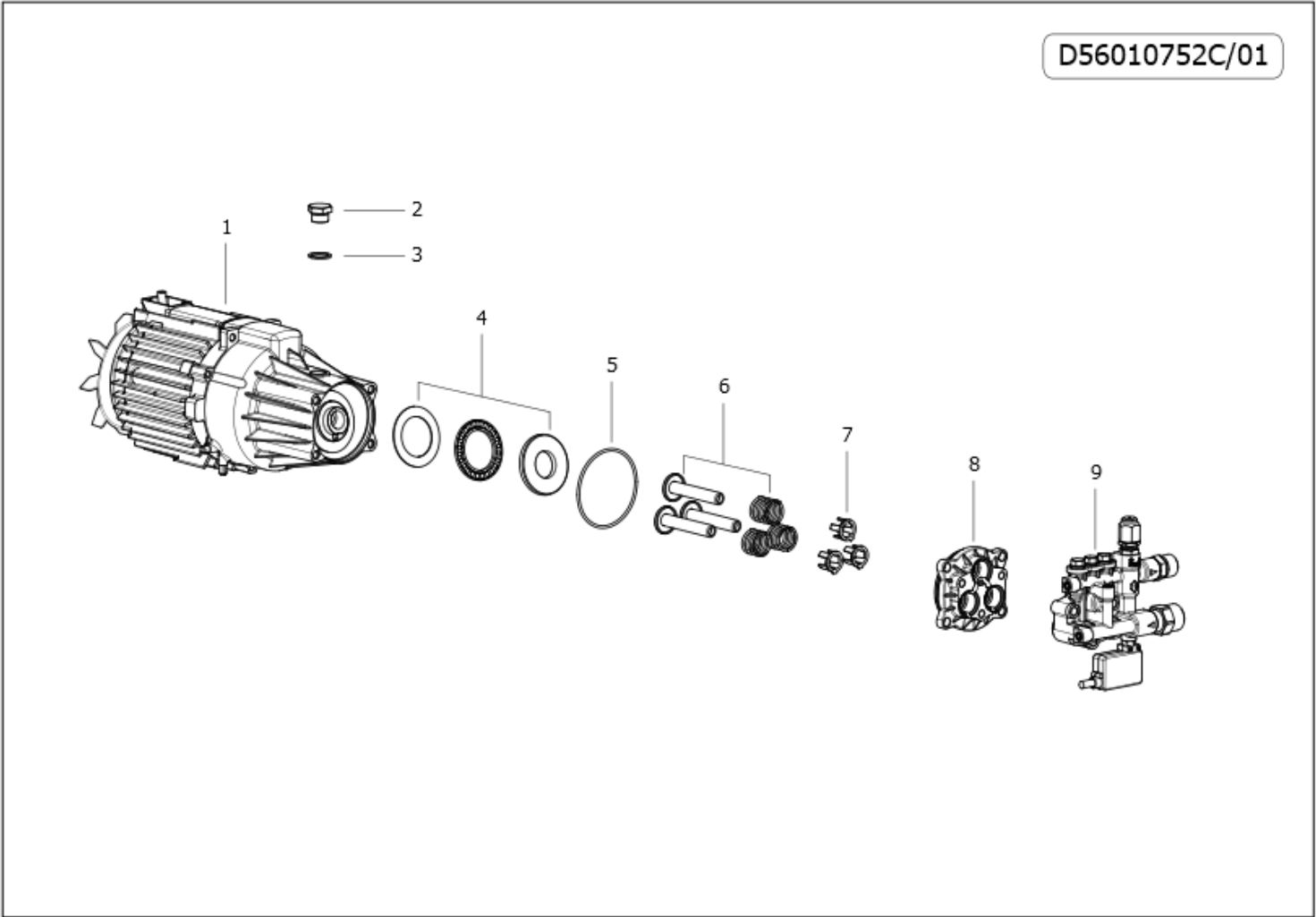

Pos.	Old code	Code	Description
1	5.609.0371	00059-01071	ASS.MOTORE D.128H110 230/50 2P+PIATT.13'
2	4.606.0161	00008-01188	TAPPO T.E. 3/8 GAS
3	3.004.0036	00051-00124	RONDELLA RAME 3/8 17X22 SP.1,5
4	6.005.0340	10001-08941	KIT 312 LW RALLE+GABBIA RULLINI 4060 TH.6.5
5	3.200.0267	00005-02358	GUARNIZIONE OR 70X2,50 NBR SH.75-80
6	6.005.0584	10001-09089	KIT 3 PISTONI+MOLLE OMNIA'15
7	4.608.0523	00035-00842	DISTANZIALE TENUTA OLIO (0601080400)
8	5.609.0418	10002-14468	C.GUIDA PIST.D.12 THERMIC 2015 C/TENUTE
9	5.008.0406C	10002-15969	TEST.OMNIA'15 OTT.DIST.ALT TS-IN.1,8-USC.M22-INGR.3/4 (CXD)

00059-01071: ASS.MOTORE D.128H110 230/50 2P+PIATT.13'

Validity date: 05/11/2024

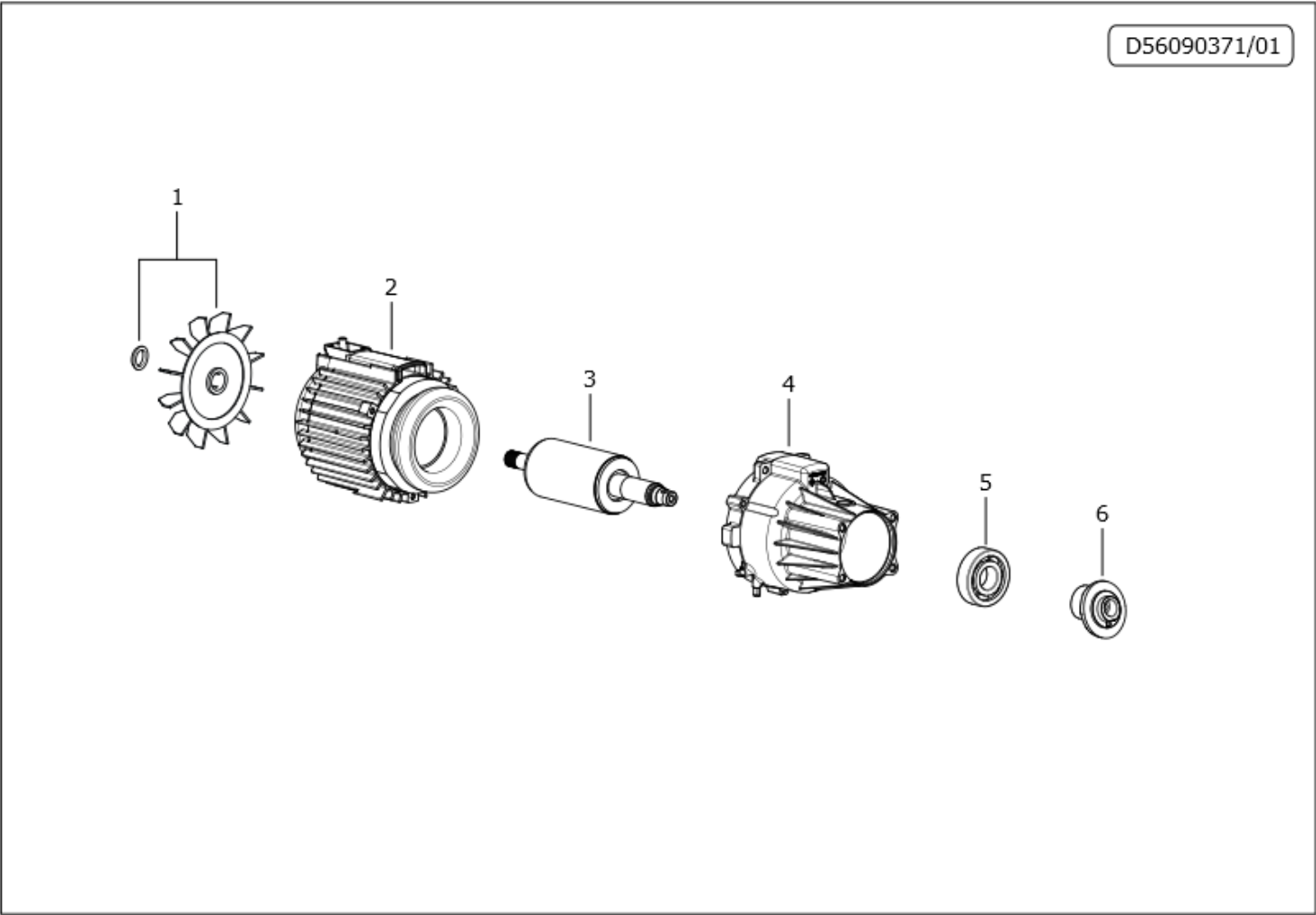


Pos.	Old code	Code	Description
1	6.005.0251	10001-08859	KIT 234 LW VENTOLA+ANELLO
2	5.602.0078	10002-08272	CARCASSA LWM 230/50 2P D.128 H.110(FILI LUNGHI)
3	5.605.0075C	00033-00331	ALBERO ROTORE D.65 H110 X OMNIA 14
4	5.609.0424C	00022-02334	FLANGIA ANTERIORE X OMNIA'15 D.128H110 C/FILETTI
5	3.001.0084	00045-00406	CUSCINETTO RAD.A SFERE 6305(25X62X17)
6	4.605.0152	00067-00274	PIATTELLO CAVO 13°

10002-14468: C.GUIDA PIST.D.12 THERMIC 2015 C/TENUTE

Validity date: 05/11/2024


D56090418/01

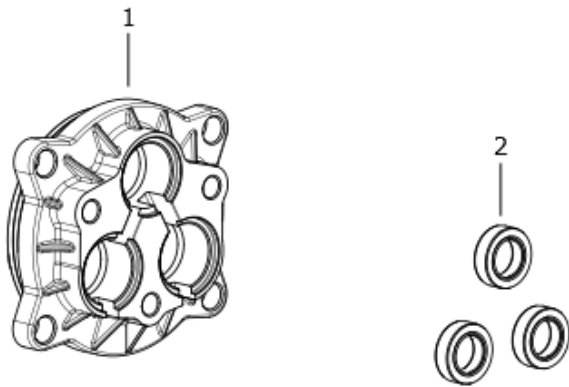

Pos.	Old code	Code	Description
1	4.605.0214	00040-01378	C.GUIDA PISTONI D.12 X DIST.TENUTA ALTI THERMIC 2015
2	6.605.0126	10001-10062	KIT TENUTE OLIO INDEPENDENT 2800-C-

10002-15969: TEST.OMNIA'15 OTT.DIST.ALT TS-IN.1,8-USC.M22-INGR.3/4 (CXD)


Validity date: 05/11/2024

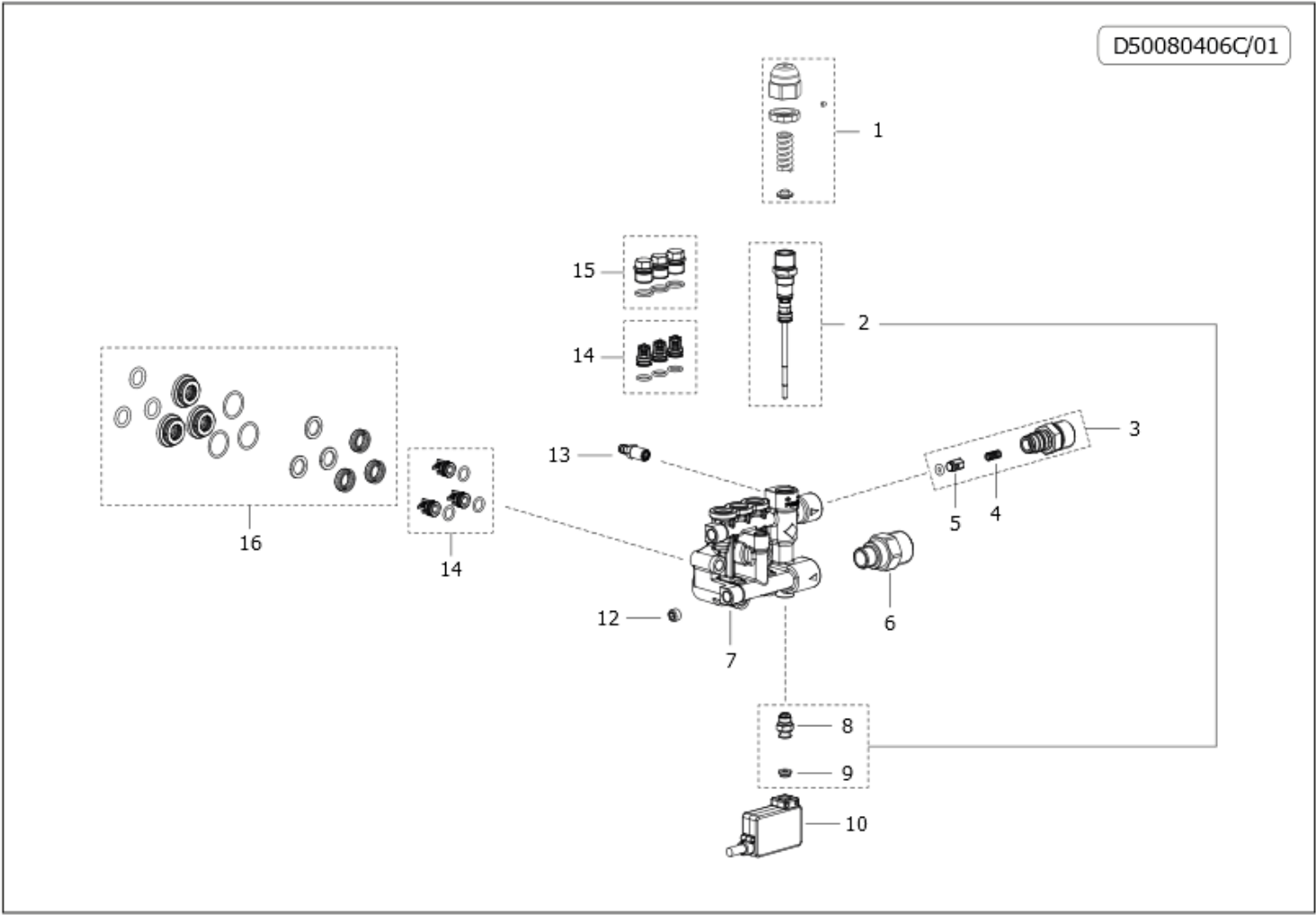

Pos.	Old code	Code	Description
1	6.005.0334	10001-08935	KIT 306 LW REGOLATORE DI PRESSIONE TESTATA TPBH '10
2	6.605.0287	10001-11597	KIT ASSIEME ASTA DI TENUTA TEST. OMNIA 15 TS L=75.3
3	6.005.0639	10001-09142	KIT LW INIETT.1.8-VALV.RIT.TESTATA TPBH '10
4	4.607.0615	00030-00739	MOLLA VALVOLA DI RITEGNO
5	5.609.0239	10002-08419	ASSIEME VALVOLA DI RITEGNO
6	4.606.0308	00009-02917	RACCORDO ASPIRAZIONE 3/4M-3/8M
7	4.606.0273	00027-00752	TESTATA THERMIC ORIZZ. PIST.D.12 X TEN.H5 TAPPI M14X1
8	5.609.0271	10002-08437	ASSIEME RACCORDO 1/8 CON TAPPO M7 TE
9	4.608.0146	00008-01215	TAPPO FORATO PROTEZIONE MICRO
10	5.609.0421	10002-14515	ASSIEME SCATOLA+MICRO+CAVO 2X1 L=580 OMNIA'15
12	4.006.0109	00008-00986	TAPPO 1/8 GAS CONICO L=6,5
13	5.609.0376	10002-08493	ASSIEME PORTAGOMMA D.2,5 CON OR E MOLLA L=7
14	6.005.0627	10001-09130	KIT 3 VALVOLE ASP.C/SEDE ACC.+OR TESTATA TH.2015
15	6.005.0602	10001-09106	KIT 3 TAPPI VALV.MAND.PT03 ALLUMINIO C/OR
16	6.005.0628	10001-09131	KIT TENUTE ACQUA TH.2015(TEST.OTT.)

10002-08493: ASSIEME PORTAGOMMA D.2,5 CON OR E MOLLA L=7

Validity date: 05/11/2024

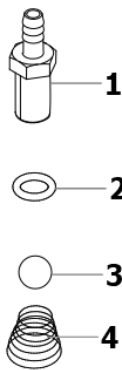

Pos.	Old code	Code	Description
1	4.006.0405	00009-02657	PORTAG.INIET.DETERG.OMNIA FORO D.2,5 C/ALLOG.MOLLA
2	3.200.0007	00005-01205	GUARNIZIONE OR 3,69X1,78 NBR SH.70 RIF.2015
3	3.005.0001	00017-00046	SFERA D.5 INOX 420(GRADO DI PRECISIONE G 500)
4	4.007.0323	00030-00565	MOLLA VALV. RITEGNO DETERGENTE