


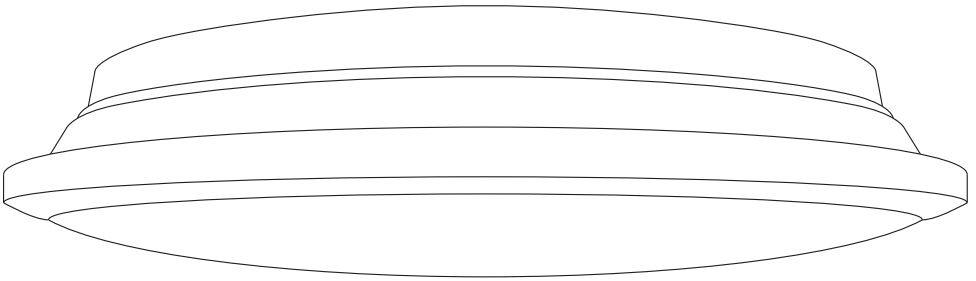
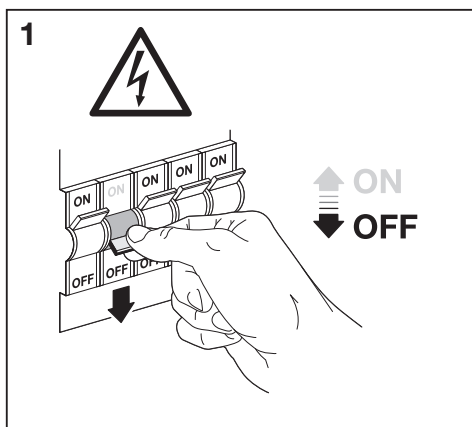
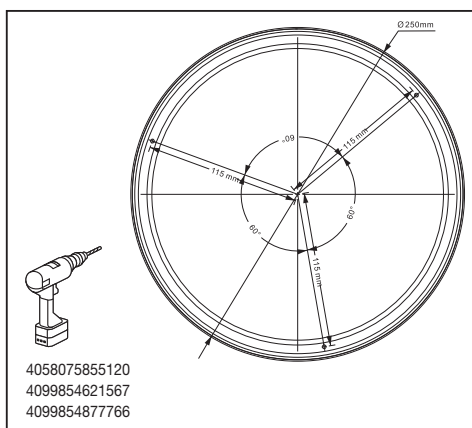
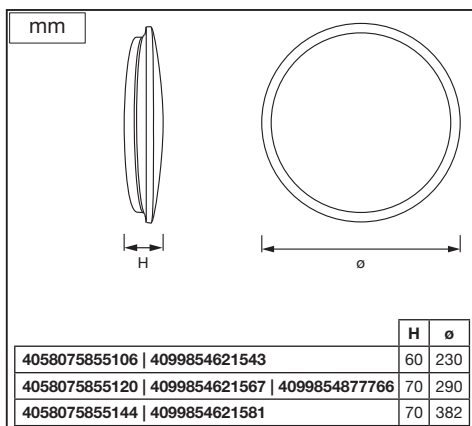
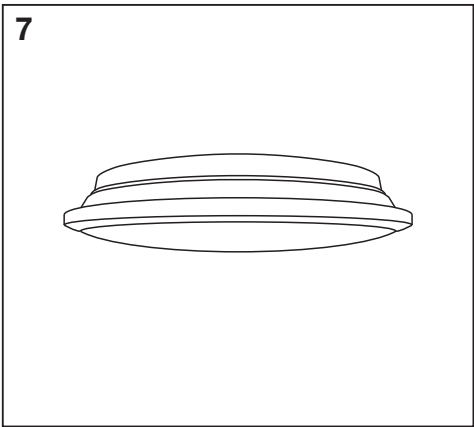
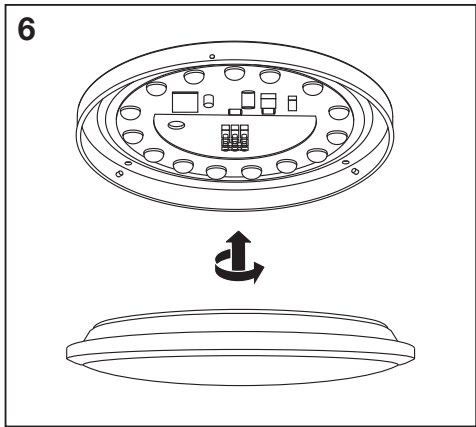
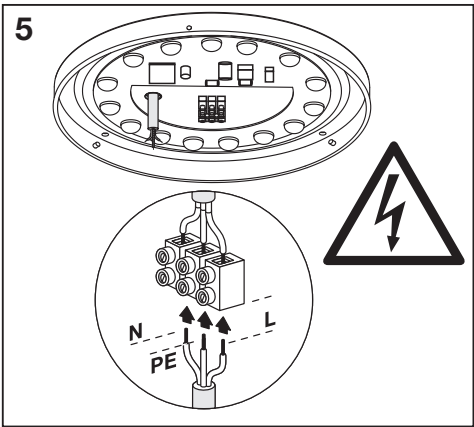





# ORBIS® ESSENTIAL SENSOR

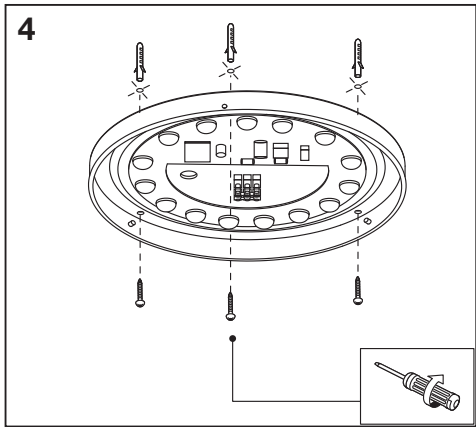

|                                   | EAN                                             | W  | lm<br>light<br>source | lm<br>output | K    | IP | Color<br>(°C) | V~          | mA  | Hz    | DF   | PF   | ∠(°) |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|------|----|---------------|-------------|-----|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ORBIS ESS SEN<br>230MM 12W 830 WT | 4058075855106<br>4099854621543                  | 12 | 1400                  | 900          | 3000 | 20 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 110 | 50/60 | >0.9 | >0.5 | 120  | 15000                                                                               |
| ORBIS ESS SEN<br>290MM 18W 830 WT | 4058075855120<br>4099854621567<br>4099854877766 | 18 | 2000                  | 1300         | 3000 | 20 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 165 | 50/60 | >0.9 | >0.5 | 120  | 15000                                                                               |
| ORBIS ESS SEN<br>380MM 24W 830 WT | 4058075855144<br>4099854621581                  | 24 | 2700                  | 1800         | 3000 | 20 | -20...<br>+40 | 220-<br>240 | 220 | 50/60 | >0.9 | >0.5 | 120  | 15000                                                                               |

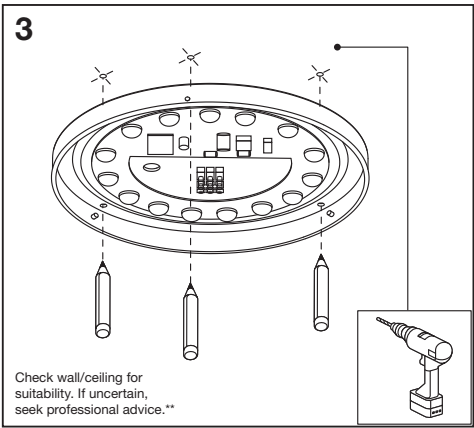

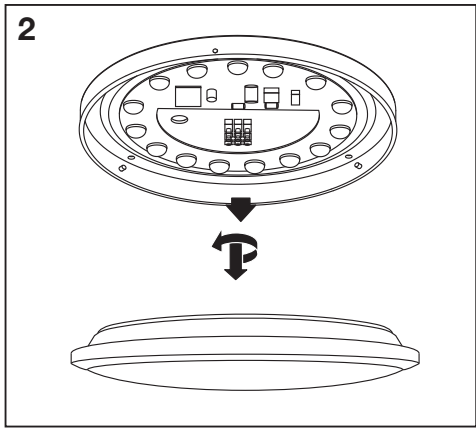

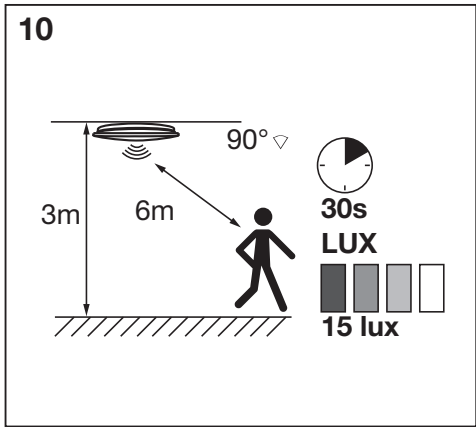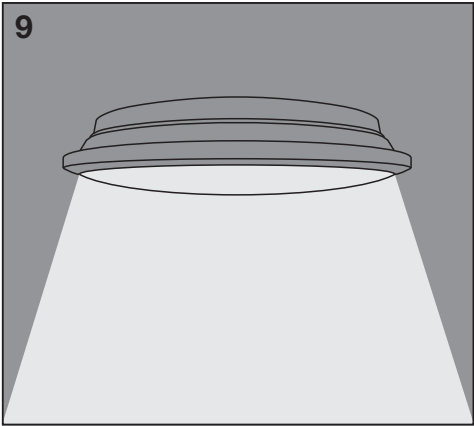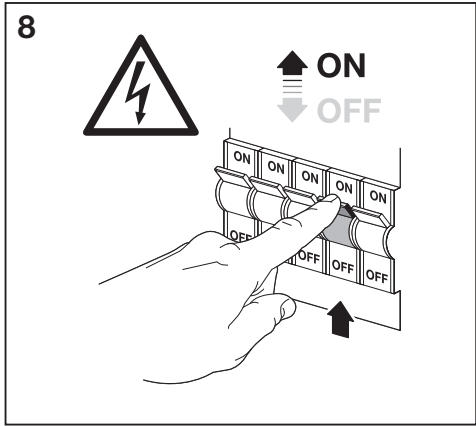

|                                |                                                 |   |                                                                                   |           |                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | EAN                                             | n |  |  QR code | ENERGY <br>* X = |
| ORBIS ESS SEN 230MM 12W 830 WT | 4058075855106<br>4099854621543                  | 1 | AC84470                                                                           |          | F                                                                                                   |
| ORBIS ESS SEN 290MM 18W 830 WT | 4058075855120<br>4099854621567<br>4099854877766 | 1 | AC84471                                                                           |          | F                                                                                                   |
| ORBIS ESS SEN 380MM 24W 830 WT | 4058075855144<br>4099854621581                  | 1 | AC84472                                                                           |          | F                                                                                                   |

\* ① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. ⑬ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑭ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класс <X>). ⑮ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑯ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑰ Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑱ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitost <X>. ⑲ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică <X>. ⑳ Τοζοι προϊόντ κλύοα φωτίνην ιζτοχόνν κ λας ν ενεργίαν ενεφύννοστ <X>. ㉑ Τοοδε σιςαλδ ενεργιότδουσες κλαςσ <X> valguisallikat. ㉒ Σίμε γαμίννε ύρα σίεος σάλνις, κυρίο ενεργίος νωτοίμο ενεφυύμο κλαςσ <X>. ㉓ Σί σ ραζούμς satur gaismas avotu, kura energoefektīvītes klase ir <X>. ㉔ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉕ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉖ Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

\*\* ① Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. ② Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. ③ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. ④ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. ⑤ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. ⑥ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. ⑦ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. ⑧ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. ⑨ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. ⑩ Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk professionell rådgivning dersom du er usikker. ⑪ Kontrollær vægg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. ⑫ Skontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. ⑬ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. ⑭ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakember tanácsot. ⑮ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. ⑯ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. ⑰ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. ⑱ Duvarin/tavanin uytun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. ⑲ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. ㉑ Verificați dacă perețele/tavanul este adecvat. ㉒ În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. ㉓ Проверете пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. ㉔ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. ㉕ Патікрінкіте сіенос/лубу тінкамума. Jei kyla abejonių, kreipkitės specialistą. ㉖ Пәрбаудіте сіену/гірсту піемрофібу. Нескайдрібу гаджумя мекліяіет професіоналу радому. ㉗ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. ㉘ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. ㉙ Қабырғаның/төбенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11239541  
09.03.2026

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)