



Referencia de pedido


DoorScan Cable BS/BGS

Cable de conexión para la transición del lado de bisagra al lado principal

Características

- Cable de conexión entre el lado de bisagra y el lado principal
- Conexión al módulo de interfaz

Dimensiones

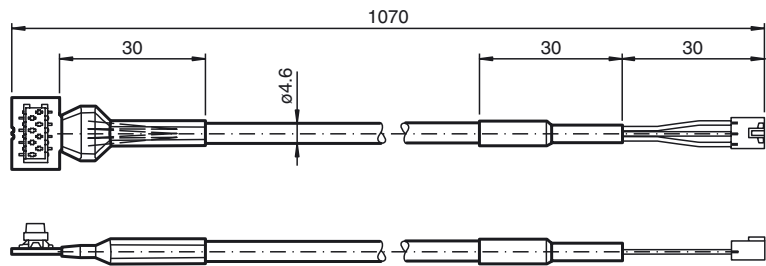

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 300 V

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)

Datos mecánicos

Conexión 2 terminales conectables

Cable PVC, negro 6 hilos

Diámetro del revestimiento aprox. 4,6 mm

Radio de flexión mín. 23 mm

Longitud L 1070 mm

Masa aprox. 32 g

Serie adecuada

Serie DoorScan®

Fecha de publicación: 2013-11-19 17:22 Fecha de edición: 2016-08-16 247289_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".