


KERN EWJ6000-1M

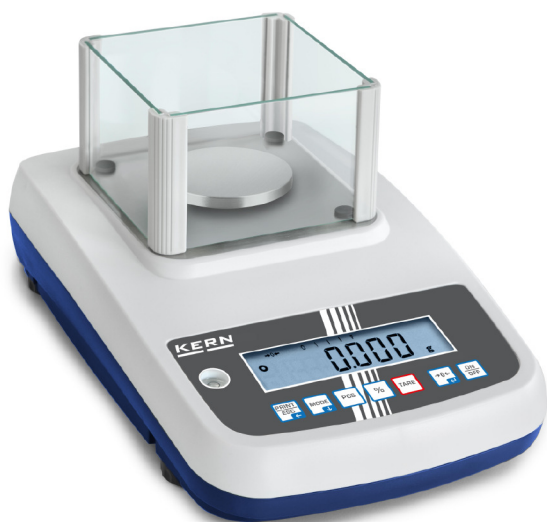

Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno y aprobación de homologación [M]



Peso parcial mínimo para cuentapiezas 200 mg
(Normal):

Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	300000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Indicación de capacidad:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	15 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional - intern
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO UK US
Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	10 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-217

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	390 x 285 x 270 mm
Peso bruto:	4,350 kg
Peso neto:	3,400 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	215 x 330 x 105 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	155 x 145 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	3 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	300 mg
Peso mínimo (USP):	200 g
Peso recomendado para ajuste:	6 kg (F1)
Possibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa interna (automático)
Rango de tara:	6 kg
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	60000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	g

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,650 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	5 g
Clase de verificación:	II
Periodic Verification for Italy:	969-112
Valor de verificación [e]:	1 g
Verificación en fábrica posible:	si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas 20 mg
(Laboratorio:

KERN EWJ6000-1M



Balanza de precisión de alta calidad con ajuste automático interno y aprobación de homologación [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

