


KERN CO 200-Y2

Células de medición miniatura de acero inoxidable tipo botón

KERN[®]

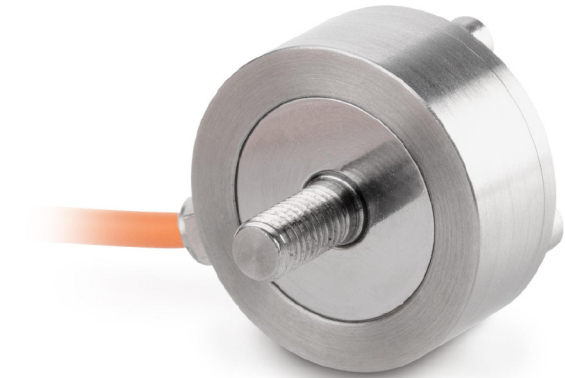

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	200 kg
Combined Error:	0,500 %
Load cell connection:	4-wire
Valor característico nominal:	1,500

Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	0 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	120 x 90 x 85 mm
Peso bruto:	504 g
Peso neto:	466 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Longitud del cable:	2 m
---------------------	-----