


# KERN CO5-Y3

Células de medición miniatura de acero inoxidable tipo botón

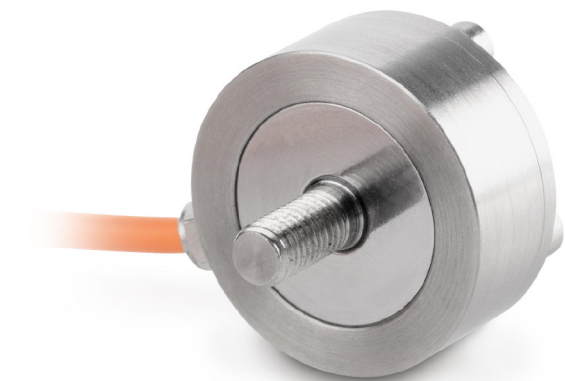

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	5 kg
Combined Error:	0,100 %
Load cell connection:	4-wire
Valor característico nominal:	2

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	0 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	150 x 105 x 40 mm
Peso bruto:	77 g
Peso neto:	37 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Longitud del cable:	2 m
---------------------	-----