




## RISE 5205 Trolley con soporte elevador de pantalla eléctrico 50 mm/s (negro, EU)

### Beneficios clave

- Amplitud de ajuste de la altura de 980 mm
- Velocidad de movimiento de 50 mm/s para las pantallas más pesadas con QuickRise™
- Certificación TÜV, CE, UL y GS
- Pie especialmente diseñado para ofrecer una mayor seguridad
- El sistema anticolidión del movimiento de pantalla evita daños

### La pantalla se mueve con suavidad y seguridad a la altura correcta

Un trolley con soporte eléctrico de pantalla RISE 5205 es adecuado para pantallas de hasta 98" y 120 kg como máximo. El soporte sube la pantalla de forma suave, rápida y segura a una velocidad de 50 mm/s con QuickRise™. Con una amplitud de recorrido de 980 mm, el soporte es adecuado tanto para posiciones muy bajas como altas. El montaje descendente garantiza una instalación rápida. Ofrecemos una garantía de 5 años. La seguridad es lo primero. Los soportes elevadores de pantalla de Vogel's cumplen con las normas internacionales de seguridad más estrictas de TÜV, CE, UL y GS. Aunque están programados para pantallas de 86 pulgadas, estos sistemas de elevación motorizados sirven para la mayoría de los monitores de 98 pulgadas. En algunos casos, puede ser necesario un pequeño ajuste del sistema (ajuste de altura) (consulta el manual de instrucciones).

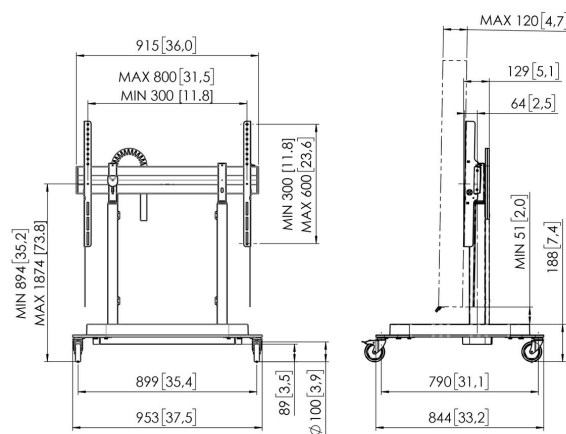

## RISE 5205 Trolley con soporte elevador de pantalla eléctrico 50 mm/s (negro, EU)



### Especificaciones

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Número de artículo (SKU)                          | 7352050       |
| Color                                             | Negro         |
| Caja individual EAN                               | 8712285357787 |
| Altura                                            | 1205          |
| Anchura                                           | 955           |
| Profundidad                                       | 846           |
| Certificación TÜV                                 | Si            |
| Garantía                                          | 5 años        |
| Tamaño mín. de pantalla (pulgadas)                | 43            |
| Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)                | 98            |
| Certificaciones                                   | CE            |
| Distancia máx. al suelo - centro de pantalla (mm) | 1874          |
| Patrón de orificio horizontal máx. (mm)           | 800           |
| Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)                | 98            |
| Patrón de orificio vertical máx. (mm)             | 600           |
| Distancia mín. al suelo - centro de pantalla (mm) | 894           |
| Patrón de orificio horizontal mín. (mm)           | 300           |
| Tamaño mín. de pantalla (pulgadas)                | 43            |
| Patrón de orificio vertical mín. (mm)             | 300           |
| Motorizado                                        | Si            |
| Regulación (mm)                                   | 980           |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Todos los derechos reservados.  
Sujeto a errores tipográficos y  
a correcciones técnicas y de  
precios.

Fecha: 2023-08-11



**Vogel's. For Sure.**