

## PILE DÉCHARGÉE

Un voyant lumineux ROUGE, situé au centre du clavier se met à clignoter si la pile est à changer. De plus, à chaque changement de mode d'utilisation, une indication sonore très distinctive se fera aussi entendre.

Une fois le voyant allumé, le **350/340** fonctionnera encore quelques heures, mais il vous est recommandé de **changer votre pile au plus vite** afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

## REPLACEMENT DE LA PILE


Déconnecter le **350/340** de la ligne téléphonique.

S'assurer que l'appareil est désactivé, en appuyant sur  jusqu'à ce que tous les voyants lumineux soient éteints.

Ôter le couvercle comme illustré. Remplacer la pile par une pile du même type (9V, PP3 ou 6LR61, Alcaline).

Il est à conseiller de ne pas laisser l'appareil sans pile plus d'une minute, après quoi il est possible de perdre le contenu des mémoires.

**Si l'appareil ne semble pas fonctionner correctement après le changement de la pile, déconnecter celle-ci pendant 2 minutes, puis court-circuiter les contacts pendant quelques secondes, afin de générer une remise à zéro de l'appareil.**

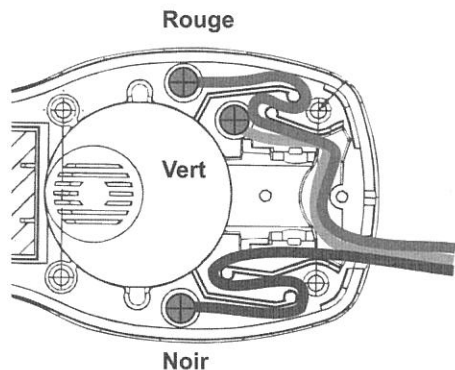

## Soins et entretien

### Réparations sur le terrain

Les réparations sur le terrain sont limitées au remplacement des cordons (par des types approuvés), au remplacement du mousqueton et de la pile. Tout autre type de réparation par l'utilisateur risque d'endommager l'appareil et de rendre nulle la garantie constructeur.

### Remplacement des cordons

Enlever les trois vis retenant le couvercle. Remplacer les cordons selon le diagramme. Resserrer les vis de façon suffisante, mais pas trop fort. Vérifier que le couvercle est en place correctement avant de le revisser.

### Rangement des cordons

Enrouler les cordons de façon lâche autour du combiné, ou, préférablement, faire quelques boucles avec les cordons, et les accrocher au mousqueton.

### Impact

Le **350/340** est très robuste. Le **350/340** peut même survivre à une chute d'une hauteur importante sur du ciment, sans dommage permanent. Au cas où le joint venait à sortir légèrement de sa position au moment de l'impact, il est en général possible de le remettre doucement en place en utilisant un outil arrondi ou le pouce. Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou de forcer sur le joint, au risque de le couper. S'il n'est pas possible de le remettre en place simplement, alors il devrait être renvoyé pour réparation.

### Ne pas ouvrir le boîtier.

Suite à un impact important, le boîtier peut être rayé ou éraflé. Les petites éraflures peuvent être enlevées à l'aide de papier de verre fin, et les échardes à l'aide d'une lame bien aiguisée. Ne pas couper au travers du boîtier, au risque d'endommager l'étanchéité du boîtier.

Il est à noter que le joint d'étanchéité peut être endommagé par un impact important. En cas de doute, faire vérifier l'appareil. L'utilisation de l'appareil alors que les joints sont endommagés peut rendre nulle la garantie constructeur.

## Garantie

La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux.

La société Tempo Europe Ltd est disposée à porter remède à tout défaut de garantie à titre gracieux dans la mesure où: le produit est retourné port payé au fournisseur, il est correctement emballé et étiqueté, toutes les pièces sont retournées, les sceaux de garantie (s'ils sont présents) n'ont pas été rompus.

La garantie ne couvre pas: l'usure normale en fonctionnement, des dommages dus à des accidents, une utilisation abusive, des abus ou des négligences. La garantie est rendue nulle et non avenue par toute modification non autorisée.



Combiné d'essai analogique  
avec hautparleur

Compatible LNPA(ADSL)

**DigAlert™ 350**

&

**Alert 340**



## MODE D'EMPLOI



### Tempo Europe Ltd.

Suite 8, Brecon House  
William Brown Close  
Llantarnam Park  
Cwmbran NP44 3AB  
U.K.

+44 (0) 1633-627 710


+44 (0) 1633-627 711

tempo@klaue.textron.com  
www.tempo.textron.com

**Nautilus**  
range



DÉCROCHÉ  
 ÉCOUTE DISCRÈTE  
 COUPE MICRO

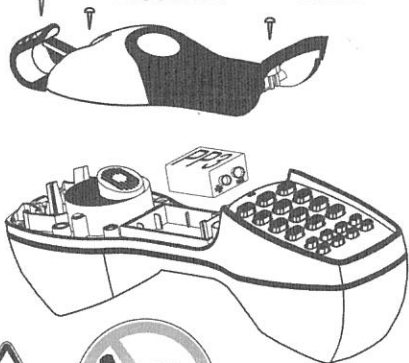

**Attention!** En mode Haut-Parleur, veuillez tenir le haut-parleur à plus de 30cm de votre oreille.  
**Une mauvaise utilisation peut causer des dommages auditifs.**

## NUMÉROTATION

Fréquence Vocales (FV) sélectionnées par défaut.

Sélectionner le mode décimal

### PULSE(DC):

Se connecter à la ligne puis appuyer momentanément sur la touche PULSE(DC) avant de décrocher (un bip sonore confirmera la sélection).

Composez ensuite le numéro voulu.

La numérotation FV reste possible dans ce mode en appuyant sur \* **TONE**(FV) durant la numérotation.

Le retour au mode par défaut FV s'effectue dès lors que la ligne est déconnectée pour plus d'une seconde.

## MISE EN MÉMOIRE DE NUMÉROS D'APPEL

Décrochez, appuyez sur la touche

**STO**(PROG), appuyez sur **MEM** puis sur le numéro de repérage de la mémoire (0 à 9).

Entrez le numéro de téléphone à mémoriser, puis appuyez de nouveau sur la touche

**STO**(PROG) pour finir.

Appuyer sur **PAUSE** durant la mise en mémoire afin d'insérer une pause: si parmi les 5 premières entrées, une pause de 2 secondes est insérée (appuyer à nouveau afin de les cumuler), si non, la numérotation s'arrête; la relancée manuellement en appuyant de nouveau sur **PAUSE**.

### **MEM: RAPPEL DES NUMÉROS EN MÉMOIRE**

Appuyer sur **MEM** puis le numéro de la mémoire (0 à 9).

### **FNCTION BIS**

Appuyer sur **LNR**(BIS)/PAUSE afin de rappeler le dernier numéro composé, juste après avoir décroché.

### **FLASH(R): FLASHING**

Appuyer sur **FLASH**(R) pour interrompre la ligne momentanément.

### **POL: TEST DE POLARITÉ**

Appuyer sur la touche **POL** et observez le voyant lumineux de gauche:

**ROUGE**: cordon rouge connecté au fil A/+Ve

**VERT**: cordon rouge connecté au fil B/-Ve.

Durant ce test, le **350/340** reste en haute impédance.

### **MODE HAUTPARLEUR**

Appuyer sur **SPKR**(H-P) pour activer et désactiver la fonction mains libres.

Si **SPKR**(H-P) est pressée alors que le combiné est au repos (voyant mode éteint), alors le mode écoute discrète amplifié sur haut-parleur est sélectionné directement.

Appuyer sur **VOL** pour augmenter le volume, et à nouveau pour le réduire.

En mode décroché, la coupure micro est automatique, reprendre le combiné en main et appuyer sur **SPKR**(H-P) lorsque l'émission est nécessaire.

Après déconnexion de la ligne pendant plus de 5 minutes, le haut-parleur sera désactivé pour préserver la pile, une indication sonore sera alors entendue.

### Démarrage par la terre

**Appareil muni du cordon M0023/15 en option:** Connecter le cordon vert à la terre, appuyer momentanément sur et vérifier la présence de la tonalité d'invitation à numéroté. Le démarrage par la terre est alors automatique, et le cordon vert peut rester connecté à la terre sans perturber la communication.

### Bouclage par la terre

**Appareil muni du cordon M0023/15 en option:** en mode décroché sur une ligne active, avec le cordon vert à la terre, appuyer momentanément sur **PULSE**(DC) et vérifier la présence d'une nouvelle tonalité d'invitation à numéroté.

### **COUPE MICRO**

Appuyer momentanément sur (Coupure Micro) pour couper l'émission, le voyant central clignote alors en **VERT**.

Appuyer à nouveau pour reprendre la conversation.

### **Mode Conversation**

Pour décrocher, appuyez sur la touche .

Le voyant lumineux de droite se met alors à clignoter en **ROUGE**.

Pour raccrocher, appuyer sur **Écoute discrète**. Le voyant lumineux se met alors à clignoter en **VERT**.

**ATTENTION:** en présence d'une surtension ou d'un signal numérique(350 seulement) sur les bornes d'entrée, le **350/340** ne décroche pas et une alarme se fait entendre.

### PROTECTION AUTOMATIQUE DES LIGNES NUMÉRIQUES:

Connectez le **350/340** sur la ligne.

Appuyez sur la touche pour décrocher.

Quatre possibilités se présentent alors grâce à **DigAlert™**:

1\ (350 seulement)Présence d'une surtension numérique: **une alarme 2 tons** se fait entendre, le **DigAlert 350** se verrouille et ne décroche pas.

2\ Présence d'une surtension dc (>116V±4V): **une alarme 1 ton** (grave) se fait entendre, le **350/340** se verrouille et ne décroche pas.

3\ Présence d'une tension comprise entre 76V(±4V) et 116V(±4V): **une alarme 1 ton** (aigu) se fait entendre et le voyant **clignote Rouge et Vert**. le **350/340** se verrouille et ne décroche pas.

Déverrouillage: appuyez de nouveau sur .

4\ Pas d'alarme (pas de signal numérique r de surtension): le **350/340** décroche.

**Déverrouillage de la protection numérique (DigAlert 350 seulement)** En présence d'une alimentation de ligne normale, il est possible de passer outre la protection numérique en appuyant pendant plus de 6 secondes sur la touche .

### **Mode écoute discrète (haute impédance).**

Appuyer sur . Le voyant lumineux de droite clignote en **VERT**. Appuyez à nouveau

sur la touche pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la pile au maximum l'écoute discrète ne sera maintenue que pendant une vingtaine de minutes si connecté à la ligne, et sera désactivé automatiquement 5 minutes après déconnexion. Un signal sonore sera émis lors de la désactivation automatique.