


**Ø 2 mm-Messleitungen  
mit stapelbaren Steckern**

**Ø 2 mm Test Leads  
with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 2 mm  
à reprise arrière**

**SLK205-K/SIL**

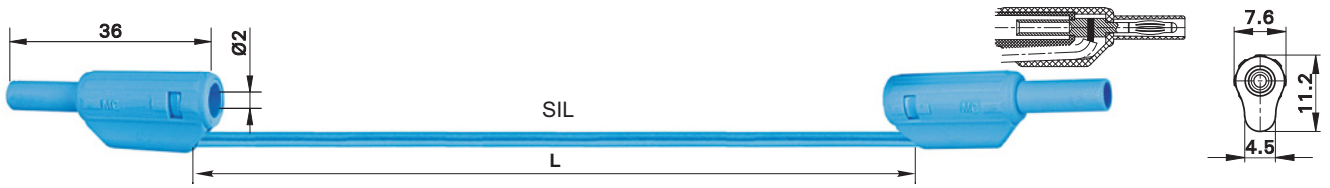

Hoch flexible Messleitungen mit Silicon-Isolierung, beidseitig mit montiertem, stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in Silicone with assembled stackable Ø 2 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	----------------------------------

SLK205-K/SIL	65.9180-□*	600 V, CAT II / 10 A	0,5 mm <sup>2</sup>	Au SIL CE UL	<table border="1"> <tr> <td>0 1 5</td> <td>0 3 0</td> <td>0 4 5</td> </tr> <tr> <td>0 6 0</td> <td>1 0 0</td> <td></td> </tr> </table>	0 1 5	0 3 0	0 4 5	0 6 0	1 0 0		<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	29				
0 1 5	0 3 0	0 4 5																				
0 6 0	1 0 0																					
21	22	23	24	25																		
29																						