


Ø30


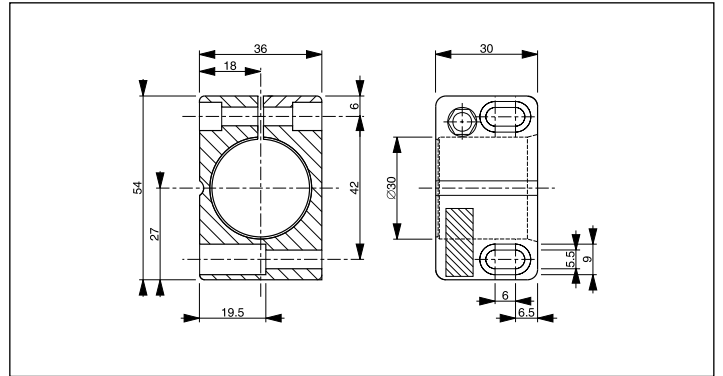


Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data

Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	
ASU-0001-300	ohne Festanschlag / sans butée / without limit stop	Ø 30 mm
ASU-0002-300	mit Festanschlag / avec butée / with limit stop	Ø 30 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 GK schwarz / noir / black
Schraube / vis / screw: DIN 912; M5 x 25 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated
Mutter / écrou / nut: DIN 934; M5 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated


Unterteile für / bases pour / bases for Ø12, Ø18

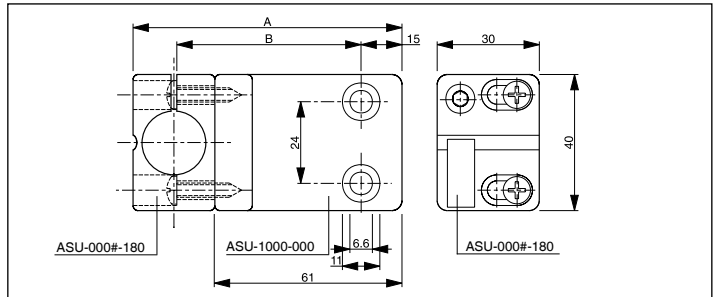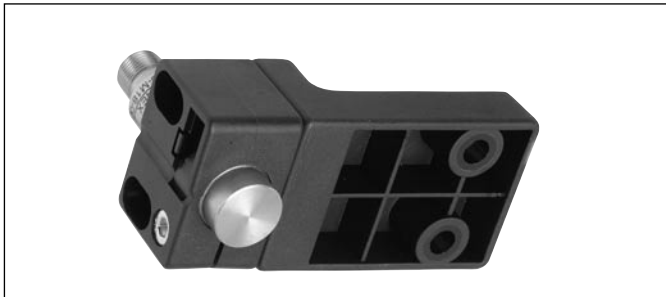

Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data

Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	A mit / avec / with Ø12 / Ø18	B mit / avec / with Ø12 / Ø18
ASU-1000-000	horizontal / horizontal / horizontal	79 mm / 85 mm	55 mm / 58 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 schwarz / noir / black
Schrauben / vis / screws: DIN 7981; Ø 4,2 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated

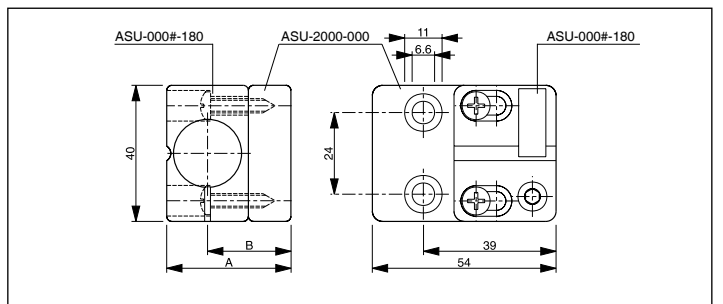

Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technical data

Bez. / réf. / ref.	Typ / type / type	A mit / avec / with Ø12 / Ø18	B mit / avec / with Ø12 / Ø18
ASU-2000-000	vertikal / vertical / vertical	30,5 mm / 36,5 mm	21,5 mm / 24,5 mm

Werkstoff / matériau / material: PA 6 schwarz / noir / black
Schrauben / vis / screws: DIN 7981; Ø 4,2 verzinkt / zingué-passivé / zinc-plated