

FICHE TECHNIQUE



Logement du Detecteur pour L'humidite et La Sonde de température Ø 12 X 70 mm

Description




Traits

- Protection optimale du capteur
- Plastique ABS
- Température d'application

Exemple d'application

- Le montage de la plaquette -SMD

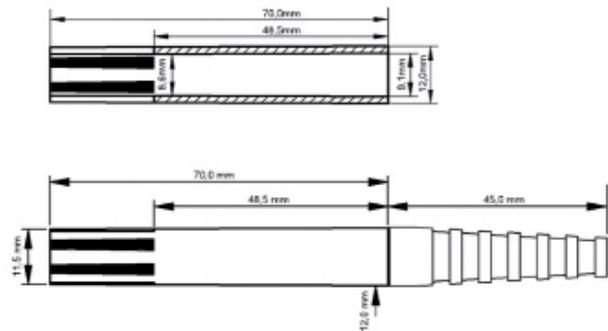


Données Techniques

Matériel	le plastique ABS, Noir
dimension	Extérieur - Ø 12.0 mm Intérieur - Ø 9.1 mm la Longueur 70 mm (115 mm avec le bec)
la Température s'étend	- 40 .. 80 °C.
Volume de livraison	Possibilité de provision y compris de glande de câble avec cône d'entrée et le bec de protection de rupture flexible
numéro d'article	H192 0007

Propriétés

Logement plastique universel pour le montage des sondes de température ou d'humidité. Le logement fonctionnel offre la protection optimale au détecteur pour des secteurs divers d'application.

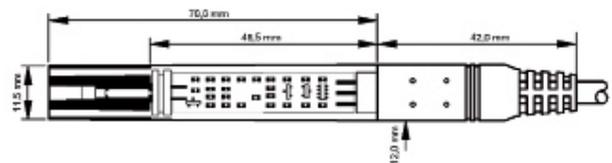

D'autres accessoires comme le treillis métallique, des filtres de membrane et aussi le câble de connexion spécial avec des épingles en fer blanc pour montage direct de plaquette sont disponibles sur demande!

Pour les informations supplémentaires sur le programme de livraison veuillez visiter notre site : www.bb-sensors.com